


4 Séparateurs Separators

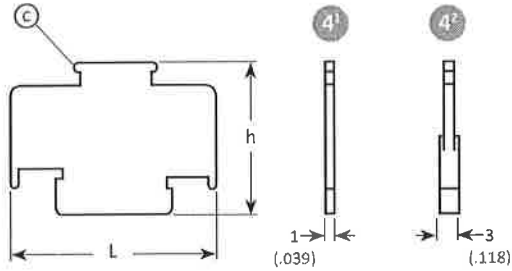


Thermoplastique noir

Black thermoplastic

Séparateur Separator	Taille Size	L		h		Référence Part number	Masse Weight g
		mm	inch	mm	inch		
4¹	20	42,0	1.635	30,5	1.200	001182 000 34	1,18
	16	58,5	2.303	39,0	1.535	001186 000 34	2,08
4²	20	42,0	1.635	30,5	1.200	001184 000 34	2,20
	16	/					

5 Séparateur Sh Sh Separator

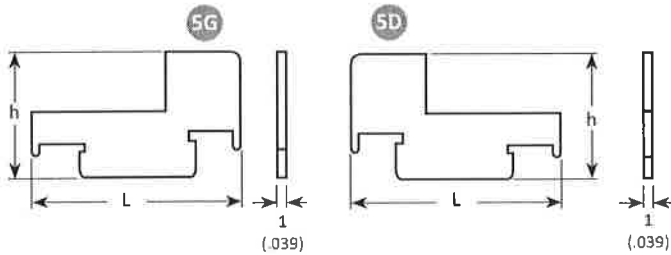

Pour shunter plusieurs bornes

To shunt many terminals


Séparateur Separator	Taille Size	L		h		Référence Part number	Masse Weight g
		mm	inch	mm	inch		
5G (gauche/left)	20	42,0	1.635	26,2	1.031	001182 001 34	0,74
	16	58,5	2.303	39,0	1.535	001186 001 34	1,85
5D (droite/right)	20	42,0	1.635	26,2	1.031	001182 002 34	0,72
	16	/					

6 Capots encliquetables Snap-on covers

S'encliquette sur les bossages (C) nylon translucide (-40° à +80°C)

6¹ Blocs de jonction L 42 mm

6² Blocs de jonction L 58,5 mm

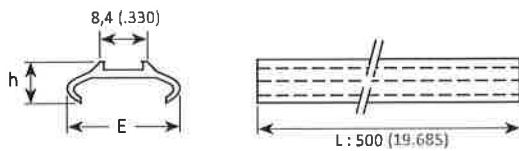


Snap-on on translucent nylon (C) bosses (-40°C to +80°C)

6¹ Junction blocks L 1.653 inch

6² Junction blocks L 2.303 inch

Capot Cover	h		E		Référence Part number	Masse Weight g
	mm	inch	mm	inch		
6¹	8,5	.334	21	.826	022357 500 20	20,40
6²	8,9	.350	30	1.181	012439 500 20	28,90

 Bande repère capot Cover identification strip



Réf. / P/N : 022358 200 98

Masse / Weight
1,28 g

9 Séparateur capot Cover separator