


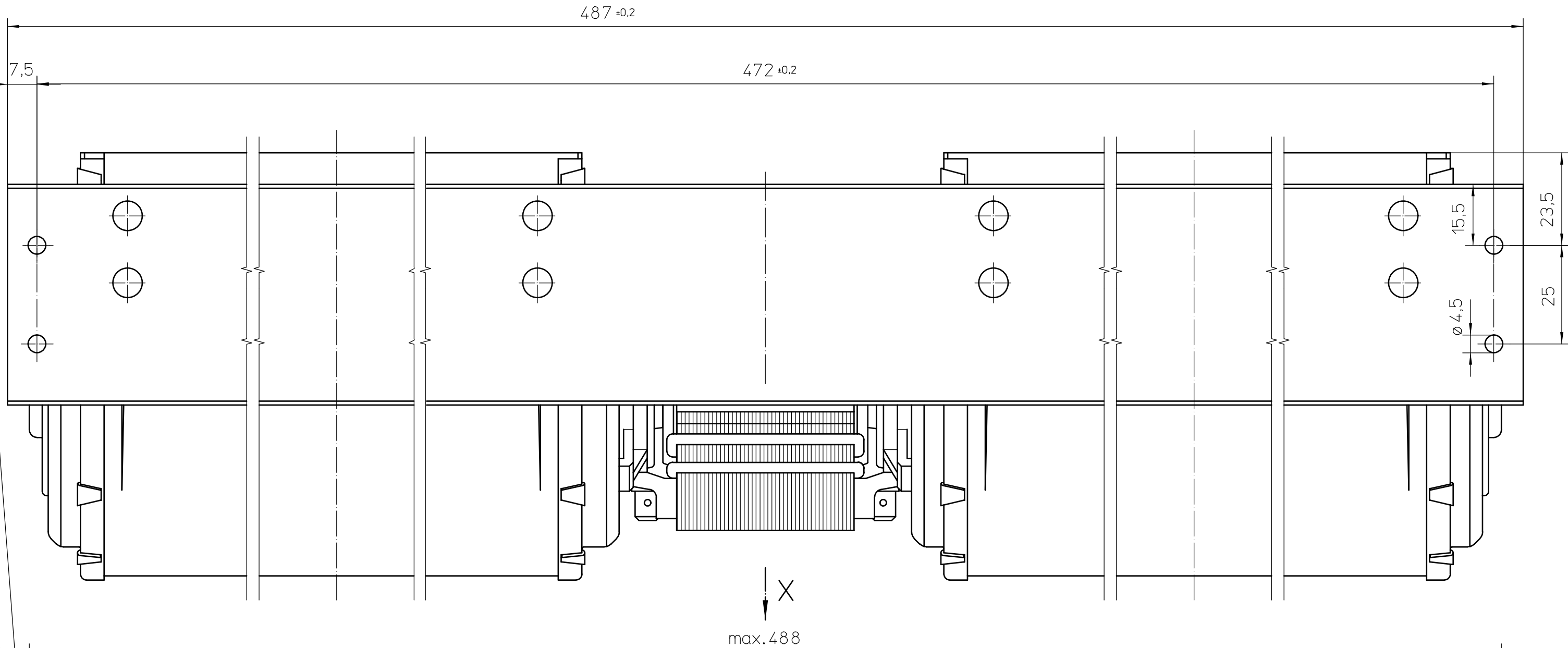

für
6247

max. 400

max. 92

48.2 Lüftausstritt
air-outlet


180^{+0.5} Lüftausstritt
air-outlet

182^{+0.5}

45⁺¹_{-0.4}

180^{+0.5} Lüftausstritt
air-outlet

182^{+0.5}

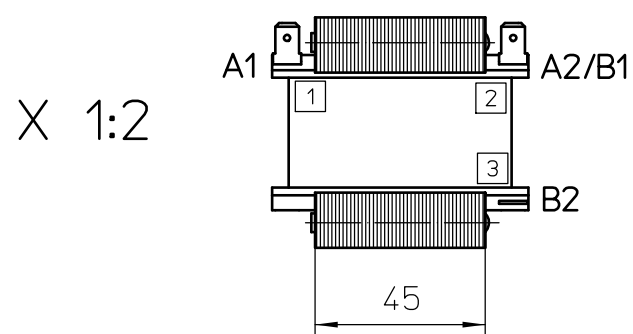

90	uh	115V~60Hz 80W Ins. Class H	EM3045LH-69 uh -43 115/120V~60Hz 89W Ins.Class H T.P. 
End-Nr. end-no	Typ type	Elektrische Daten electrical data	Angaben für zusätzliches Motortypenschild information of additional motor label
Wichtiger Hinweis:		Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.	
important information:		This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.	
Sicherheitshinweis:		Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!	
security advice:		Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply	

Ausg.2: Das Schaltbild nachgetragen.