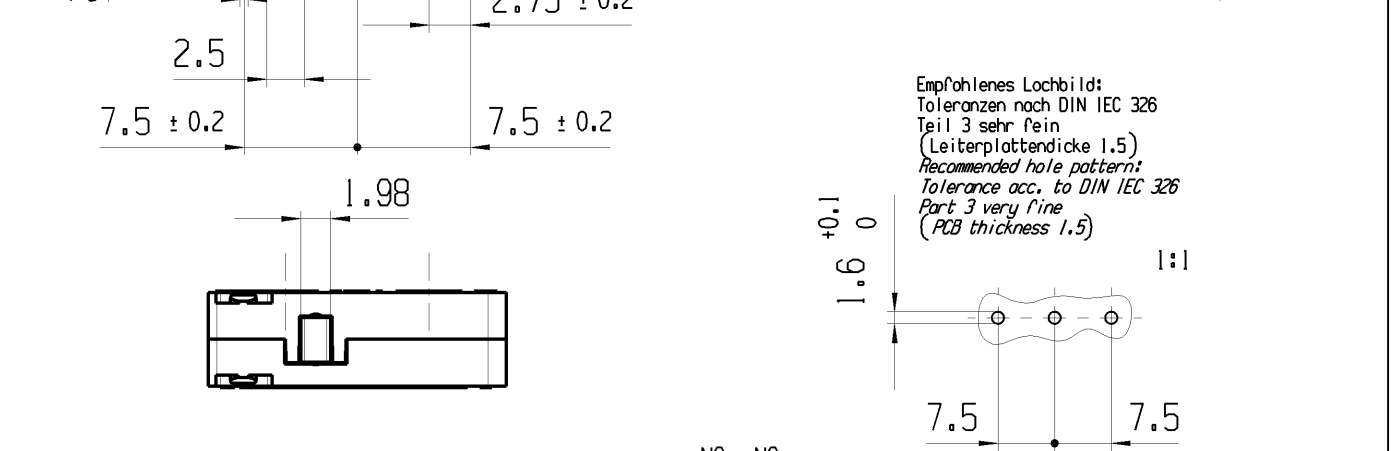
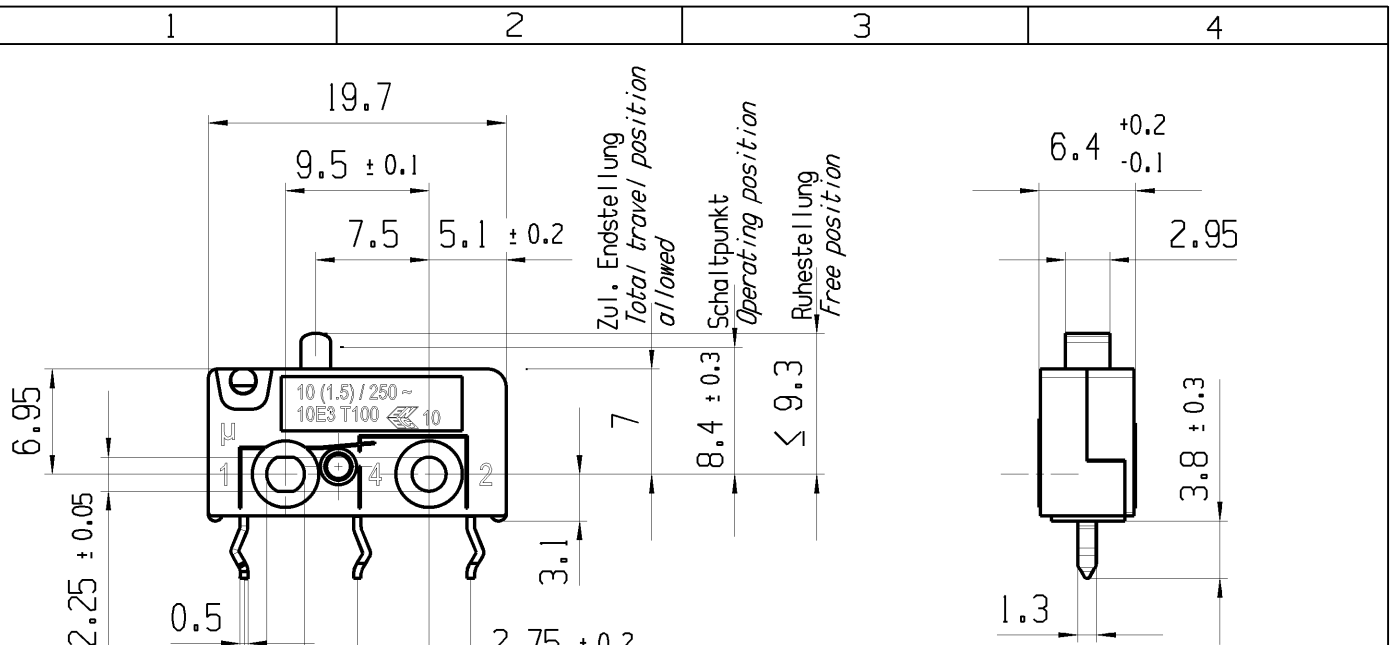


Wechsler 1-polig
Single pole changeover
Schalt-Betaetigungskraft
Actuating force ≤ 2.20 N
Rueckschaltkraft
Release force ≥ 0.70 N
Differenzweg
Movement differential ≤ 0.10 mm
Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
Housing sealed on the side of connection


Aufschrift
Marking

siehe Ansichten
see views

Herstelljahr/-woche
Date code of manufacture Year/ Week

Die Luft- und Kriechstrecken der Basisisolierung zwischen unter Spannung stehenden Teilen und den Befestigungsloechern der Hebellagerstelle und dem Betaetiger sind durch den Einbau sicherzustellen.

The clearance and creepage distances for basic insulation between live parts and the mounting holes, the lever bearing and the actuator have to be guaranteed by the way of mounting.

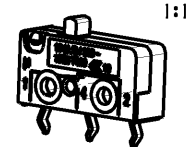

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10502403	Index a
				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADII	0-6 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5	± 10%	Original Din A4		Massstab SCALE 2:1 30mm				
fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2		+0.25 10 +0.1 1-0.25								ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					
												SCHNAPPSCHALTER			
												Snap action switch			
a	83280	11.06.13	LM									Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.13.12.2005			
	45484	13.12.05	woa									MARQUARDT			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY									

