


Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1
		2 bis / to 3	30.6 -0.1
		Ausschnittbreite width of cut-out	
		22 +0.2	
		22 +0.2	
		22 +0.2	

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

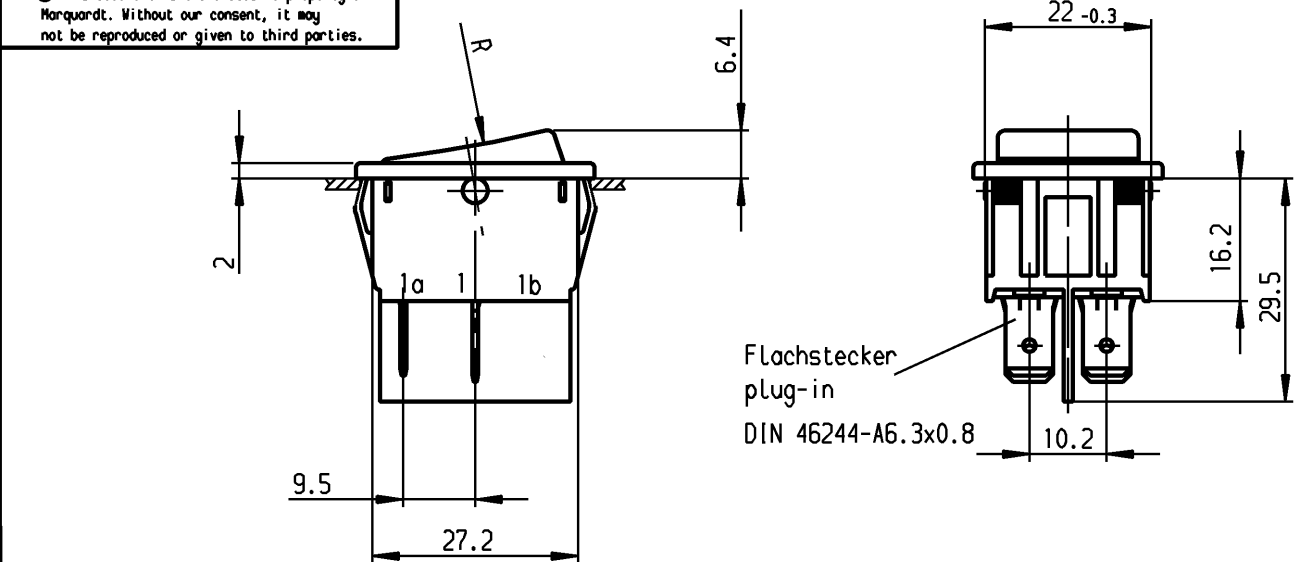

Aufschrift
Marking
Ⓜ
1835.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T85/55
5/120A 250V ~
05

 16A 250V AC
1HP
R142



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit Rv für 230V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II