
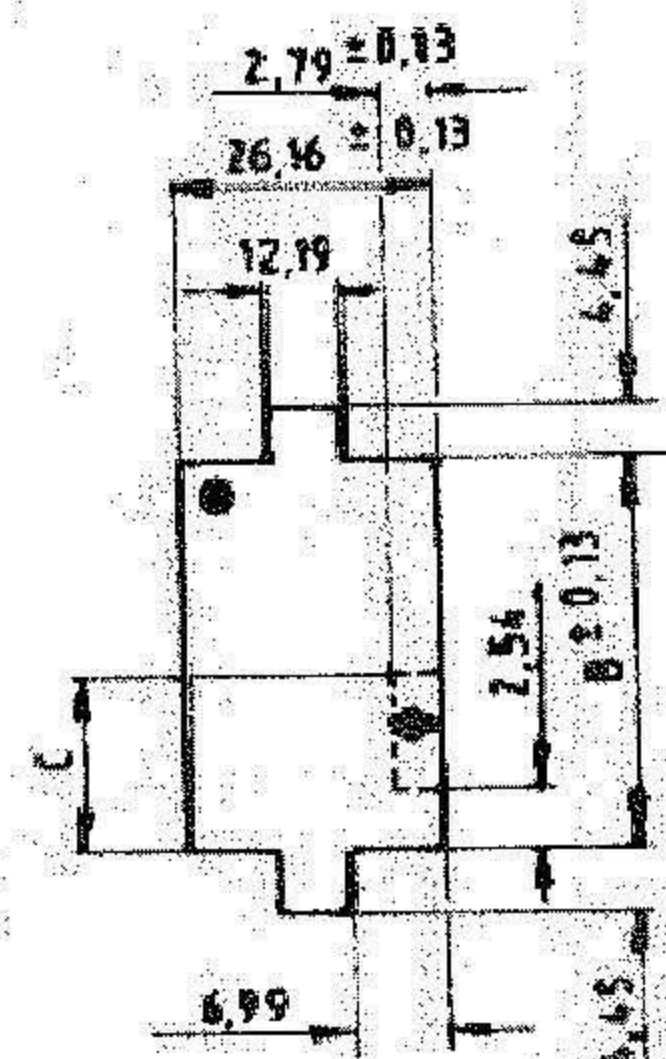
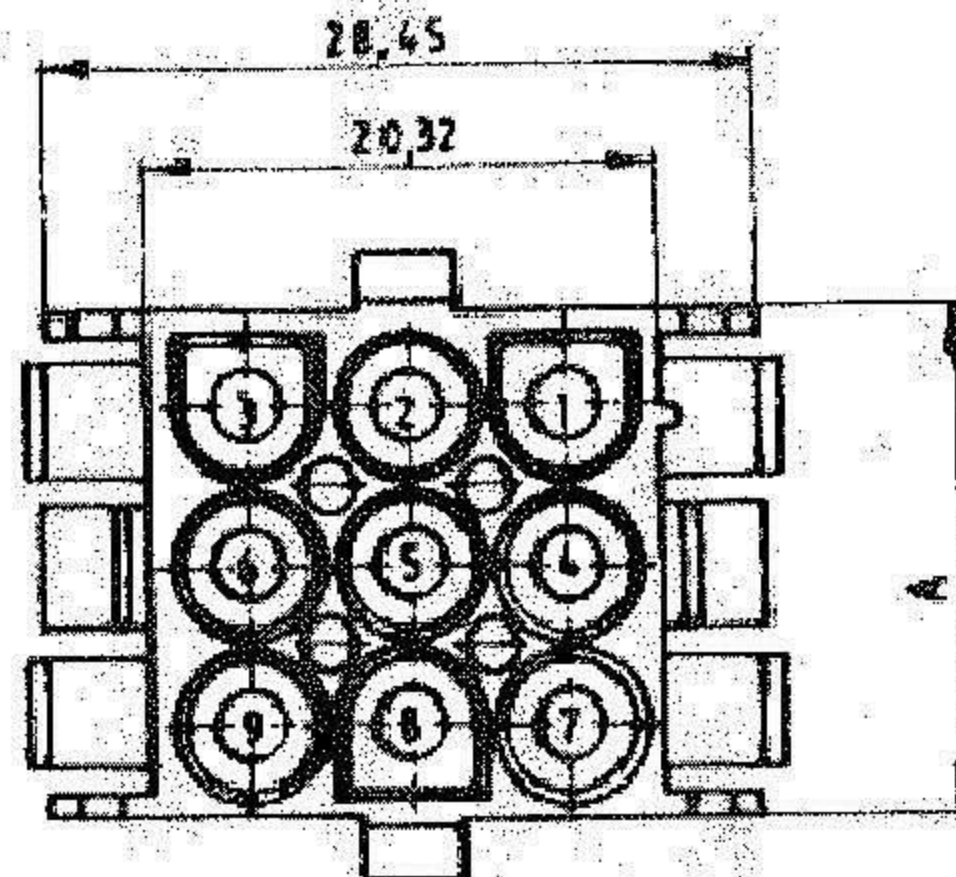


DELPHI

Alojamento Hylok – Receptáculo 9, 12 e 15 Vias
UHR90_-B/UHR120_-B/UHR150_-B

Fl. DE Fls. R A

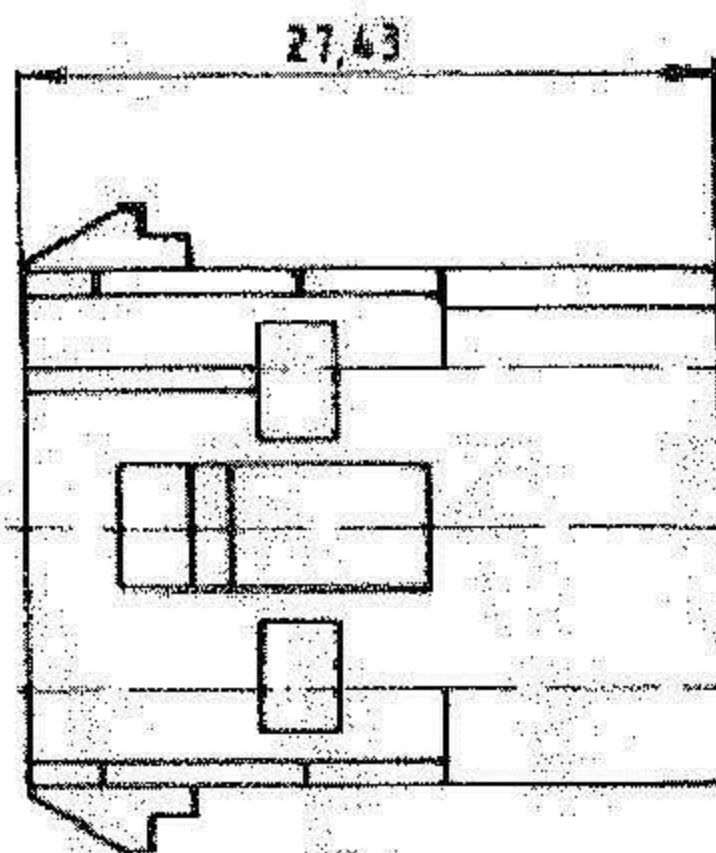

CORTE DO PAINEL

9	UHR900-B	A	33500911	01	NYLON 6.6 V0	NATURAL	20,32	20,70	6,35
9	UHR901-B	A	33500972	01	NYLON 6.6 V2	NATURAL	20,32	20,70	6,35
12	UHR1200-B	A	-	-	NYLON 6.6 V0	NATURAL	26,67	27,05	6,35
12	UHR1201-B	A	33501008	01	NYLON 6.6 V2	NATURAL	26,67	27,05	6,35
15	UHR1500-B	A	33500878	01	NYLON 6.6 V0	NATURAL	33,02	33,40	6,35
15	UHR1501-B	A	33501009	01	NYLON 6.6 V2	NATURAL	33,02	33,40	6,35
Nº VIAS	Part Number	Part Rev	Part Number	Part Rev	MATERIAL	COR	A	B	C
	MVL		DELPHI				DIMENSÕES		

Notas:

1. Espessura recomendada do painel 0,8–2,3mm
2. O painel deve ser cortado de maneira que o alojamento entre no painel na mesma direção do corte
3. Tolerância : $\pm 0,3$ mm
4. Des. Produto : PEU-76237
5. Medidas em mm.

OBS: SO ALT. NO CAD.

					R
04.01.13	SIVA			Delphi P/N added ECO 420758	R A
Data	Des.	Ver.	Aprov.	SUBSTITUICAO DE	
06.12.06	Lucas	Marcelo	Julio		SAU-76372

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33501008-B](#) [33501008](#) [15535348](#)