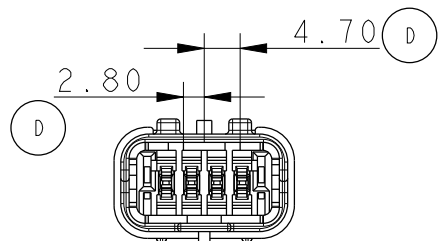
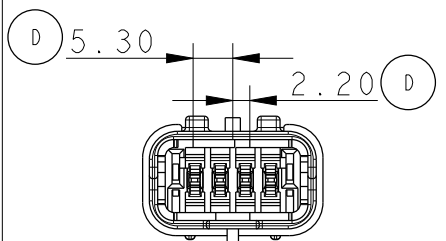
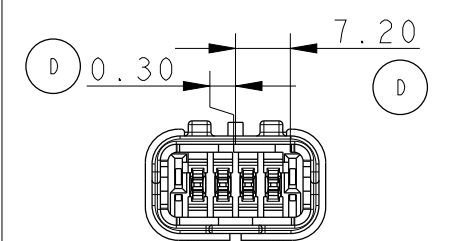
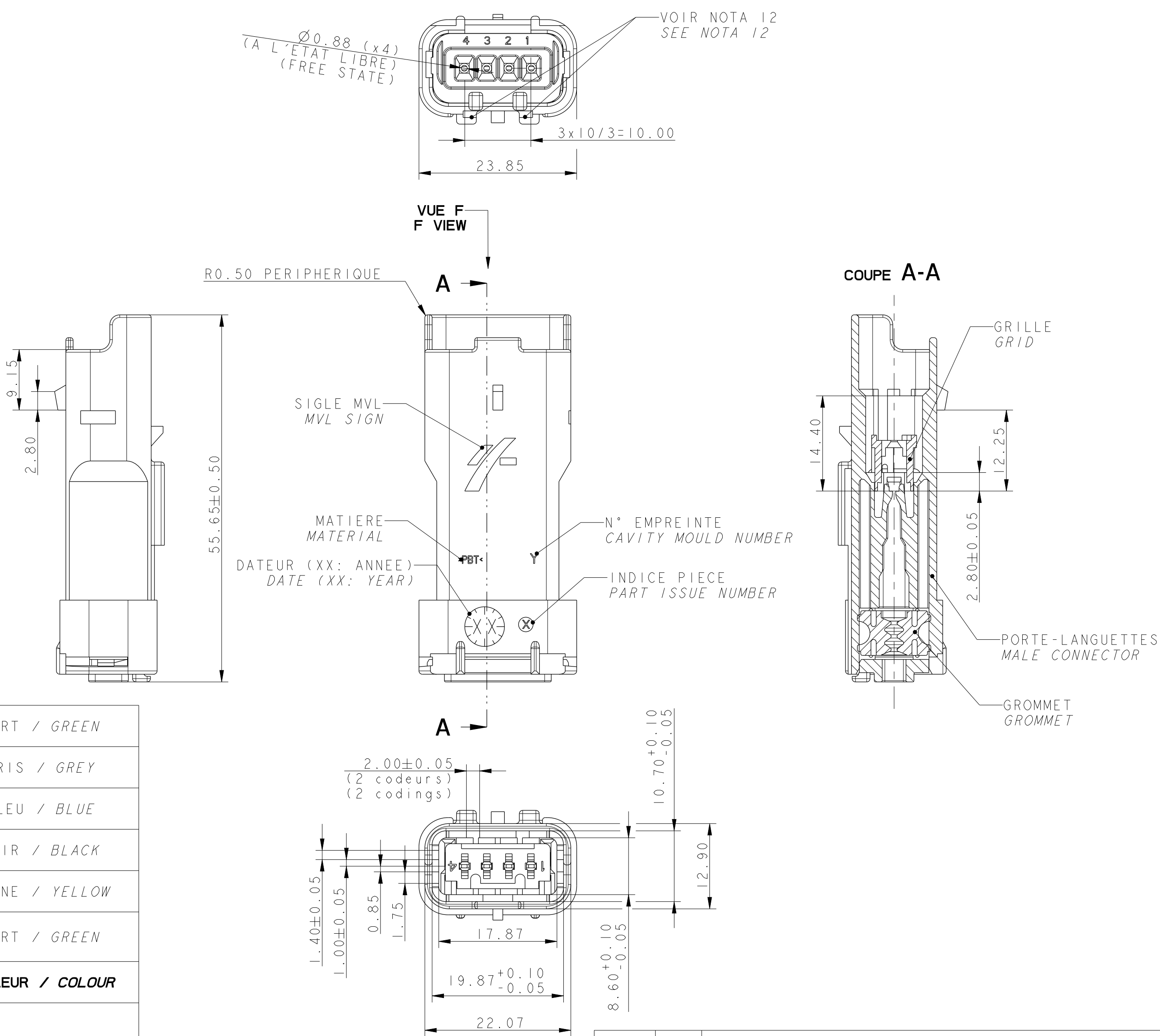


| NOTA | SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | LE CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC PSA:<br><i>MALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA SPECIFICATION:</i><br>REF: 96 238 404 99                                                                   |
| 2    | LE CONNECTEUR SELON NORME PSA:<br><i>MALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA STANDARD:</i><br>T2 I 2 B2I 7050 REV A <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">D</span> |
| 3    | PRECONISATION D'UTILISATION / <i>USER'S MANUAL:</i><br>REF MVL: PU 008 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">D</span><br>REF PSA: 96 355 785 99            |
| 4    | ALVEOLE SUIVANT STE PSA:<br><i>CAVITY ACCORDING TO PSA SPECIFICATION:</i><br>REF: 96 289 050 99                                                                                               |
| 5    | POSITION ALVEOLE SUIVANT STE PSA:<br><i>CAVITY POSITION ACCORDING TO PSA SPECIFICATION:</i><br>REF: 96 339 622 99                                                                             |
| 6    | CONDUCTEUR SUIVANT STE PSA<br><i>WIRE ACCORDING TO PSA NORM:</i><br>REF: B25 1110                                                                                                             |
| 7    | CONDITONNEMENT SUIVANT NORME:<br><i>PACKAGING ACCORDING TO STANDARD:</i><br>REF: E73 03 150G                                                                                                  |
| 8    | DIAMETRE DE FILS / <i>WIRE DIAMETER</i><br>MINI=1.40                      MAXI=2.80                                                                                                           |
| 9    | MASSE DU PRODUIT LIVRABLE / <i>DELIVERY CONNECTOR WEIGHT:</i><br>9.3g                                                                                                                         |
| 11   | CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE<br><i>NO REAR PLATE HINGE OR REAR PLATE HINGE BROKEN ALLOWED</i>                                                                      |
| 12   | DEFAULT D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS<br><i>VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONNAL AREAS ALLOWED</i>                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| BOUCHON / <i>PLUG</i>                                                               | 210 A 015 019                                                                       | PBT<br>0% FV / 0% GF                                                                 | VERT / <i>GREEN</i>                      |
| PORTE-LANGUETTES<br><i>MALE CONNECTOR</i>                                           | 211 I 8 023                                                                         | PBT<br>0% FV / 0% GF                                                                 | GRIS / <i>GREY</i>                       |
|                                                                                     | 211 I 6 023                                                                         |                                                                                      | BLEU / <i>BLUE</i>                       |
|                                                                                     | 211 I 0 023                                                                         |                                                                                      | NOIR / <i>BLACK</i>                      |
| GRILLE / <i>GRID</i>                                                                | 211 M 4 055                                                                         | PBT<br>15% FV / 15% GF                                                               | JAUNE / <i>YELLOW</i>                    |
| GROMMET                                                                             | 211 M 134                                                                           | SILICONE<br>4% D'HUILE<br>DURETE: 20±5 SHORE A                                       | VERT / <i>GREEN</i>                      |
| <b>DESIGNATION</b>                                                                  | <b>REF MVL / <i>MVL P/N</i></b>                                                     | <b>MATIERE / <i>MATERIAL</i></b>                                                     | <b>COULEUR / <i>COLOUR</i></b>           |
|  |  |  | VUE F<br>F VIEW<br><br>TOLERANCES: ±0.10 |
| CODAGE NOIR<br><i>BLACK CODING</i>                                                  | CODAGE BLEU<br><i>BLUE CODING</i>                                                   | CODAGE GRIS<br><i>GREY CODING</i>                                                    | COULEUR CODAGE<br><i>CODING COLOUR</i>   |
| 211 PL 04 2 S 0 011                                                                 | 211 PL 04 2 S 6 011                                                                 | 211 PL 04 2 S 8 011                                                                  | REF MVL                                  |
| B                                                                                   | B                                                                                   | B                                                                                    | IND. / <i>REV.</i>                       |
| 10768812                                                                            | 13825587                                                                            | 33500322                                                                             | REF DELPHI                               |
| 01                                                                                  | 01                                                                                  | 01                                                                                   | IND. / <i>REV.</i>                       |

[illegible]

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PL042S6011](#)