

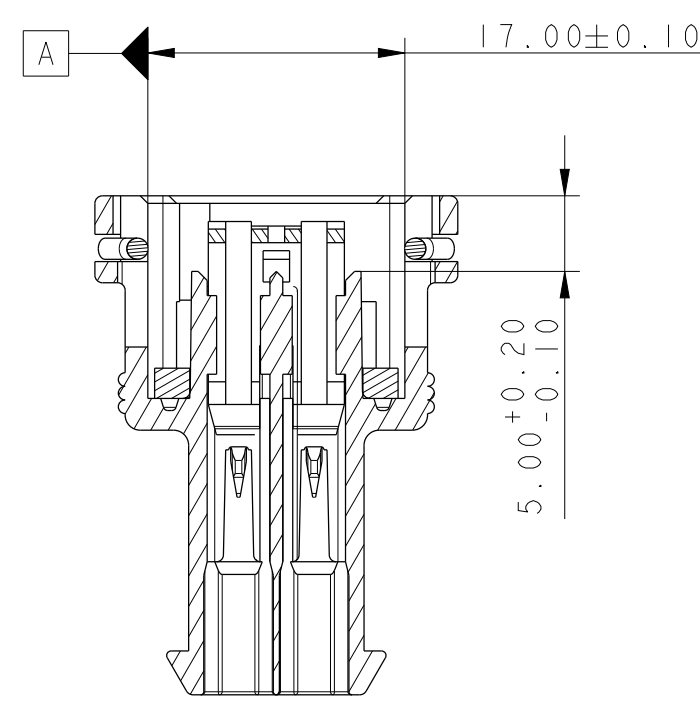
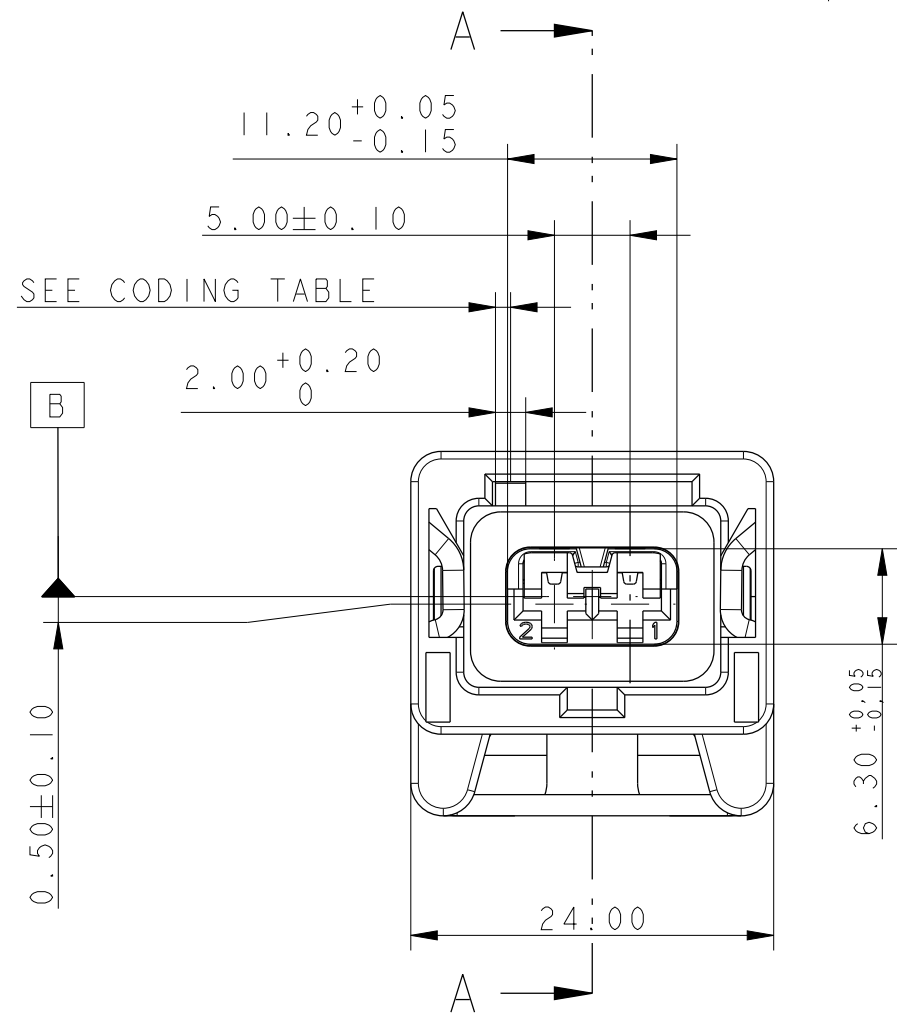




		16	15	14	
	NOTA	SPECIFICATION			
	1	DOSSIER DE PRECONISATION N°PU 009 USER MANUAL N°PU 009			
	2	WIRE ISOLATIONS Ø WIRE INSULATION Ø MAXI = 3.00 MINI = 1.20			
	3	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE : 6g DELIVERY CONNECTOR WEIGHT: 6g			
M	4	CLIPS/LANGUETTES FORCE D'ACC. DES CONNECTEURS = 75N MAXI FEMALE/MALE CONNECTOR MATING FORCE = 75N MAXI			
	5	COMPATIBLE AVEC DESSIN INTERFACE : PSA 90 255 551 99 RSA 7710 000 935 COMPATIBLE WITH INTERFACE DRAWING : PSA 90 255 551 99 RSA 7710 000 935			
L	6	CODEUR JAUNE REPRESENTA YELLOW CODING DRAWN			

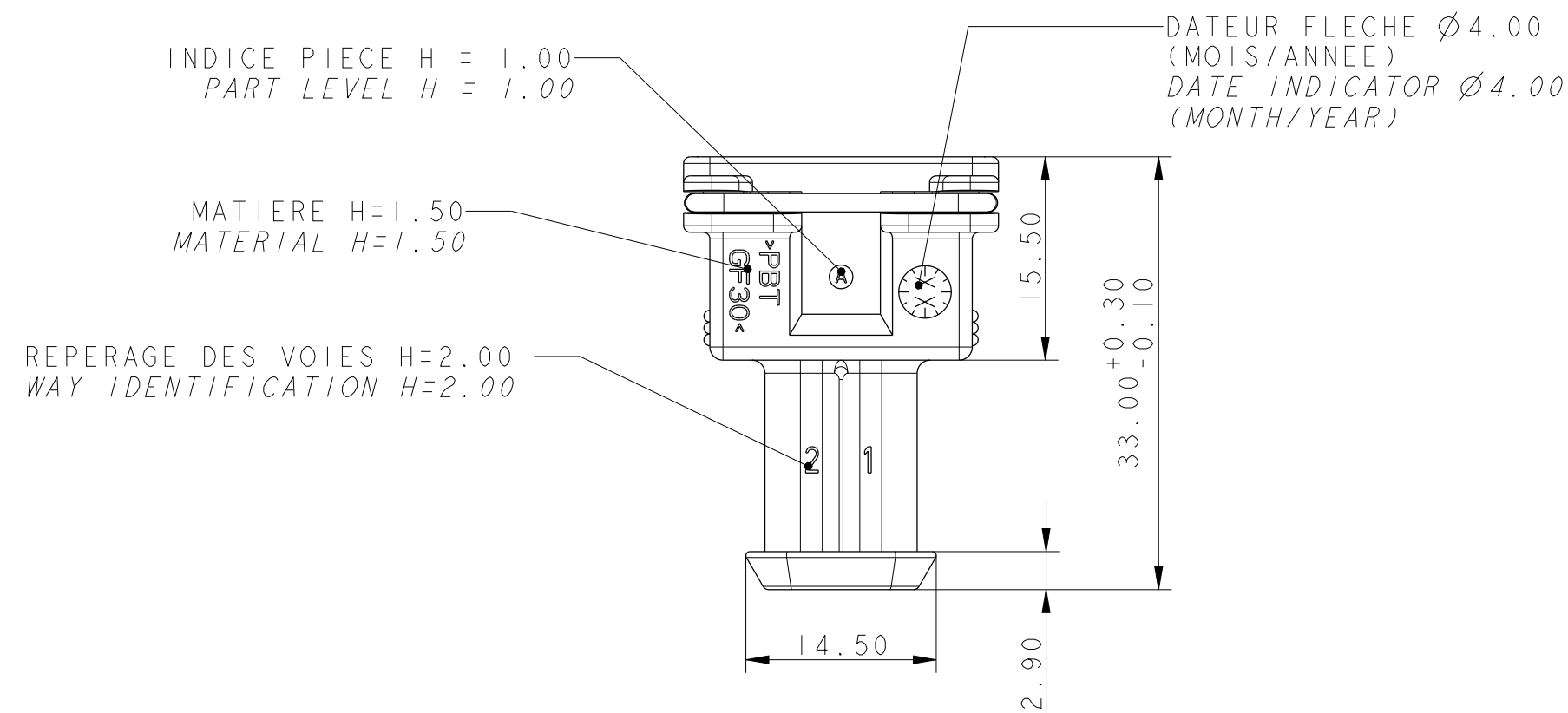


SECTION C-C

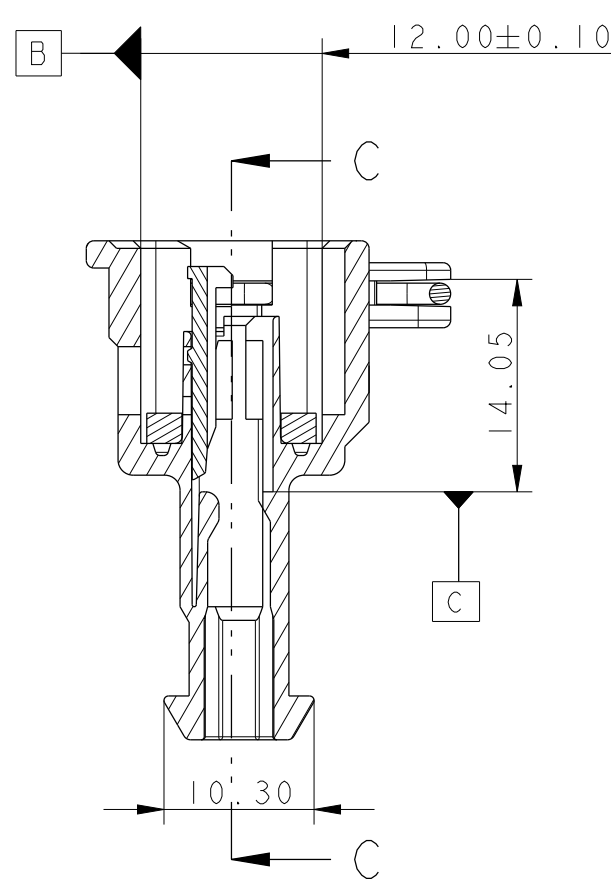

SECTION A - A

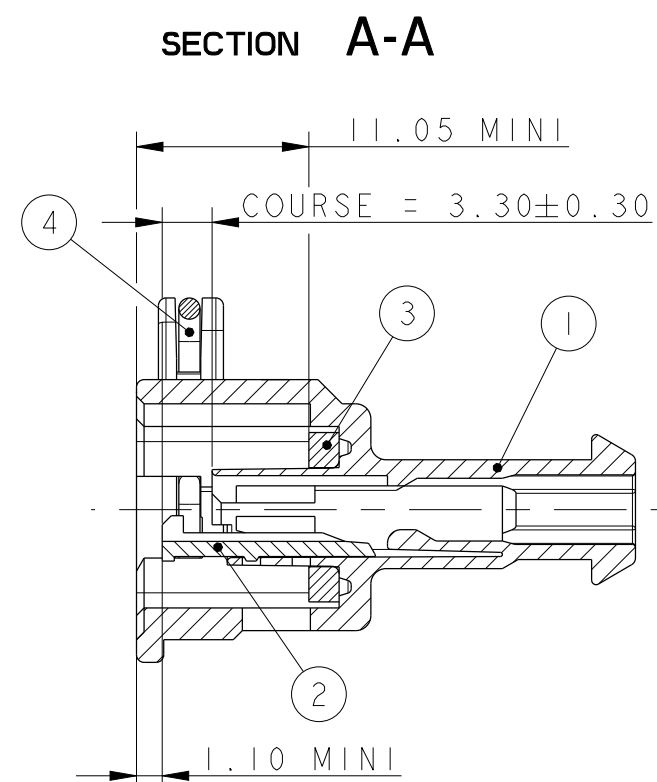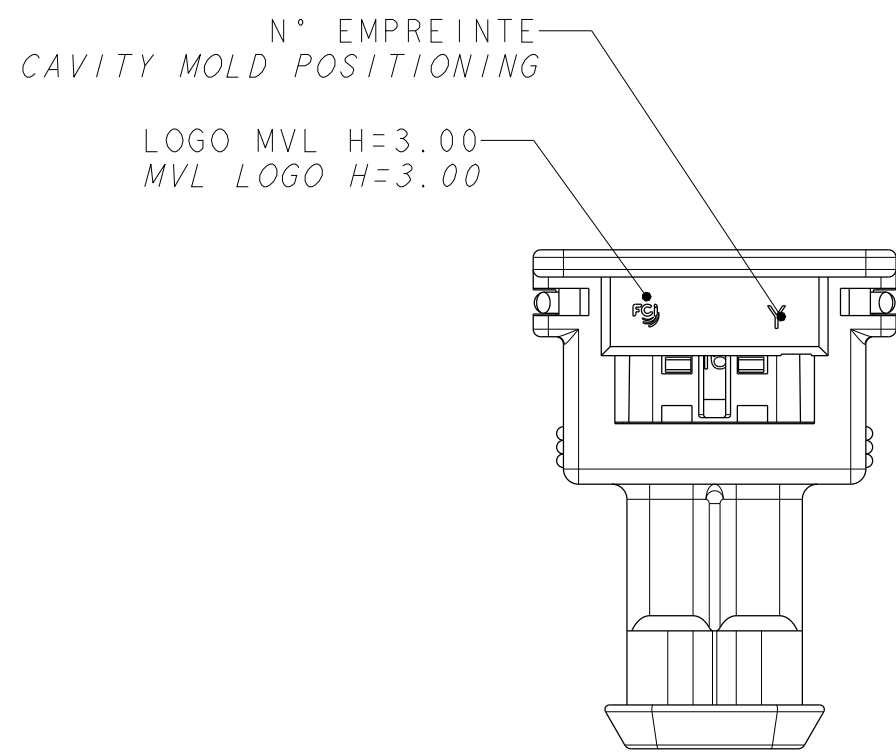

 
 
 
 
DIMENSION DE MONTAGE DU RESSORT 28.00 MAXI
MOUNTING DIMENSIONS OF SPRING 28.00 MAXI

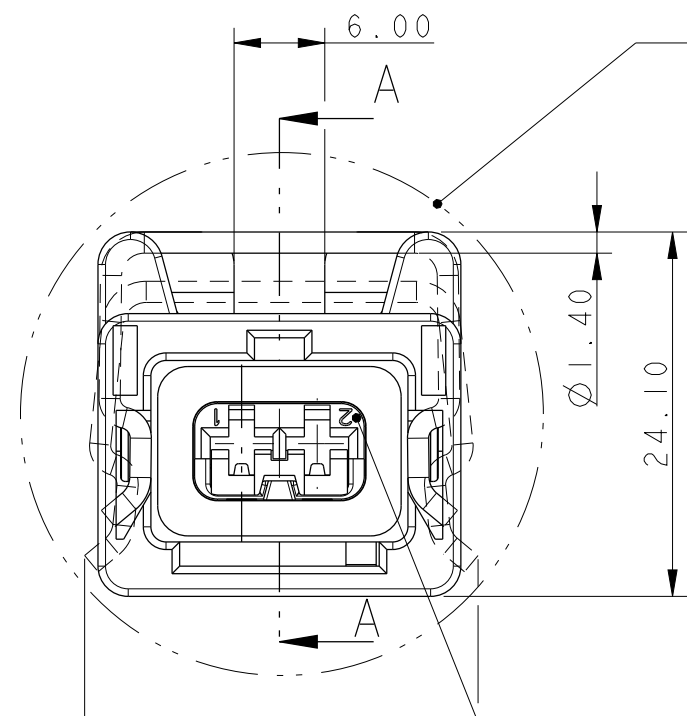


DIAMETRE MINI DE
PASSAGE Ø35
MINI DIAMETER
OF WAY Ø35

REPERAGE DES VOIES H=1.50
CAVITY IDENTIFICATION H=1.50

1	PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	240 I 9 001	PBT 30% FV	BLANC WHITE
		240 I 8 001		GRIS GREY
		240 I 6 001		BLEU BLUE
		240 I 5 001		VERT GREEN
		240 I 4 001		JAUNE YELLOW
		240 I 2 001		ROUGE RED
		240 I 1 001		MARRON BROWN
2	GRILLE GRID	240 M 7 001	PBT 0% FV	VIOLET PURPLE
3	JOINT PLAT FLAT SEAL	240 X 0003	SILICONE HARDNESS 40 Sh ±5	ROUGE RED
4	RESSORT SPRING	240 X 0005	Z 15 CN 18	-
REP.	DESIGNATION DESCRIPTION	REF. MVL MVL'S REF.	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR

							VUE F VIEW F TOLERANCE +0/-0.10
MARRON BROWN	ROUGE RED	JAUNE YELLOW	VERT GREEN	BLEU BLUE	GRIS GREY	BLANC WHITE	COULEUR COLOUR
240 PC 02 S 1 004	240 PC 02 S 2 004	240 PC 02 S 4 004	240 PC 02 S 5 004	240 PC 02 S 6 004	240 PC 02 S 8 004	240 PC 02 S 9 004	N° D'ORIGINE LEGACY PART
10775243	33500329	33500330	33500331	33500332	33500333	33500334	REF. DELPHI DELPHI REF.

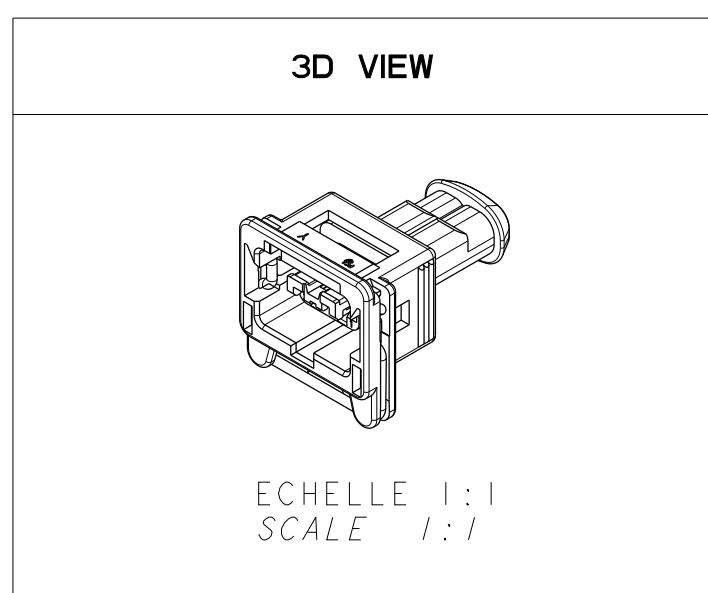[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[240PC02S1004-B](#) [240PC02S9001SG1](#) [240PC02S1004](#) [240PC02S8001SG1](#) [240PC02S8001SG1-B](#)