

5

4

3

2

1

D

Linearer Hub
Straight action principle

Einfache Druckjustage durch Druckstückwechsel
Simple pressure adjustment by change of pressure plate

C

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Voll recyclefähig
Fully recyclable

B

 

Anwendungsbereich: FC1 Kontakt
Application range: FC1 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1:0.09-0.14mm² / Profil 2:0.14-0.25mm²
Cross section range:

A

Typ Code Nr.:

CSE20TVRA-FC1 0382 71000
CSE210 0480 24000

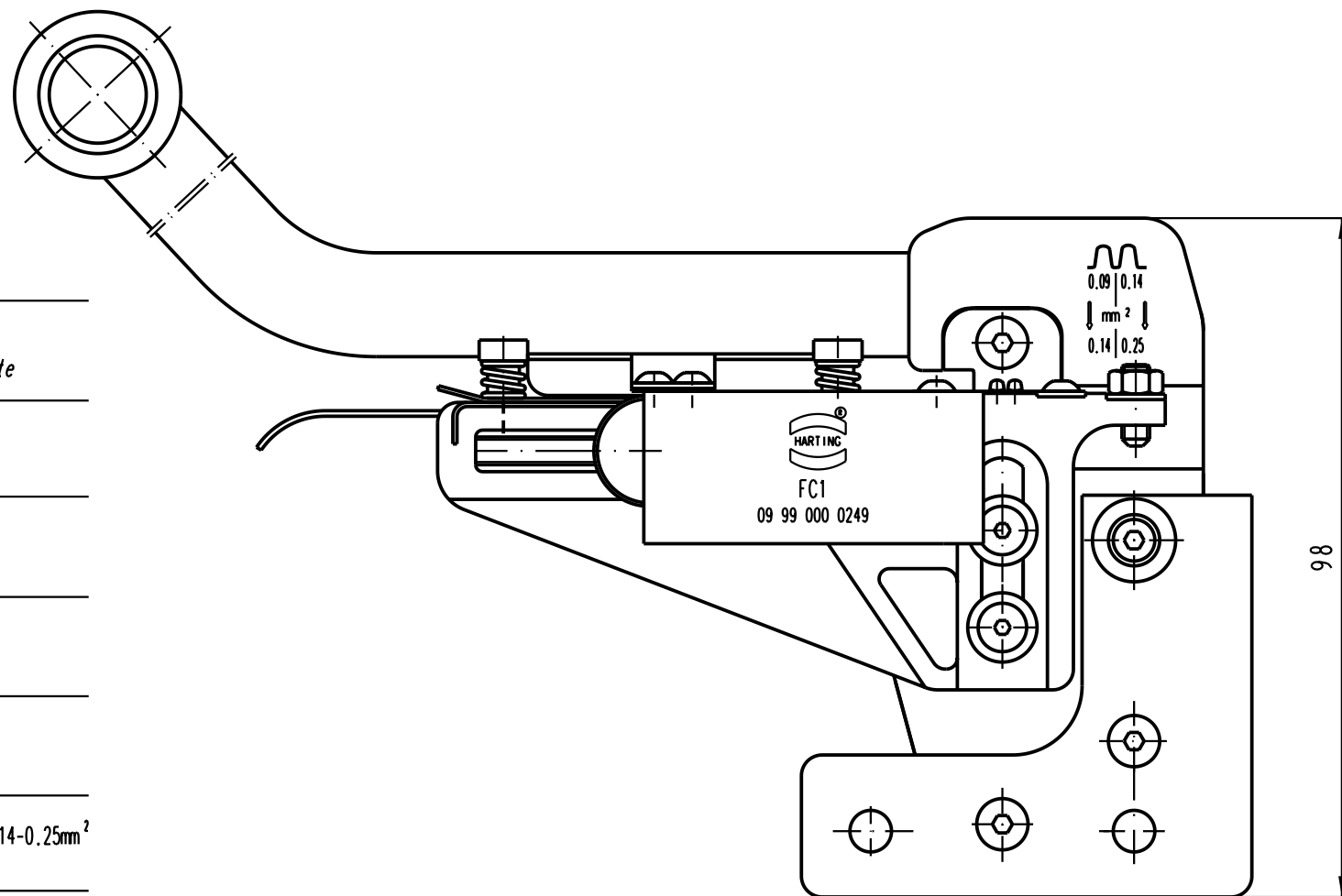

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances

	Dat.	Name	Maßstab/Scale
Detail.	10.10.01	Hage	1:1
Insp.	10.10.01	Wae	
Stand.			
29856			
Mod.	Dat.	Name	

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



Crimpzangenvorsatz FC1
Crimping head FC1

TB 09 99 000 0249

Blatt/page

Sub.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[09990000249](#)