


MODULES à JONCTIONS RAPIDES

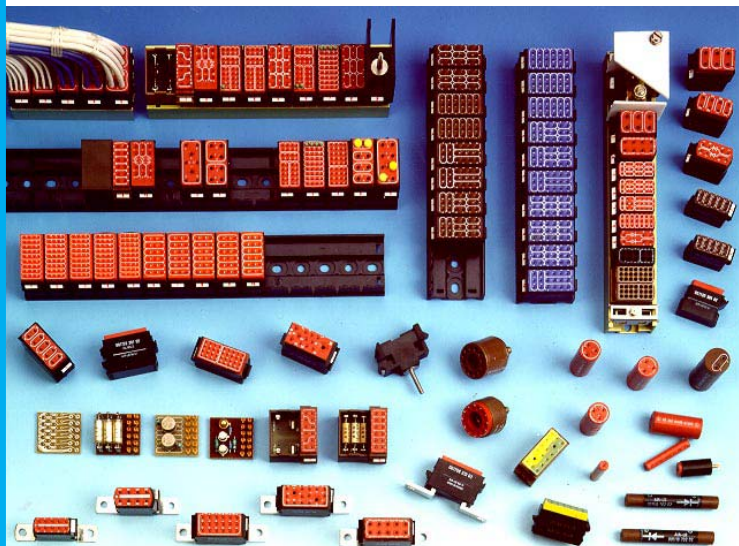

QUICK CONNECTION MODULES


Edition 11 / 00

Amphenol Air LB

SYSTÈMES DE CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
ELECTRIC AND ELECTRONIC CONNECTION SYSTEMS


MODULES DE MASSE à FIXATIONS INDIVIDUELLES

GROUNDING MODULES with INDIVIDUAL MOUNTING BRACKETS

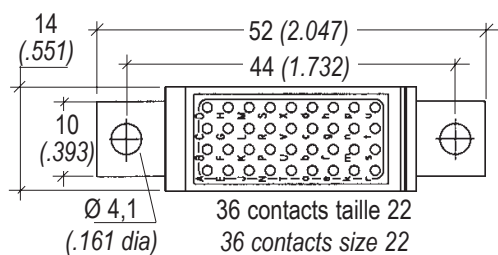



001758 101 02

A : 21,8 (.858)
B : 19,5 (.767)
Masse : 24,0 g.
Weight : 0,052 lbs

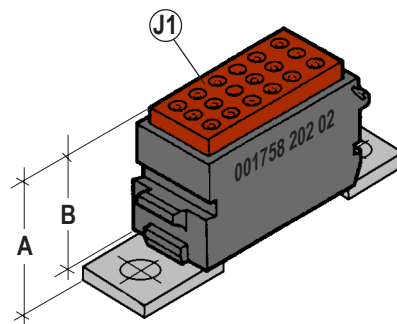


001758 201 02

sans marquage
without markings
A : 24,8 (.976)
B : 22,5 (.885)
Masse : 28,0 g.
Weight : 0,061 lbs

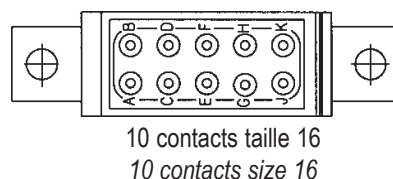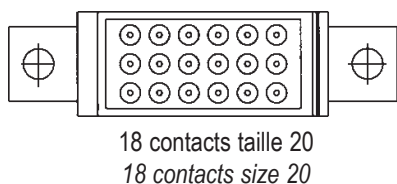


001758 301 02

A : 26,8 (1.055)
B : 24,5 (.964)
Masse : 25,0 g.
Weight : 0,055 lbs

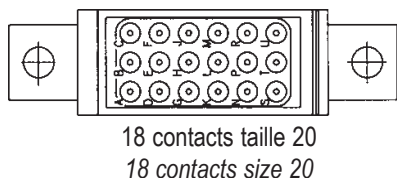


001758 202 02

A : 24,8 (.976)
B : 22,5 (.885)
Masse : 28,0 g.
Weight : 0,061 lbs

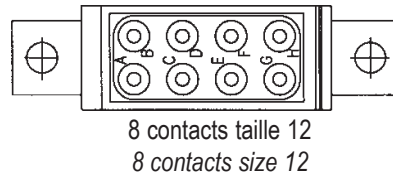


001758 401 02

A : 26,8 (1.055)
B : 24,5 (.964)
Masse : 26,0 g.
Weight : 0,057 lbs

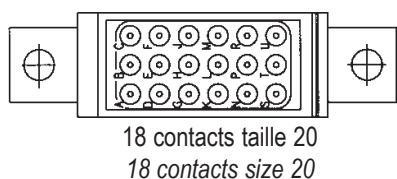

001758 212 02



A : 24,8 (.976)
B : 19,5 (.767)
Masse : 28,0 g.
Weight : 0,061 lbs

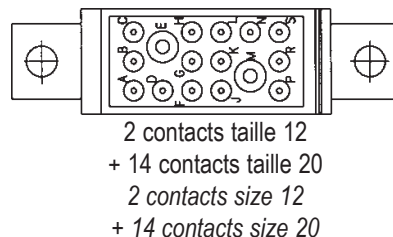

001758 501 02

A : 26,8 (1.055)
B : 24,5 (.964)
Masse : 34,0 g.
Weight : 0,074 lbs

 
Modèles dans le type 1100 Model in 1100 typ

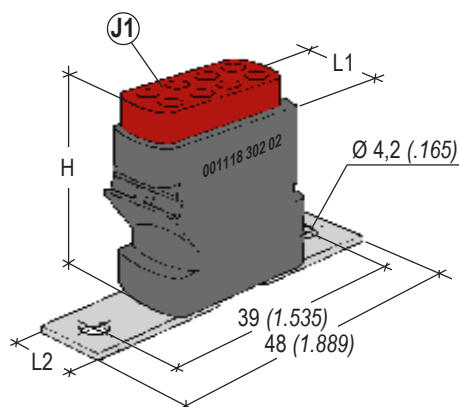

Taille 20
Size 20

10 Contacts

 
001118 202 02
Masse : 10,5 g.
Weight : 0,023 lbs



Taille 16
Size 16

8 Contacts

 001118 302 02
Masse : 17,5 g.
Weight : 0,038 lbs



2x12 + 8x20


10 Contacts

001118 501 02
Masse : 16,5 g.
Weight : 0,036 lbs

L1 mm inch	H mm inch	L2 mm inch
10 .939	21,5 .846	10 .939
12 .472	27 1.063	9,6 .378
12 .472	27 1.063	10 .939

MODULE DE MASSE SUR RAIL MÉTALLIQUE

(J2) Joint d'étanchéité **GRIS** = Couleur de la masse

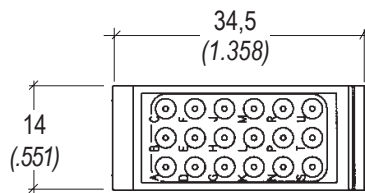


Référence
Part number
001758 220 02
Masse : 17,8 g.
Weight : 0,039 lbs

Avec ce module utiliser le rail métallique à revêtement cadmié bichromaté
Use the metallic cadmium bichromate plated rail with this module.


Référence : 001751 1★ 07
Part number

Nombre de modules
Number of modules
01 - 02 - 03 - etc...

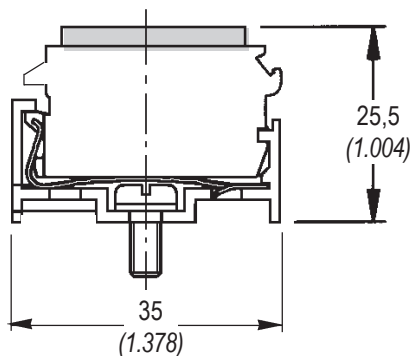

GROUNDING MODULE ON METALLIC RAIL


(J2) Sealing grommet **GREY** = Grounding colour

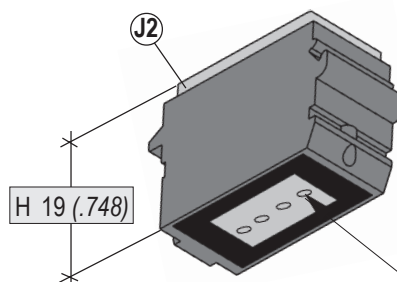

Taille 20
Size 20

18 Contacts
(40 A)

Zone de contact
Contact area

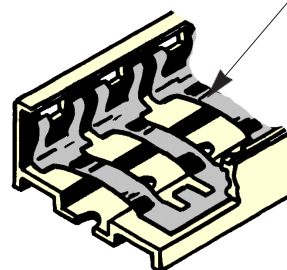

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Monter le module en vis à vis de la fixation.

Ne pas juxtaposer ce type de module, laisser au minimum 3 pas de module.

MOUNTING ADVICE

Insert the module facing the module locking device.

Do not mount module side by side, leave at least a space for three modules between two grounding modules.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[00111820202](#)