

LC-FILTER D-SUB ADAPTER – HIGH DENSITY

Buchsenleiste / Stiftleiste – gedrehte Kontakte – flache Bauform



RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784


BESCHREIBUNG

- Montagearten:
mit Rändelschraube 4-40 UNC oder M3
- Gütestufe 3 (auch in Gütestufe 1 lieferbar)
- Gehäuse: Stahl verzinkt

PRODUKTZEICHNUNG

LC-Filter Ausführung

No. of pos.	A -0.76	B1 -0.25	B2 +0.25	C	D -0.3
15	31.19	16.46	16.79	25.00 $\begin{smallmatrix} +0.12 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$	6.10
26	39.52	24.79	25.12	33.30 $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.10 \end{smallmatrix}$	6.12
44	53.42	38.50	38.84	47.04 ± 0.13	5.99
62	69.70	54.96	55.30	63.50 ± 0.13	5.99

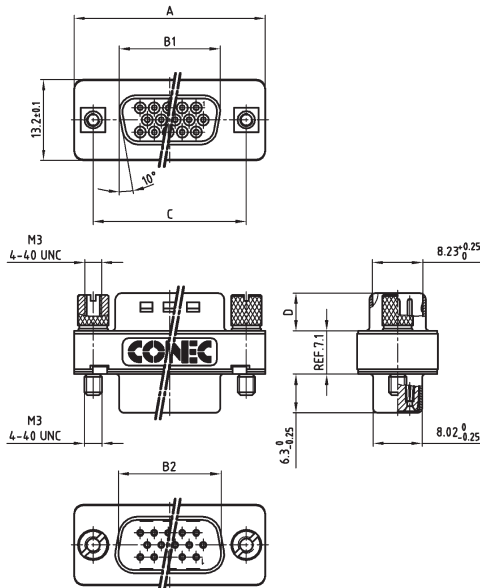

BESTELLDATEN

BUCHSENLEISTE / STIFBLEISTE MIT LC-FILTER			BUCHSENLEISTE / STIFBLEISTE MIT LC-FILTER		
Polzahl	Montageart	Bestellnummer	Polzahl	Montageart	Bestellnummer
Kapazität 180 pF					
15	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13780 X	15	Rändelschraube M3	243 A 13900 X
26	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13790 X	26	Rändelschraube M3	243 A 13910 X
44	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13800 X	44	Rändelschraube M3	243 A 13920 X
62	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13810 X	62	Rändelschraube M3	243 A 13930 X
Kapazität 370 pF					
15	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13820 X	15	Rändelschraube M3	243 A 13940 X
26	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13830 X	26	Rändelschraube M3	243 A 13950 X
44	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13840 X	44	Rändelschraube M3	243 A 13960 X
62	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13850 X	62	Rändelschraube M3	243 A 13970 X
Kapazität 830 pF					
15	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13860 X	15	Rändelschraube M3	243 A 13980 X
26	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13870 X	26	Rändelschraube M3	243 A 13990 X
44	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13880 X	44	Rändelschraube M3	243 A 14000 X
62	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 13890 X	62	Rändelschraube M3	243 A 14010 X

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[243A13820X](#) [243A13880X](#) [243A13990X](#) [243A13850X](#) [243A13980X](#) [243A13810X](#) [243A14010X](#) [243A13920X](#)
[243A13960X](#) [243A13940X](#) [243A13900X](#) [243A13970X](#) [243A13930X](#) [243A13910X](#) [243A14000X](#) [243A13950X](#)
[243A13790X](#) [243A13840X](#) [243A13830X](#)