


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

4 3 2 1

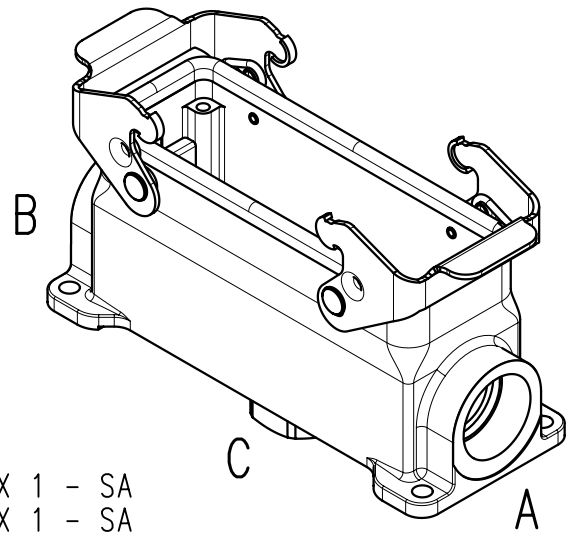

Zusammenstellung auf M-C146 10NOXX XXX 1 - SA
Complete drawing see M-C146 10NOXX XXX 1 - SA

- A bis C = Gewindegröße + Position / thread size + position
r = Kabelabgang rechts / cable outlet on right
l = Kabelabgang links / cable outlet on left
r/l = Kabelabgang rechts/links / cable outlet on right/left
r/u = Kabelabgang rechts/unten / cable outlet on right/bottom
h = Höhe / height
l = Länge des Gehäuses / length of the housing
k = Abstand der Befestigungsbohrungen / distance of the fixing holes
j = Länge Gehäuse Oberteil / length of the housing top
g = Öffnung der Bügel / opening of the frames

M-C146	10N024	700	1	01	200400599	03.12.04	IC	24 r/u	M25x1,5		M25x1,5	64	143,5	120	132	161
M-C146	10N024	600	1	01	200400599	03.12.04	IC	24 r/l	M25x1,5	M25x1,5		64	143,5	120	132	161
M-C146	10N024	901	1	01	200400599	03.12.04	IC	24 r	M25x1,5		VW	64	143,5	120	132	161
M-C146	10N024	500	1	01	200400599	03.12.04	IC	24 r	M25x1,5			64	143,5	120	132	161
M-C146	10N016	700	1	01	200400599	03.12.04	IC	16 r/u	M25x1,5		M25x1,5	64	117	93,5	105	135
M-C146	10N016	901	1	01	200400599	03.12.04	IC	16 r/l	M25x1,5	M25x1,5	VW	64	117	93,5	105	135
M-C146	10N016	600	1	01	200400599	03.12.04	IC	16 r/l	M25x1,5	M25x1,5		64	117	93,5	105	135
M-C146	10N016	500	1	01	200400599	03.12.04	IC	16 r	M25x1,5			64	117	93,5	105	135
M-C146	10N010	701	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r/u	M20x1,5		M20x1,5	57	94	73	82	114
M-C146	10N010	700	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r/u	M25x1,5		M25x1,5	57	94	73	82	114
M-C146	10N010	901	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r/l	M25x1,5	M25x1,5	VW	57	94	73	82	114
M-C146	10N010	601	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r/l	M20x1,5	M20x1,5		57	94	73	82	114
M-C146	10N010	600	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r/l	M25x1,5	M25x1,5		57	94	73	82	114
M-C146	10N010	501	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r	M20x1,5			57	94	73	82	114
M-C146	10N010	500	1	01	200400599	03.12.04	IC	10 r	M25x1,5			57	94	73	82	114
Typ-Nr. type-no.	Index index	Änderung modification	Datum date	Name name	Ausführung version	A	B	C		h	l	j	k	g		

Oberfläche: pulverbeschichtet / surface: powder-coated
Farbe / color: silber

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 1:2		A4			
Prüfmaß/Testdimension				CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber				Sockelgehäuse mit Querbügel und Stützen Housing with 2 locking-lever and stud 10 Pol. bis 24 Pol.					
Index siehe Tabelle									
Index see table									
03.12.04 CI		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M C146 10NOXX XXX 1 - TA		Blatt/Sheet 1 1 Bl.			
Datum/Date		Name		Ers. f./Similar to:					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[C146-10N024-500-1](#) [C146-10N024-600-1](#) [C146-10N024-700-1](#)