

ATS-Inlinehalter für Sicherungseinsätze bis 36 V / ATS-Inlineholder for fuse links up to 36 V / ATS-Porte-fusible-inline pour fusibles jusqu'à 36 V



Gehäuse / Housing / Corps:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Quetsch-Schraubanschlüsse für 2.5mm² Leitung /
Squeeze and screw connections for 2.5mm² cable /
Cosses à presser et raccord fileté pour câble 2.5mm²

Metallteile / Metal parts / Pièces métalliques:
Kupferlegierung / copper alloy / alliage cuivreux

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir


Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 100 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1.000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1.000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
276.5105.0002	ohne Sicherungseinsatz / without fuse link / sans fusible	≈ 6 g
276.5105.4802	mit Sicherungseinsatz / with fuse link / avec fusible 8A	≈ 8 g
276.5105.5162	mit Sicherungseinsatz / with fuse link / avec fusible 16A	≈ 8 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 36-37 / corresponding fuse links see page 36-37 / fusibles correspondant voir page 36-37

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

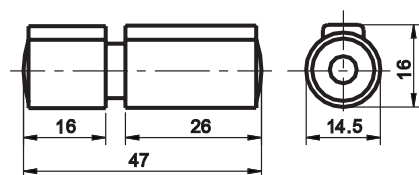

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Littelfuse:

[276.5105.4804](#) [276.5105.5252](#)