

FK-Sicherungsdose für Sicherungseinsätze bis 80 V / FK-Fuseholder for fuse links up to 80 V / FK-Porte-fusible pour fusibles jusqu'à 80 V



Gehäuse spritzwassergeschützt / Housing splash proof / Corps étanche à l'eau:
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique
(wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur)

Anschlüsse / Connections / Connexions:
Flachstecker, Kupferlegierung, versilbert /
Blades, copper alloy, silver /
Fiche plate, alliage cuivreux, argenté

Haube / Cover / Capuchon:
Thermoplast transparent / Thermoplastic transparent / Thermoplastique transparent

Farbe / Colour / Couleur:
schwarz / black / noir


Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 40 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1.000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1.000 signifie le numero "mille"

Artikel-Nr. Article-No. Réf. d'article	Bezeichnung Description Définition	Kontakttemperatur Contact temperature Température des contacts	Gewicht/St. Weight/pcs. Poids/pcs.
277.6105.0001	komplett mit Haube / complete with cover / complèt avec capuchon	max. 130°C	≈ 70 g

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 12-13, 18 / corresponding fuse links see page 12-13, 18 / fusibles correspondant voir page 12-13, 18

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

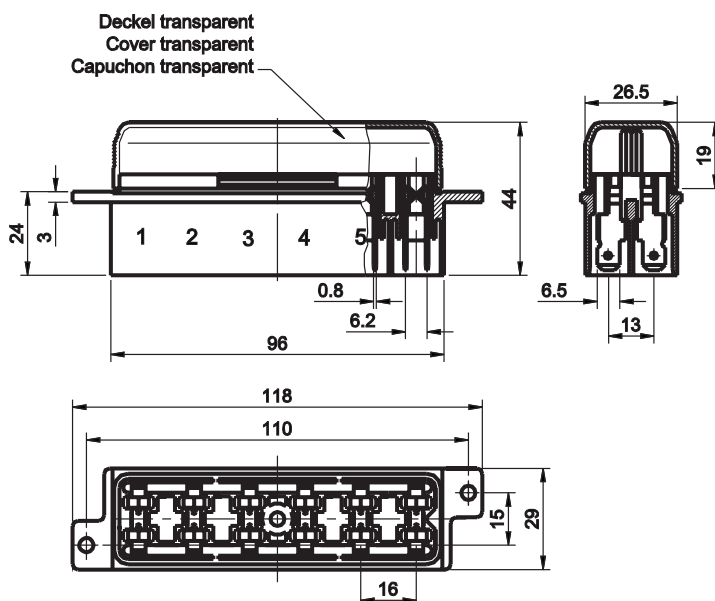

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Littelfuse:

[178.6191.0001](#) [178.6152.0001](#) [178.6152.0042](#) [178.6152.2501](#) [178.6192.0001](#) [178.6150.0002](#) [178.7017.0001](#)
[277.6106.0002](#)