





1.0mm Pitch

SERIES


6208

1.0mmピッチ ZIF ストレート DIP 片面接点 スライドロック

1.0mmPitch ZIF Vertical Through hole Single-sided contact Slide lock

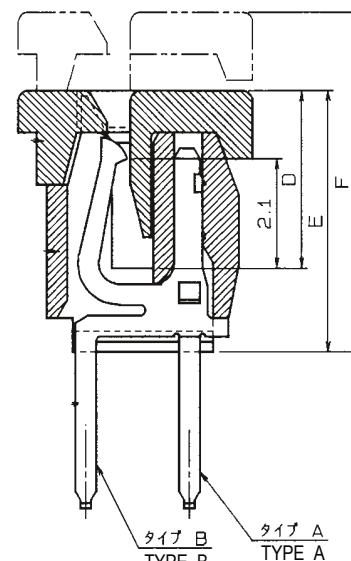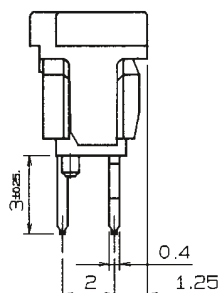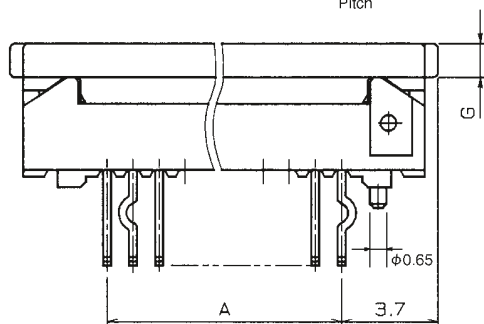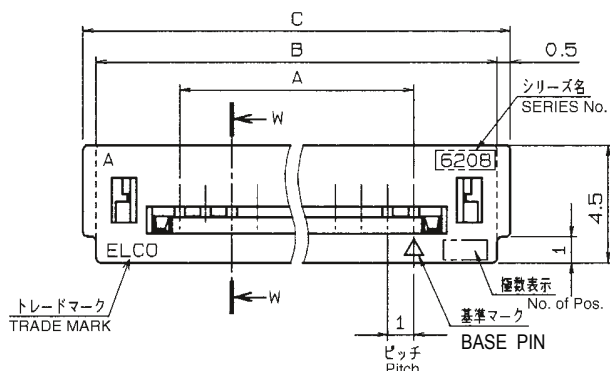


SECT. W-W

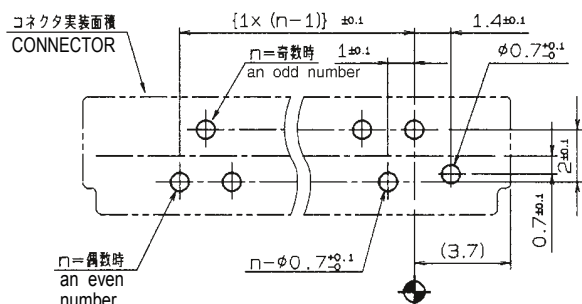

基板取付寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT
(t=1.2~1.6)

種類 KIND	公差 TOLERANCE	P	W	M
FPC	±0.02	±0.07	±0.05	
FFC	±0.05	±0.03	±0.1	

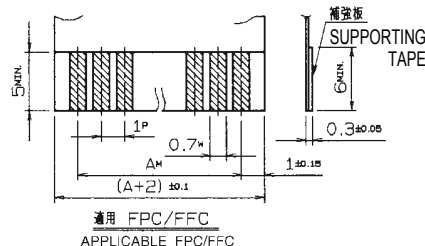

極数 No. of Pos	型番 ASSEMBLY NUMBER	寸法表 DIMENSION							収納数量 UNITS/TUBE
		A	B	C	D	E	F	G	
5	0X 6208 XX0 105 XXX+	4.0	10.4	11.4	3.4	5.0	6.5	0.8	42
6	106	5.0	11.4	12.4					38
7	107	6.0	12.4	13.4					35
8	108	7.0	13.4	14.4					33
9	109	8.0	14.4	15.4					31
10	110	9.0	15.4	16.4					29
11	111	10.0	16.4	17.4					27
12	112	11.0	17.4	18.4					26
13	113	12.0	18.4	19.4					24
14	114	13.0	19.4	20.4					23
15	115	14.0	20.4	21.4					22
16	116	15.0	21.4	22.4					21
17	117	16.0	22.4	23.4					20
18	118	17.0	23.4	24.4					19
19	119	18.0	24.4	25.4					18
20	120	19.0	25.4	26.4	3.4	5.0	6.5	0.8	17
21	121	20.0	26.4	27.4	3.6	5.2	6.7	1.0	18
22	122	21.0	27.4	28.4					17
23	123	22.0	28.4	29.4					16
24	124	23.0	29.4	30.4					16
25	125	24.0	30.4	31.4	3.6	5.2	6.7	1.0	15
26	126	25.0	31.4	32.4	3.9	5.5	7.0	1.3	15
27	127	26.0	32.4	33.4					14
28	128	27.0	33.4	34.4					14
29	129	28.0	34.4	35.4					13
30	0X 6208 XX0 130 XXX+	29.0	35.4	36.4	3.9	5.5	7.0	1.3	13

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XX0 1XX XXX(/)+

08 : マガジン TUBE PACKAGE
(ONLY WITHOUT KINKED BOSS)

00 : トレー梱包
TRAY PACKAGE

0 : キンク有
WITH KINKED
1 : キンク無
WITHOUT KINKED

0 : ボス無 WITHOUT BOSS
1 : ボス付 WITH BOSS

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

001/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
020+ : 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

6208


1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック

1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock

ボス無 WITHOUT BOSS

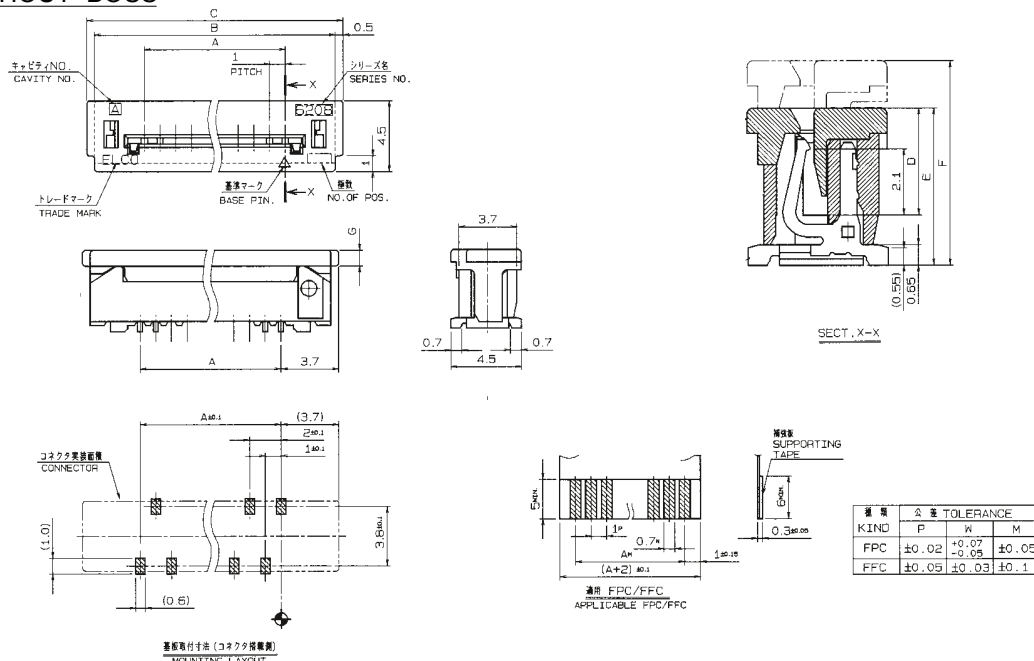

ボス付 WITH BOSS

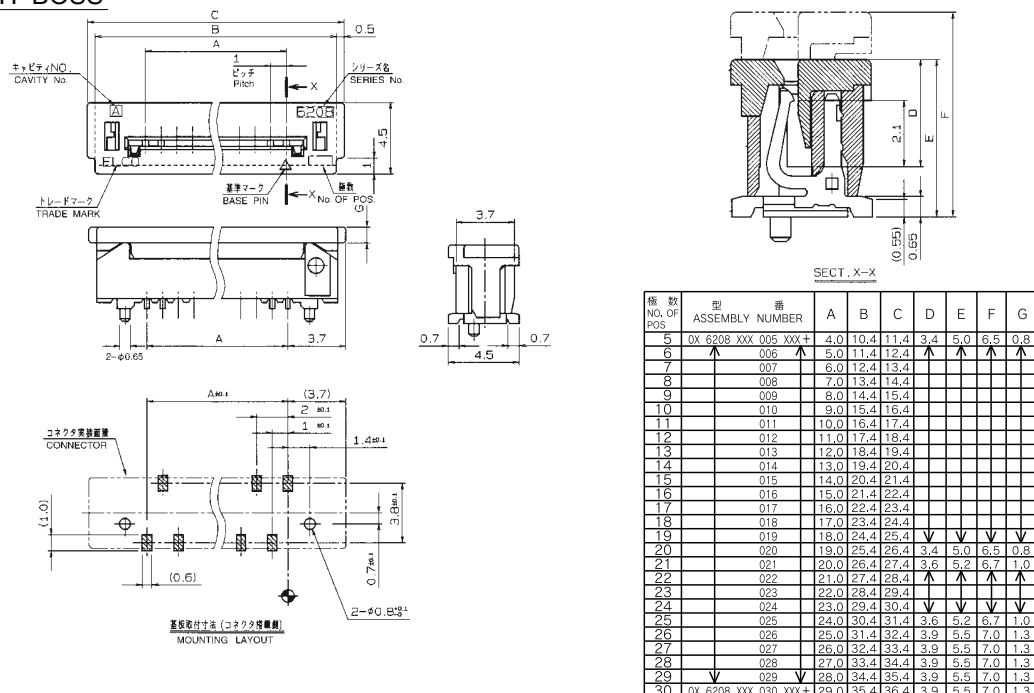

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XXX 0XX XXX(I)+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00 : トレー梱包
TRAY PACKAGE

08 : マガジン

TUBE PACKAGE (ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS)

バリエーション VARIATION CODE

500 : SMT ボス無 WITHOUT BOSS

520 : SMT ボス付 WITH BOSS

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

エンボス梱包品: 00 6208 5XX X10 XXX(I) +

Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX(I) +

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

6208

エンボス梱包品 SMT


Tape and Reel Package SMT

● 5 to 10 Pos. (Tape width: 24.0mm)

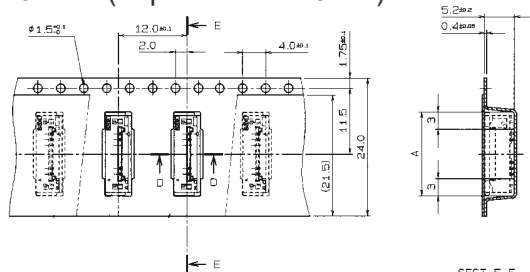


型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 505 110 XXX+	5	11.6
↑ 506 ↑	6	12.6
↑ 507 ↑	7	13.6
↑ 508 ↑	8	14.6
↓ 509 ↓	9	15.6
00 6208 510 110 XXX+	10	16.6

● 11 to 16 Pos. (Tape width: 32.0mm)

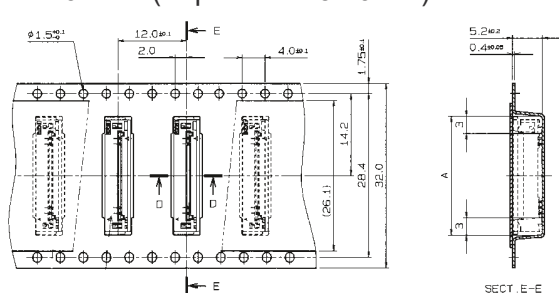


型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 511 210 XXX+	11	17.6
↑ 512 ↑	12	18.6
↑ 513 ↑	13	19.6
↑ 514 ↑	14	20.6
↓ 515 ↓	15	21.6
00 6208 516 210 XXX+	16	22.6

● 17 to 26 Pos. (Tape width: 44.0mm)

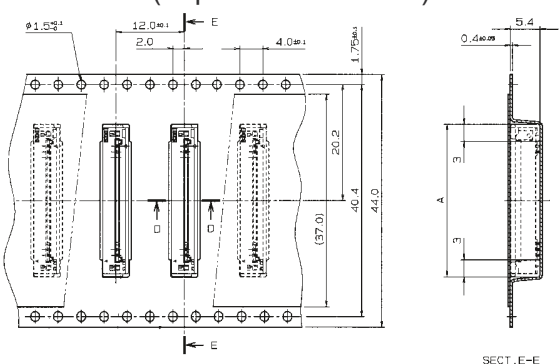

型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 517 310 XXX+	17	23.6
↑ 518 ↑	18	24.6
↑ 519 ↑	19	25.6
↑ 520 ↑	20	26.6
↑ 521 ↑	21	27.6
↑ 522 ↑	22	28.6
↑ 523 ↑	23	29.6
↑ 524 ↑	24	30.6
↓ 525 ↓	25	31.6
00 6208 526 310 XXX+	26	32.6

● 27 to 30 Pos. (Tape width: 56.0mm)

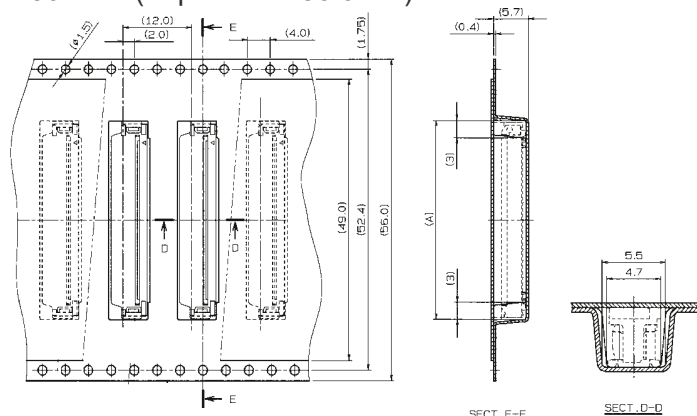

型番 ASSEMBLY NUMBER	極数 NO.OF POS.	A
00 6208 527 410 XXX+	27	33.6
↑ 528 ↑	28	34.6
↓ 529 ↓	29	35.6
00 6208 530 410 XXX+	30	36.6

注文コード ORDERING CODE

00 6208 5XX X10 XXX(I)+

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

000/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

008+ : 金めっき Au Plated

1 : 5 to 10 Pos. (テープ幅 Tape width: 24.0mm)

2 : 11 to 16 Pos. (テープ幅 Tape width: 32.0mm)

3 : 17 to 26 Pos. (テープ幅 Tape width: 44.0mm)

4 : 27 to 30 Pos. (テープ幅 Tape width: 56.0mm)

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール
PACKING QUANTITY : 1000/Reel

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera AVX:

[006208500006000+](#) [006208510110000+](#) [006208500016000+](#) [006208530410000+](#) [006208500026000+](#)
[006208512210000+](#) [006208511210000+](#) [006208500020000+](#) [006208500024000+](#) [006208000106001+](#)
[006208506110000/+](#)

KYOCERA AVX:

[006208514210000](#) [006208505110000](#)