

0.5mm Pitch




SERIES

6214


0.5mmピッチ ストレート SMT 片面接点 スライドロック

0.5mmPitch Vertical SMT Single-sided contact Slide lock

●標準タイプ Standard Slider

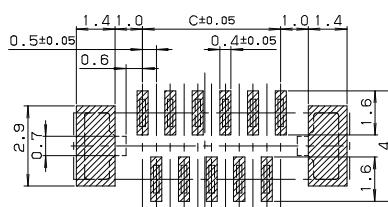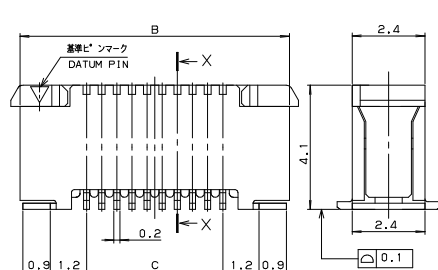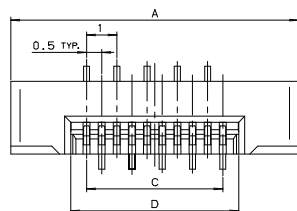

基板取付寸法 (奇数ピン)
MOUNTING LAYOUT (ODD PIN)



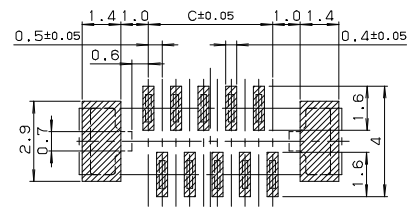


基板取付寸法 (偶数ピン)
MOUNTING LAYOUT (EVEN PIN)






	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
C	C±0.03	C±0.05	C±0.03	C±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
WP	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

適用FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

●スライダー拡張タイプ Extended Slider

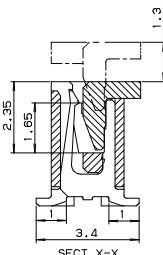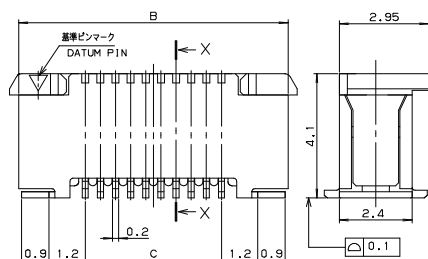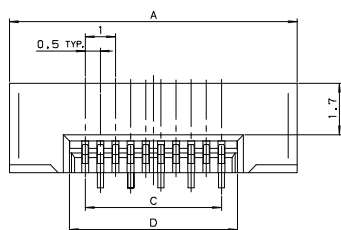

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F	G
6	7.5	6.9	2.5	3.6	7.5	—	16.0
7	8.0	7.4	3.0	4.1	7.5	—	16.0
8	8.5	7.9	3.5	4.6	7.5	—	16.0
9	9.0	8.4	4.0	5.1	11.5	—	24.0
10	9.5	8.9	4.5	5.6	11.5	—	24.0
11	10.0	9.4	5.0	6.1	11.5	—	24.0
12	10.5	9.9	5.5	6.6	11.5	—	24.0
13	11.0	10.4	6.0	7.1	11.5	—	24.0
14	11.5	10.9	6.5	7.6	11.5	—	24.0
15	12.0	11.4	7.0	8.1	11.5	—	24.0
16	12.5	11.9	7.5	8.6	11.5	—	24.0
17	13.0	12.4	8.0	9.1	11.5	—	24.0
18	13.5	12.9	8.5	9.6	11.5	—	24.0
19	14.0	13.4	9.0	10.1	11.5	—	24.0
20	14.5	13.9	9.5	10.6	11.5	—	24.0
21	15.0	14.4	10.0	11.1	11.5	—	24.0
22	15.5	14.9	10.5	11.6	11.5	—	24.0
23	16.0	15.4	11.0	12.1	11.5	—	24.0
24	16.5	15.9	11.5	12.6	11.5	—	24.0
25	17.0	16.4	12.0	13.1	14.2	28.4	32.0
26	17.5	16.9	12.5	13.6	14.2	28.4	32.0
27	18.0	17.4	13.0	14.1	14.2	28.4	32.0
28	18.5	17.9	13.5	14.6	14.2	28.4	32.0
29	19.0	18.4	14.0	15.1	14.2	28.4	32.0
30	19.5	18.9	14.5	15.6	14.2	28.4	32.0

 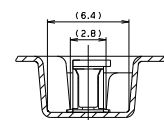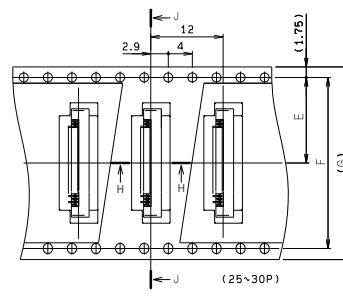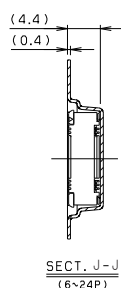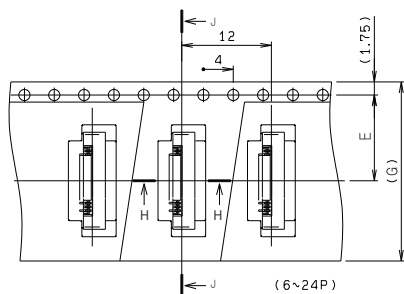

注文コード / Ordering Code

梱包数量: 1,000 個/リール
PACKING QUANTITY: 1,000/Reel

●標準タイプ Standard Slider

Part No. 04 6214 0XX 000 XXX+

極数 No. of Pos.

800+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated
846+: 金めっき Au Plated

●スライダー拡張タイプ Extended Slider

Part No. 04 6214 0XX 010 XXX(/)+

極数 No. of Pos.

800+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated
846+: 金めっき Au Plated

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera AVX:

[046214010010800+](#) [046214020000800+](#) [046214025010800+](#) [046214030010800+](#) [046214010010846+](#)
[046214006010846+](#) [046214020010846+](#) [046214024010846+](#) [046214008010800+](#) [046214006010800+](#)
[046214017000800/+](#) [046214027000800/+](#)

KYOCERA AVX:

[046214020010800](#) [046214018010800+](#) [046214020010800+](#) [046214012000800](#) [046214012010800+](#)
[046214014010800+](#) [046214027000800+](#) [046214021010800+](#) [046214009000800+](#) [046214025010800](#)
[046214020000800](#) [046214024000800+](#) [046214008000800+](#) [046214026000846+](#) [046214009010846+](#)
[046214011010846+](#) [046214012000846+](#) [046214007010800+](#) [046214026010846+](#) [046214007010846+](#)
[046214013010846+](#) [046214015000846+](#) [046214027010846+](#) [046214028010846+](#) [046214014010846+](#)
[046214021010846+](#) [046214028000846+](#) [046214006000846+](#) [046214010000846+](#) [046214022010846+](#)
[046214023010846+](#) [046214025010846+](#) [046214008000846+](#) [046214012010846+](#) [046214030000846+](#)
[046214015010846+](#) [046214016010846+](#) [046214030010846+](#) [046214018010846+](#) [046214019010846+](#)
[046214029010846+](#) [046214017010846+](#) [046214009110846+](#) [046214011000800/+](#) [046214011010800/+](#)
[046214013010800/+](#) [046214014000800/+](#) [046214018000800/+](#) [046214029000846+](#) [046214008000800/+](#)
[046214008110846+](#) [046214012000800/+](#) [046214012010800/+](#) [046214012110846+](#) [046214016010800/+](#)
[046214024110846+](#) [046214025000800/+](#) [046214028010800/+](#) [046214029000800/+](#) [046214007010800/+](#)
[046214007110846+](#) [046214015000800/+](#) [046214026011800/+](#) [046214026110846+](#) [046214030110846+](#)
[046214020011800/+](#) [046214024010800/+](#) [046214027010800/+](#) [046214030000800/+](#) [046214616010846+](#)
[046214010000800/+](#) [046214010011800/+](#) [046214014110846+](#) [046214007000846+](#) [046214015110846+](#)
[046214016000846+](#) [046214020000846+](#) [046214021110846+](#) [046214025110846+](#) [046214020010800/+](#)
[046214023110846+](#) [046214026000800/+](#) [046214029110846+](#) [046214030010800/+](#) [046214006010800/+](#)
[046214030011800/+](#) [046214606010846+](#) [046214612010846+](#) [046214011110846+](#) [046214016000800/+](#)
[046214018000846+](#) [046214014010800/+](#) [046214018110846+](#) [046214019000800/+](#) [046214019000846+](#)
[046214022011800/+](#) [046214022110846+](#) [046214024111846+](#) [046214028110846+](#) [046214009000846+](#)