


2.54mm Pitch

SERIES

9067

ミニビット
MINI-BIT

リセプタクル (RECEPTACLE)

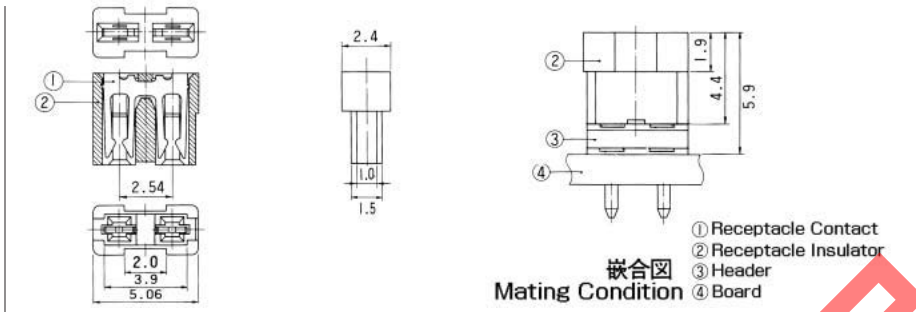


注文コード/Ordering Code

Part No. 00 9067 020 000 xxx+


メッキコード
(Finish Code)805: すずメッキ2.0μm以上
(Tin 2.0μm Min.)807: ニッケル下地
接点部金メッキ0.1μm以上
(Mating Area Gold Balance bare nickel)

ヘッダー (Header)


1列 (Single Row)

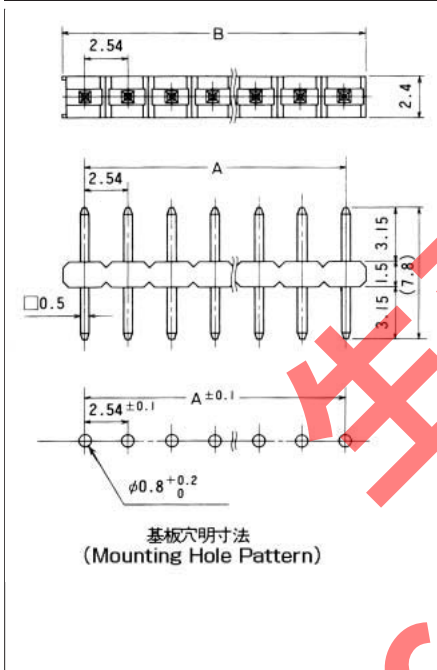

2列 (Dual Rows)

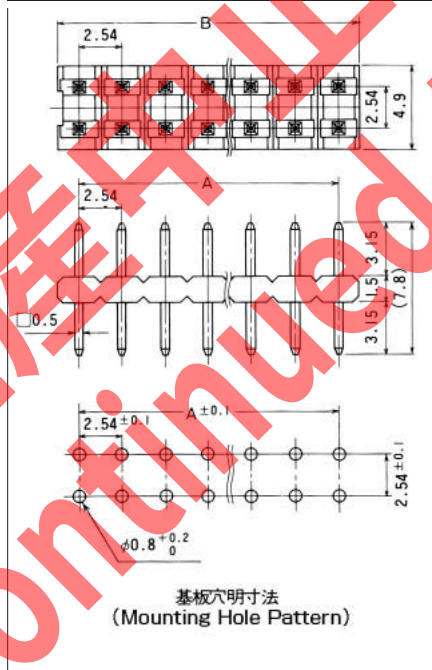

3列 (Triple Rows)

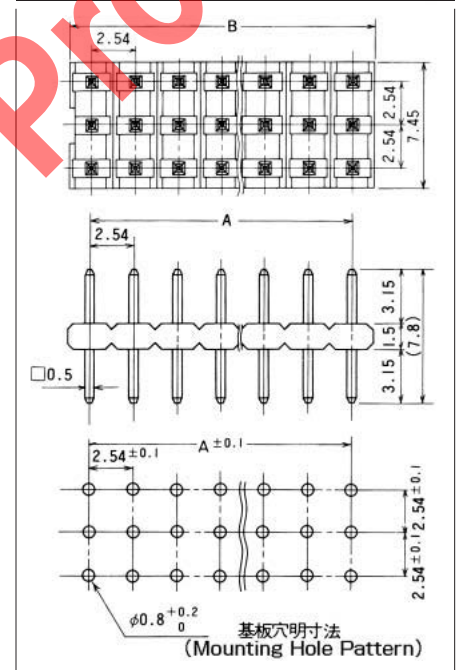

注文コード/Ordering Code

No. of Contacts	Part No.	A	B
1	00 9067 011 000 ****	—	2.54
4	00 9067 041 000 ****	7.62	10.16
5	00 9067 051 000 ****	10.16	12.70
6	00 9067 061 000 ****	12.70	15.24
7	00 9067 071 000 ****	15.24	17.78
8	00 9067 081 000 ****	17.78	20.32
9	00 9067 091 000 ****	20.32	22.86
10	00 9067 101 000 ****	22.86	25.40

注文コード/Ordering Code

No. of Contacts	Part No.	A	B
2	00 9067 022 000 ****	—	2.54
4	00 9067 042 000 ****	2.54	5.08
6	00 9067 062 000 ****	5.08	7.62
8	00 9067 082 000 ****	7.62	10.16
10	00 9067 102 000 ****	10.16	12.70
12	00 9067 122 000 ****	12.70	15.24
14	00 9067 142 000 ****	15.24	17.78
16	00 9067 162 000 ****	17.78	20.32
18	00 9067 182 000 ****	20.32	22.86
20	00 9067 202 000 ****	22.86	25.40

注文コード/Ordering Code

No. of Contacts	Part No.	A	B
3	00 9067 033 000 ****	—	2.54
6	00 9067 063 000 ****	2.54	5.08
9	00 9067 093 000 ****	5.08	7.62
12	00 9067 123 000 ****	7.62	10.16
15	00 9067 153 000 ****	10.16	12.70
18	00 9067 183 000 ****	12.70	15.24
21	00 9067 213 000 ****	15.24	17.78
24	00 9067 243 000 ****	17.78	20.32
27	00 9067 273 000 ****	20.32	22.86
30	00 9067 303 000 ****	22.86	25.40

●1列の2極は2列の2極を、1列の3極は3列の3極をご使用ください。

In the request of 1 row type header with 2 positions and 3 positions, please use 2 rows type header with 2 positions and 3 rows type header with 3 positions respectively.

●1000個単位でご注文ください。

Order unit is 1,000 pieces.

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

*** メッキコード (Finish Code)

801 : すずメッキ2.0μm以上 (Tin 2.0μm Min.)

806 : ニッケル下地 (Ni Under Coated)
金メッキ0.1μm以上 (Gold 0.1μm Min.)

KYOCERA

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

KYOCERA AVX:

<u>009067020000805+</u>	<u>009067061000801+</u>	<u>009067093000801+</u>	<u>009067183000801+</u>	<u>009067042000801+</u>
<u>009067162000801+</u>	<u>009067122000801+</u>	<u>009067123000801+</u>	<u>009067033000801+</u>	<u>009067142000801+</u>
<u>009067101000801+</u>	<u>009067202000801+</u>	<u>009067243000801+</u>	<u>009067022000806+</u>	<u>009067031000801+</u>
<u>009067041000801+</u>	<u>009067273000801+</u>	<u>009067303000801+</u>	<u>009067081000801+</u>	<u>009067213000801+</u>
<u>009067021000801+</u>	<u>009067082000801+</u>	<u>009067051000801+</u>	<u>009067091000801+</u>	<u>009067182000801+</u>
<u>009067102000801+</u>	<u>009067011000801+</u>	<u>009067071000801+</u>	<u>009067062000801+</u>	<u>009067063000801+</u>
<u>009067020000807+</u>	<u>009067022000801+</u>	<u>009067041000806+</u>	<u>009067153000801+</u>	