

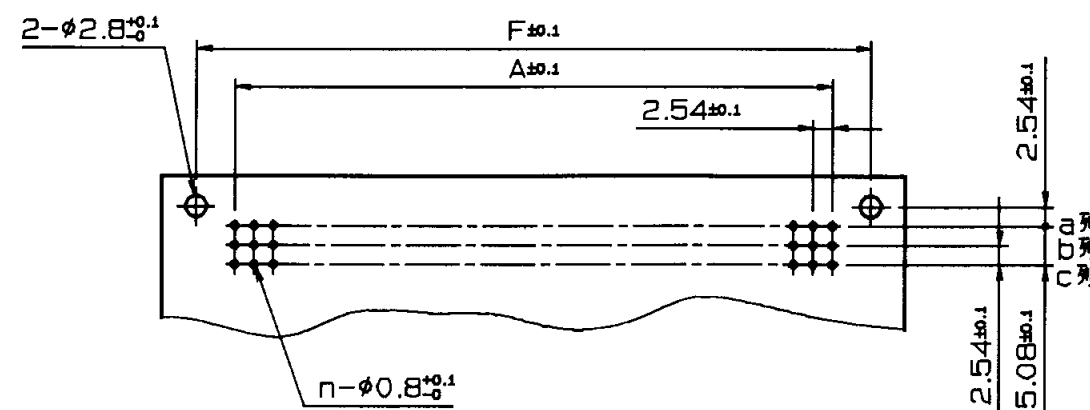
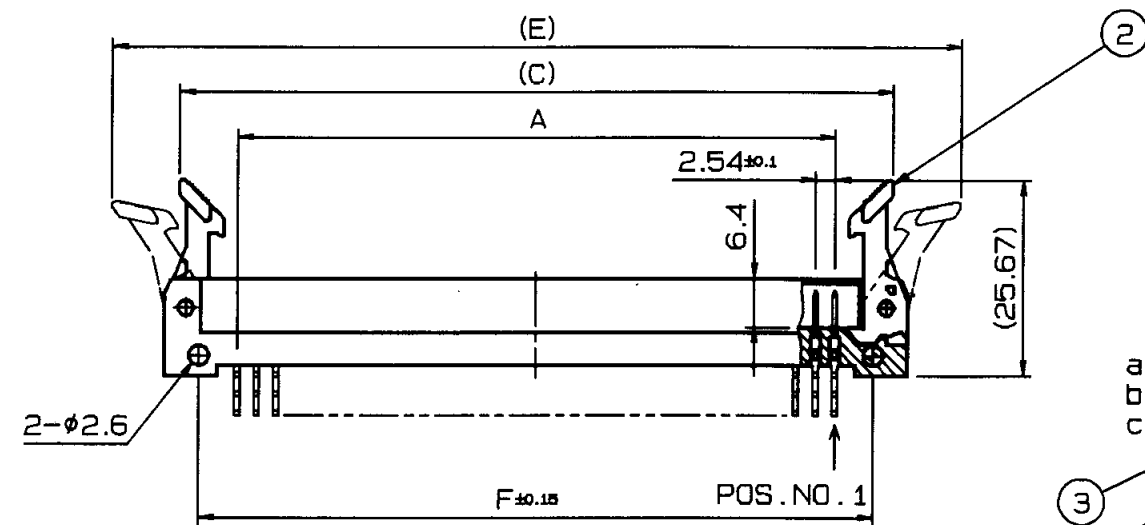


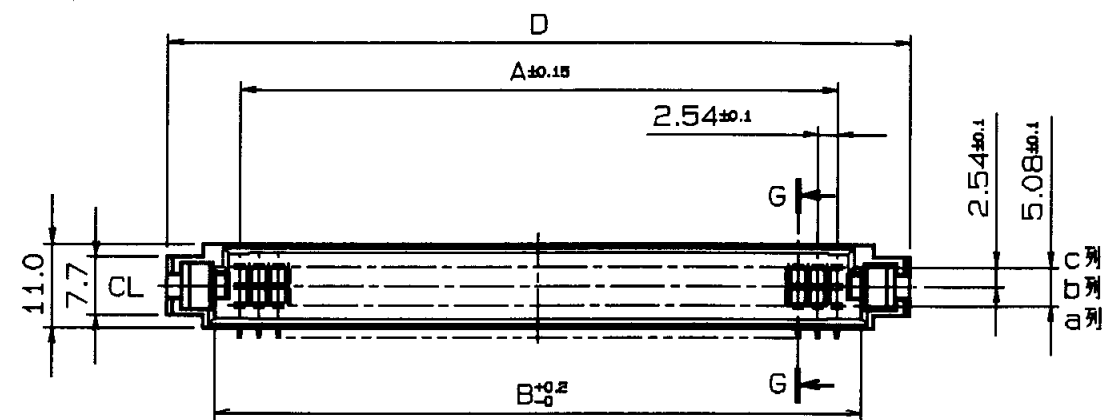

推奨取付寸法

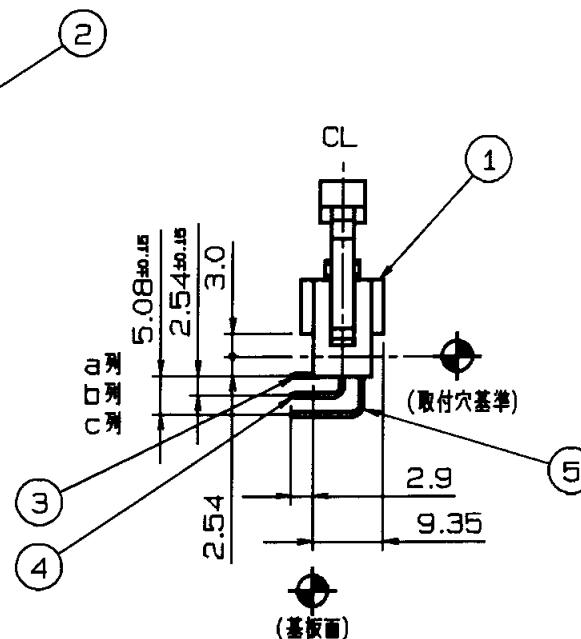

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	プラグインシュレータ		1			
2	イジェクタ		2			
3	プラグコンタクト (a列)		n/3			ポスト径: 0.61×0.61mm
4	プラグコンタクト (b列)		n/3			ポスト径: 0.61×0.61mm
5	プラグコンタクト (c列)		n/3			ポスト径: 0.61×0.61mm

仕様	
定格電流	最大 3A
耐電圧	AC 1000V r.m.s
接触抵抗	15mΩ 以下
絶縁抵抗	1000MΩ 以上
インシュレータ	1) 材質: ガラス入りPBT 2) ULグレード: 94V-0
色	白色
コンタクト	1) 材質: 黄銅 2) メッキ: 接触部: 金メッキ 半田付部: 半田メッキ 全体: ニッケル下地メッキ
適用基板厚	1.6 mm 以下

本製品型番構成

00 8272 3XX 124 0XX

極数

32 : 32極, 48 : 48極, 64 : 64極, 96 : 96極

バリエーション

1240 : 水平取付タイプ, イジェクタ付, テール長=2.9mm

接触部メッキ

1: 金メッキ 0.1μm 2: 金メッキ 0.25μm

3: 金メッキ 0.5μm 4: 金メッキ 0.76μm

コンタクト接続

3 : a+b+c列 (完全接続)

6 : a+c列 (完全接続)

型番	極数	A	B	C	D	E	F	備考
00 8272 332 124 0X6	32=16×2列	38.1	44.16	(52.9)	57.36	(70.9)	48.26	b列コンタクト無し
00 8272 348 124 0X3	48=16×3列							
00 8272 364 124 0X6	64=32×2列	78.74	85.25	(94.0)	98.0	(112.0)	88.9	b列コンタクト無し
00 8272 396 124 0X3	96=32×3列							

REV. A ETCAD入力.

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN-002	1-06-96	カキウチ	スズキ(シ)	アオキ
FINISH / 仕上り		TOLERANCE / 公差		B	DCN-409	6-14-95	カキウチ	スズキ(ミ)	アオキ
		±0.3		O	EDN-141	6-9-86	ミスグチ		スズキ(ス)
UNIT		ANGLE	SCALE	DATE	NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED
MM		3RD	NTS	4-16-91	PART NAME / 品名				
DRAWN		DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PLUG ASSY RA DIP				
鈴木		雨宮		鈴木	プラグ コネクタ 3列 水平ディップタイプ (イジェクタ付)				
KYOCERA		KYOCERA ELCO CORPORATION		DWG NO. / 図番		PART NO. / 型番			
						00 8272 3XX 124 0XX			
						SHEET REV			
						1/1		C	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera AVX:

[608477502400000](#) [208459048001026](#) [608489030002049](#) [608489030006049](#) [608489030008049](#)
[608489040002049](#) [608489040003049](#) [608489040009049](#) [608489050003049](#) [608489050004049](#) [608489070001049](#)
[208459048002026](#) [208459048002050](#) [208459096001002](#) [208459096001026](#) [208459096001098](#)
[208459096002098](#) [608489050005049](#) [608489050006049](#) [608489050007049](#) [608455031000861+](#)
[608455031099861+](#) [228454015001000](#) [598489030000013](#) [608489030004049](#) [608489030005049](#) [608489040008049](#)
[608489050001049](#) [608489050002049](#) [608489050008049](#) [608489060001049](#) [608489060002049](#)
[608489070002049](#) [11466410](#) [008272396124013](#) [952521900203000](#) [592427307412001](#) [00208459048002026](#)
[00208459048002050](#) [00208459096002098](#) [00228454015001000](#) [608489030004049+](#) [608489030005049+](#)
[608489040008049+](#) [608489050002049+](#) [608489060002049+](#) [608489070002049+](#)