



1000


CE PLAN, PROPRIETE D'AMP DE FRANCE, DONNE DES
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. IL EST TRANSMIS DANS
LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE
VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTEES SONT
ACCOUPLABLES ET INTERCHANGEABLES AVEC DES PIECES
D'AUTRES FOURNISSEURS. CE PLAN NE DOIT PAS ETRE
COPIE OU FOURNI A D'AUTRES PERSONNES SANS UN
ACCORD ECRIT D'AMP DE FRANCE.

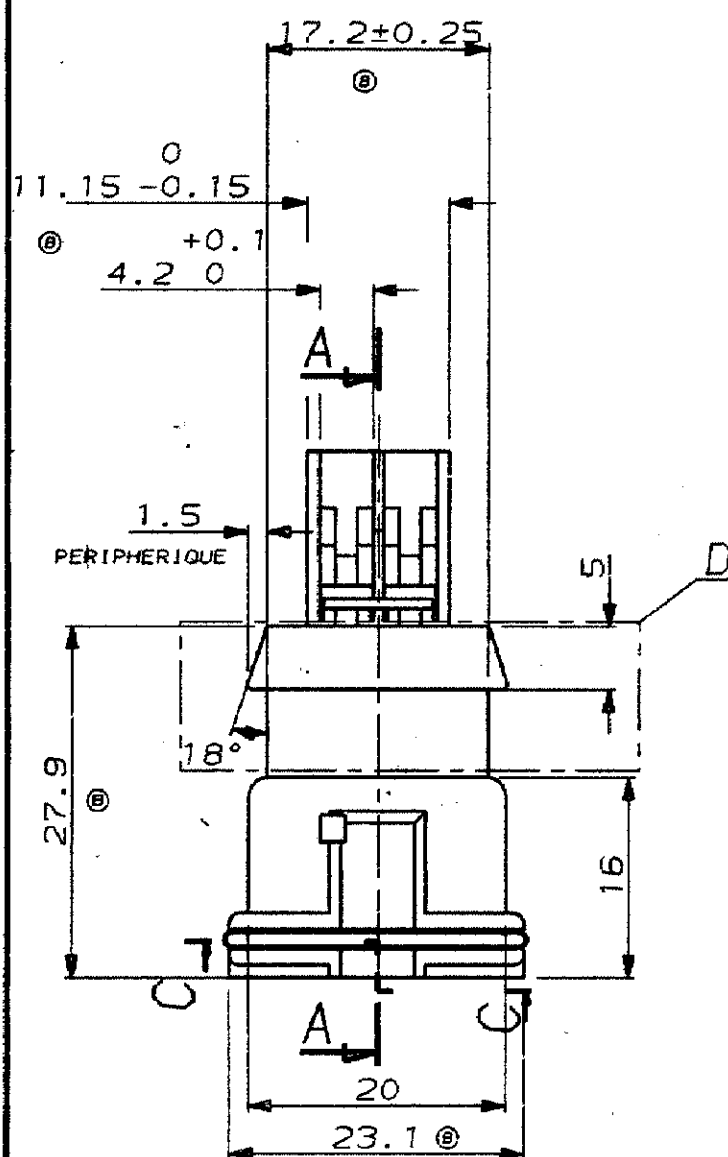

DETAIL D:
PARTIE SUPERIEURE PORTE-MODULE

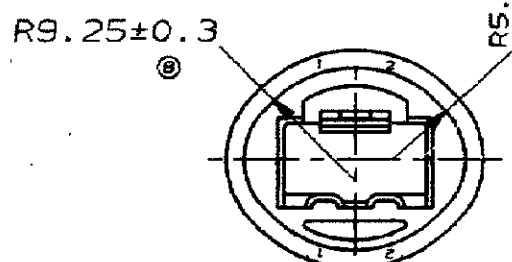

X	X	X	X	X	X	X	X	BRUT	1	RESSORT (ACIER)	4
X	X	X	X	X	X	X	X	NATUREL	1	JOINT (SILICONE)	3
X								BLANC	1	PORTE MODULE (PA 5.6 GV20)	2
	X							GRIS	1		
		X						BLEU	1		
			X					VERT	1		
				X				JAUNE	1		
					X			ROUGE	1		
						X		MARRON	1		
							X	NOIR	1	MODULE 2POS. (PA 5.6)	1
X	X	X	X	X	X	X	X	VIOLET	1		
0	1	0	1	0	1	0	1	COULEUR	QTE	DESCRIPTION	REP.

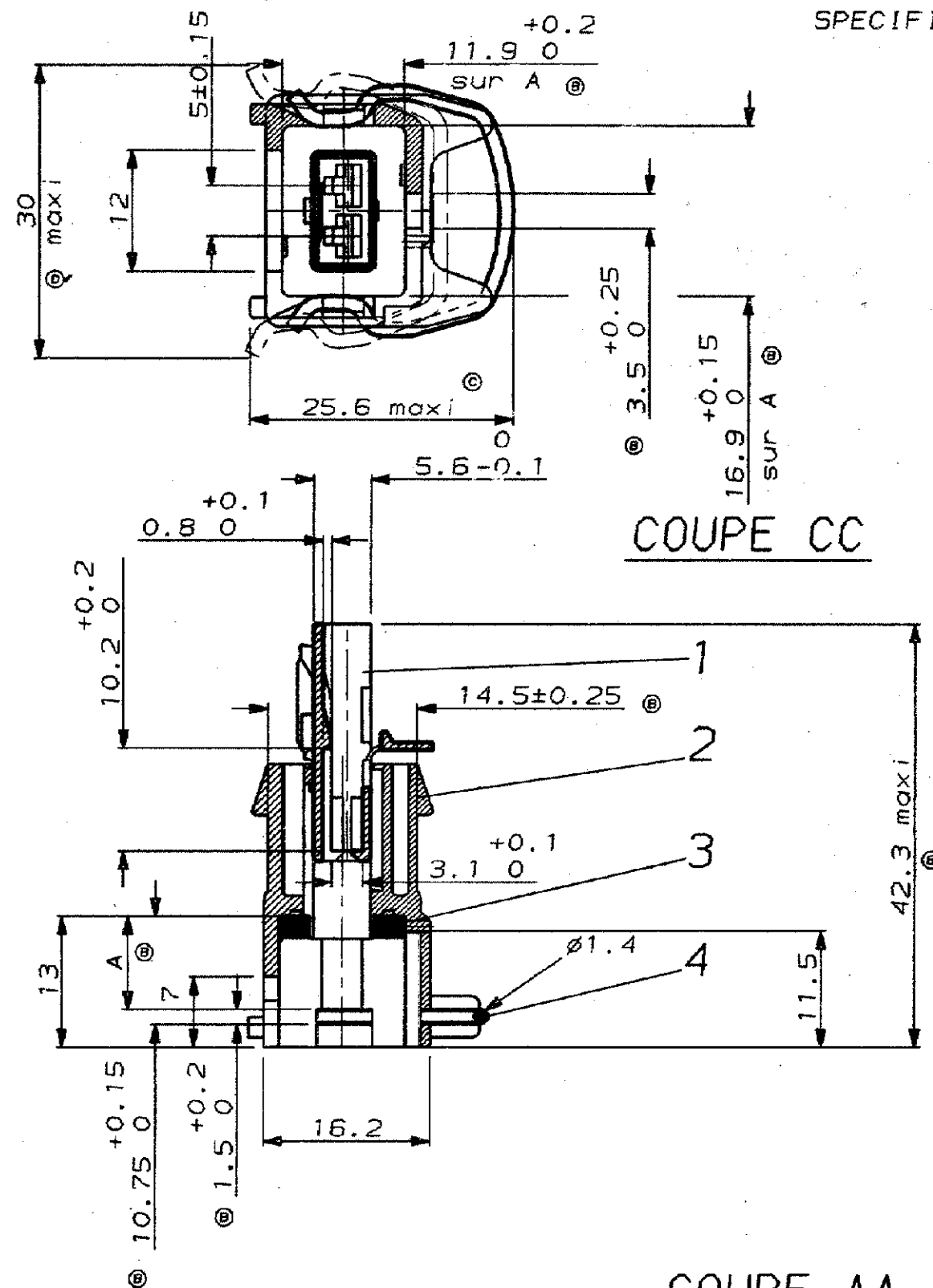

COUPE AA

TT	-	-	-		
	-	PORTE-MODULE BLANC	-		
	-	PORTE-MODULE GRIS	-		
	-	PORTE-MODULE BLEU	-		
	-	PORTE-MODULE VERT	-		
	-	PORTE-MODULE JAUNE	-		
	-	PORTE-MODULE ROUGE	-		
	-	PORTE-MODULE MARRON	-		
	-	PORTE-MODULE NOIR	-		
DECOUPAGE PSA	(1) MATIERE	DESIGNATION	NUMERO PIECE	plan# piece	
MASSÉ ESTIMÉE	(2) TRAITEMENT			INDICE	
APPROBATION	(3) REVETEMENT				

	-	-	-	-	NUMERO	DESCRIPTION	OBSERVATION	REP.
	-	-	-	-	©1991 BY AMP INCORPORATED ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES		
	-	-	-	-	DESSINE LE 26.11.90 PAR R PATIN	MATIERE -	AMP AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE	
	-	-	-	-	VERIFIE LE -	FINITION -	CLASSE	
	-	-	-	-	PAR -	DIMENS. FIL 0.35 A 1 MM2	ISOLANT -	TYPE SUPPL. A
C	NIS A JOUR	JCJ	03/90		PLAN FAIT EN CAO	TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0.2	ECHELLE 2:1	F C N° C144479 REV D
B	NIS A JOUR	JCJ	01/90					
A	NIS A JOUR	JCJ	12/91					
REV	MODIFICATIONS	DES	DATE		ne pas modifier le globe			
					CONNECTEUR ETANCHE 2 VOIES POUR J.P.T.			

PLAN CLIENT

R. PATIN

**DIMENSIONS IN MM.
DO NOT SCALE PRINT**

AMP 1254/03-83

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[144479-1](#)