

**Classes / class**

R : alliage d'aluminium nickelé / nickel-plated aluminium alloy  
 W : alliage d'aluminium cadmié vert olive / olive-green cadmium-plated aluminium alloy  
 KE : acier inoxydable passivé / passivated stainless steel alloy  
 K : prise étanche avec boîtier en acier inoxydable passivé / sealed plug with housing in passivated stainless steel

983-3X-X XX

**Marquage / Marking :**

\*\*\_\*\* 983-3X-X XX

EX

Date-Code  
Année-Semaine  
Year-Week


Référence / Reference

Classes / Class : R , W, KE, K

Taille / Size

Type de terminaison / Type of termination

- C : avec chaîne et petit oeillet / with chain and small eyelet
- D : avec câble et petit oeillet / with cord and small eyelet
- N : sans chaîne ni câble et avec trous pour fil frein / without chain or cord and with holes for locking wire
- J : avec chaîne et lage oeillet - non industrialisé / with chain and large eyelet - not industrialize
- L : avec câble et large oeillet / with cord and large eyelet

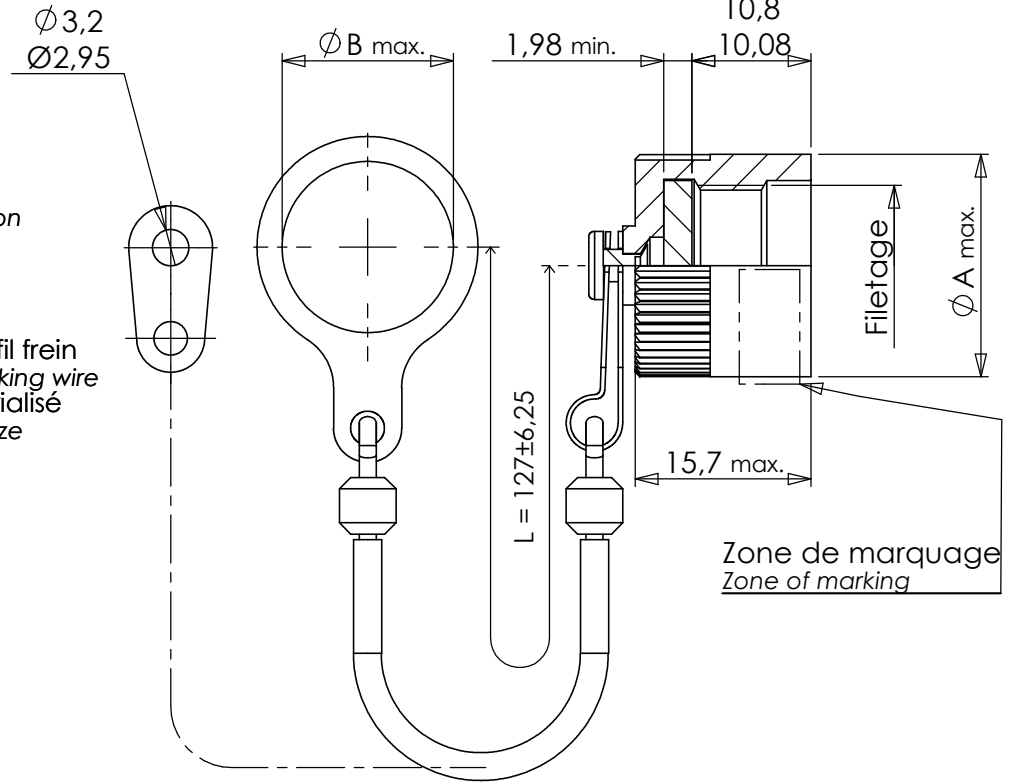

Taille / Size XX	Indice / Index	Filetage / Thread	ØA Max	ØB Max
8	Ø	9/16-24 UNEF 2B	19.71	15.2
10	Ø	11/16-24 UNEF 2B	23.01	16.2
12	Ø	7/8-20 UNEF 2B	27.38	19.5
14	Ø	15/16-20 UNEF 2B	28.98	22.7
16	Ø	1 1/16-18 UNEF 2B	32.16	25.9
18	Ø	1 3/16-18 UNEF 2B	34.93	27.9
20	Ø	1 5/16-18 UNEF 2B	38.35	30.7
22	Ø	1 7/16-18 UNEF 2B	41.29	34.2
24	Ø	1 9/16-18 UNEF 2B	44.7	37
28	Ø	1 13/16-16 UN 2B	50.8	44.7

**Nota / Note:**

Matière du joint / Gasket material : Elastomère / Elastomer

Ø	02-06-09	CREATION	SERIE 983-984	DATE 02-06-2009	VISA Creation Created	VISA Approval Approval
α	22-03-13	OE230313	DESIGNATION BOUCHON POUR BOITIER FIXE PROTECTIVE CAP FOR RECEPTACLE	REF : P/N: 983-3X-X XX		
Revision	Date	Observations	ORIGINE : -			



**Connecteurs Electriques Deutsch**  
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE  
TECHNICAL DATA SHEET**

204-19-B/F00

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF00000000113923](#)