
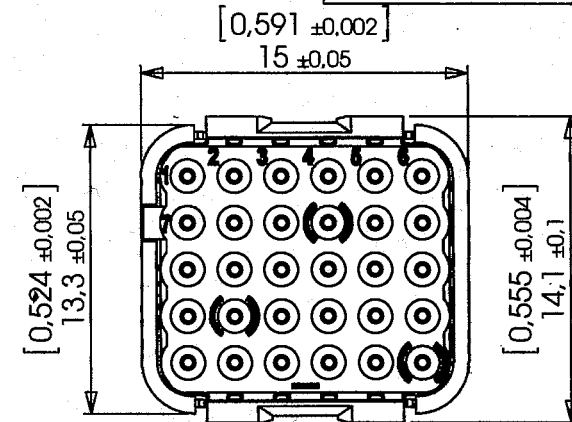
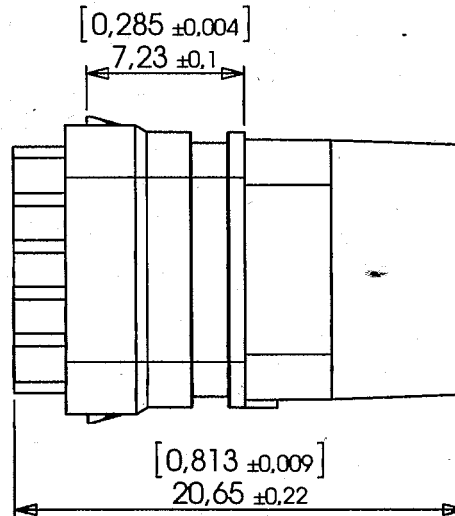


Dimensions externes suivant EN4165-003
External dimensions according to EN4165-003

DMC-MR 30-23 PX


EX

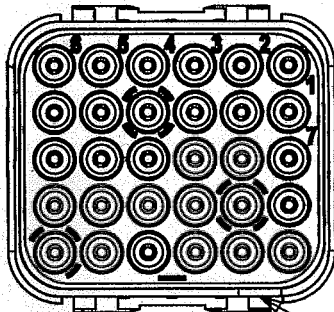

X: Codage A,B,C,D,E,F,G,H ou N
X: Keying A,B,C,D,E,F,G,H,or N
(1)

CARACTERISTIQUES:

Température d'utilisation: -55°C à +175°C
Matériaux: Thermoplastique, silicone fluoré violet
Masse: 3,4g Maxi (Sans contact)
Dimensions: Millimètres (pouces)
Contacts:
- Mâle #23 câble cuivre - 182-4043-23
Outil insertion/extraction contacts:
-M81969/14-01

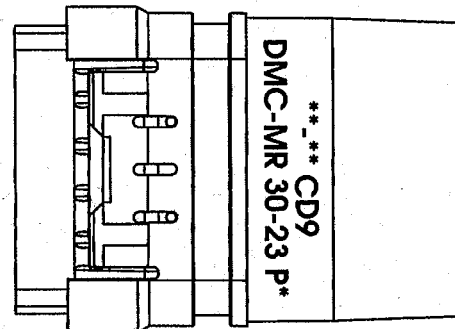

CHARACTERISTICS:

Operating temperature range: -55°C to +175°C
Materials: Thermoplastic and purple fluorosilicone
Weight: 3,4g Maxi (Without contact)
Dimensions: Millimeters [inches]
Contacts:
- Pin #23 for copper cable - 182-4043-23
Contacts insertion/extraction tool:
-M81969/14-01

Module livré avec contact mâle / Module delivered with pin contact

			SERIE DMC-M		DATE 27/04/2015		VISA Creation <i>Created</i>		VISA Approval <i>Approval</i>		
a	27/04/15	CREATION									
Revision	Date	Observations	DESIGNATION			REF :		DMC-MR 30-23 PX			
			Module femelle pour contact mâle #23			P/N:		(1)			
ORIGINE : DE156/13			Socket module for #23 pin contact							VERSION REVISION	
			Connecteurs Electriques Deutsch			FICHE TECHNIQUE		TECHNICAL DATA SHEET		204-19-C/101	
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE											

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000202708](#)