

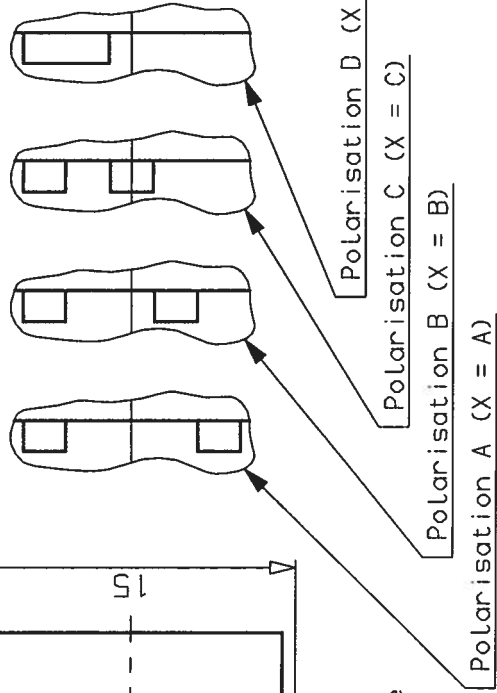
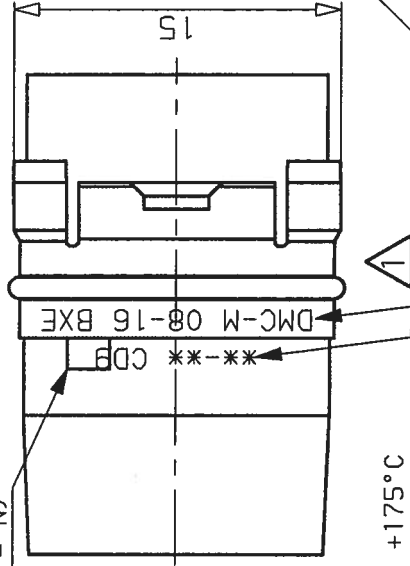
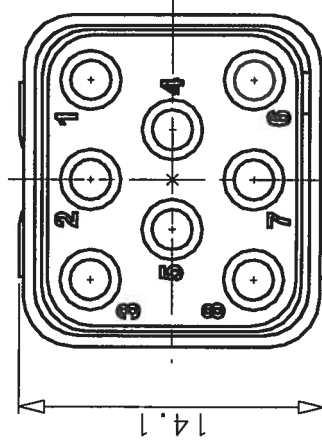


DMC-M 08-16 BXE

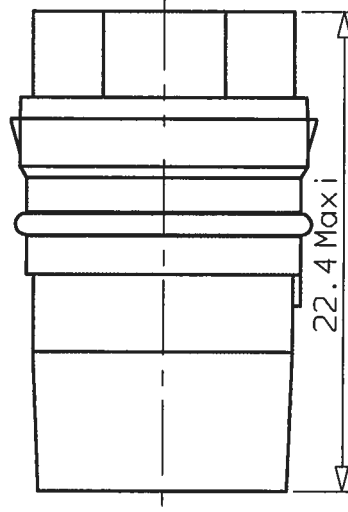

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>TEMPERATURE D'UTILISATION</u>       | : -55°C à +175°C                     |
| <u>MATERIAUX</u>                       | : Thermoplastique et silicone fluore |
| <u>TENSION DE TENUE</u>                | : 1800 V eff. ; 50 Hz                |
| <u>Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES</u>  | : 1.63 à 2.77 mm                     |
| <u>UTILISATION CONTACTS NORMALISES</u> | : MIL C 39029/57-358                 |

 Marqueses realises sur la face opposee aux cles

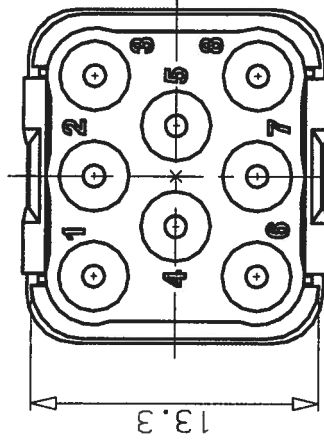

# ORIGINAL EN ROUGE

|                    |          |              |                               |               |      |
|--------------------|----------|--------------|-------------------------------|---------------|------|
| o                  | 29-11-99 | OE360299     | SERIE DMC-M (version etanche) | DATE 22 02 95 | VISA |
| Index              | Date     | Observations | DESIGNATION                   |               |      |
| ORIGINE : DE 34040 |          |              | REF : DMC-M 08-16 BXE         |               |      |
|                    |          |              | MODULE S                      |               |      |

 **C.E.D.**  
Groupe Compagnie DEUTSCH

17, rue LAVOISIER  
27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE

204-19-A/F00

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015228](#)