
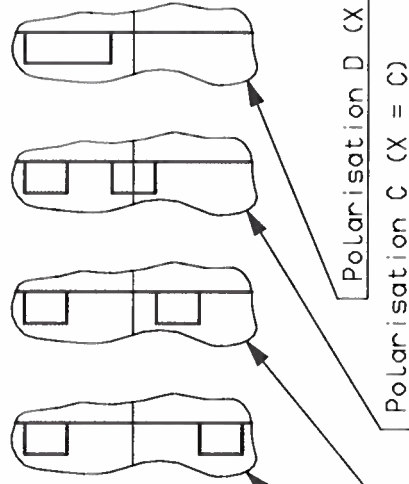


DMC-M 12-20 AXE

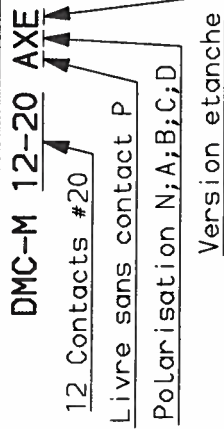

: -55°C a +175°C

: Thermoplastique et silicone fluore



: 1800 V eff. ; 50 Hz

: 1.01 a 2.11 mm

: MIL C 39029/58-363

△ Marquages réalisés sur la face opposée aux clés

ORIGINAL EN ROUGE

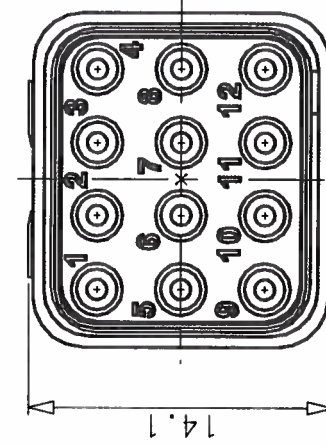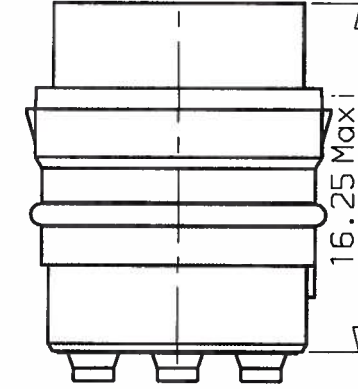

 C.E.D. Groupe Compagnie DEUTSCH	17, rue LAVOISIER 27000 EVREUX	FICHE TECHNIQUE	204-19-A/F00
---	---	------------------------	---------------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015255](#)