

Matériaux : Alliage d'aluminium et inox
Materials : Aluminium alloy and stainless steel

- Protection : Rien
Protection : Nothing
(3) W
W
- Nickel noir
 - Black nickel
 - Cadmium vert olive
 - Olive drab cadmium

- Boitier : Rien
Shell : Nothing
(1) D
D
- Non durci
 - Not shielded
 - Durci
 - Shielded

REFERENCE			
(1)	(2)	(3)	
DMC-M	82		01
DMC-M	82	W	01
DMC-M	82	A	01
DMC-M	82	A	W
DMC-M	D		01
DMC-M	D		W
DMC-M	D	A	01
DMC-M	D	A	W
c	22 02 94	Mise a jour plan	
b	27 07 93	Mise a jour plan	
a	01 02 93	Mise a jour plan	

Indice Date Observations
ORIGINE : DE 89066

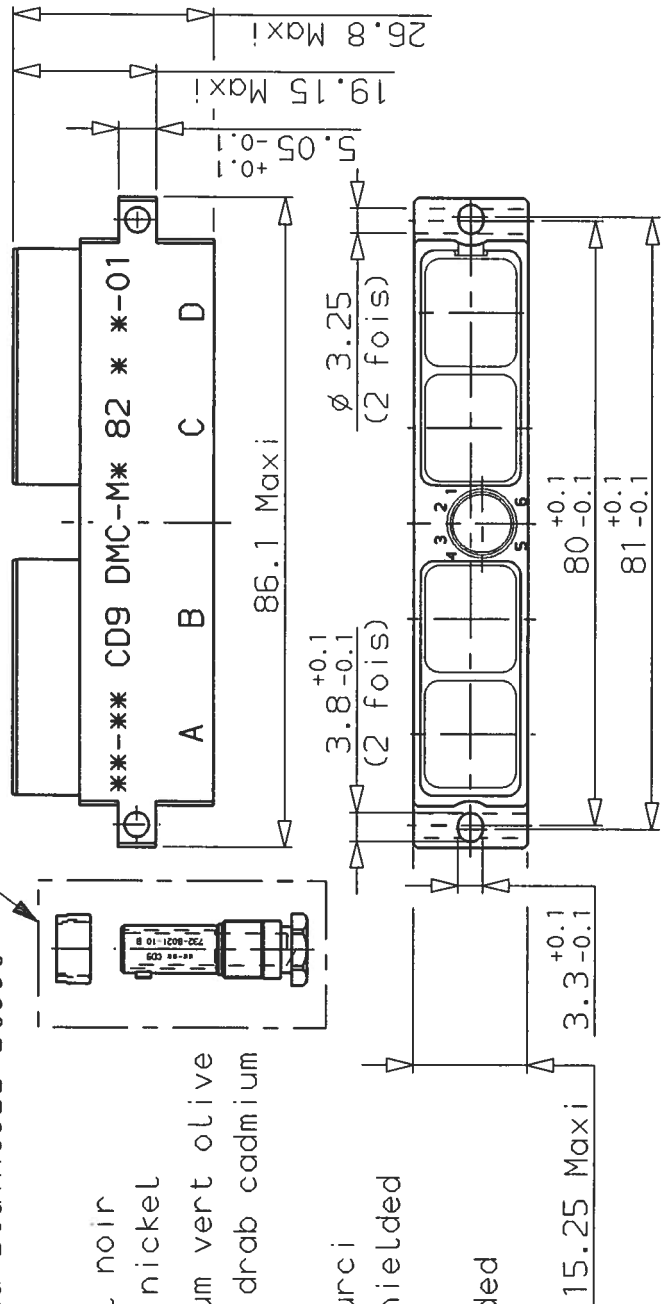

Groupe Compagnie DEUTSCH

17, rue LAVOISIER
27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE

204-19-A/F00

Noix de detrompage
threaded keying



- Boitier : Rien
Shell : Nothing
(2) A
A
- Livre avec noix de detrompage "vis" polarise N
 - Delivered with N threaded keying (732-8021-10 B)
 - Livre sans noix de detrompage "vis"
 - Delivered without threaded keying

Perçage panneau suivant F.T. 732-8060-**	Masse sans la noix de detrompage Weight without threaded keying	22 g Maxi
--	--	-----------

SERIE DMC-M ; DMC-MD (vis) DATE 25 07 92 VISA 

DESIGNATION EMBASE (4 modules)
RECEPTACLE (4 modules) REF : DMC-M* 82 * *-01
(1) (2) (3)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015476](#)