



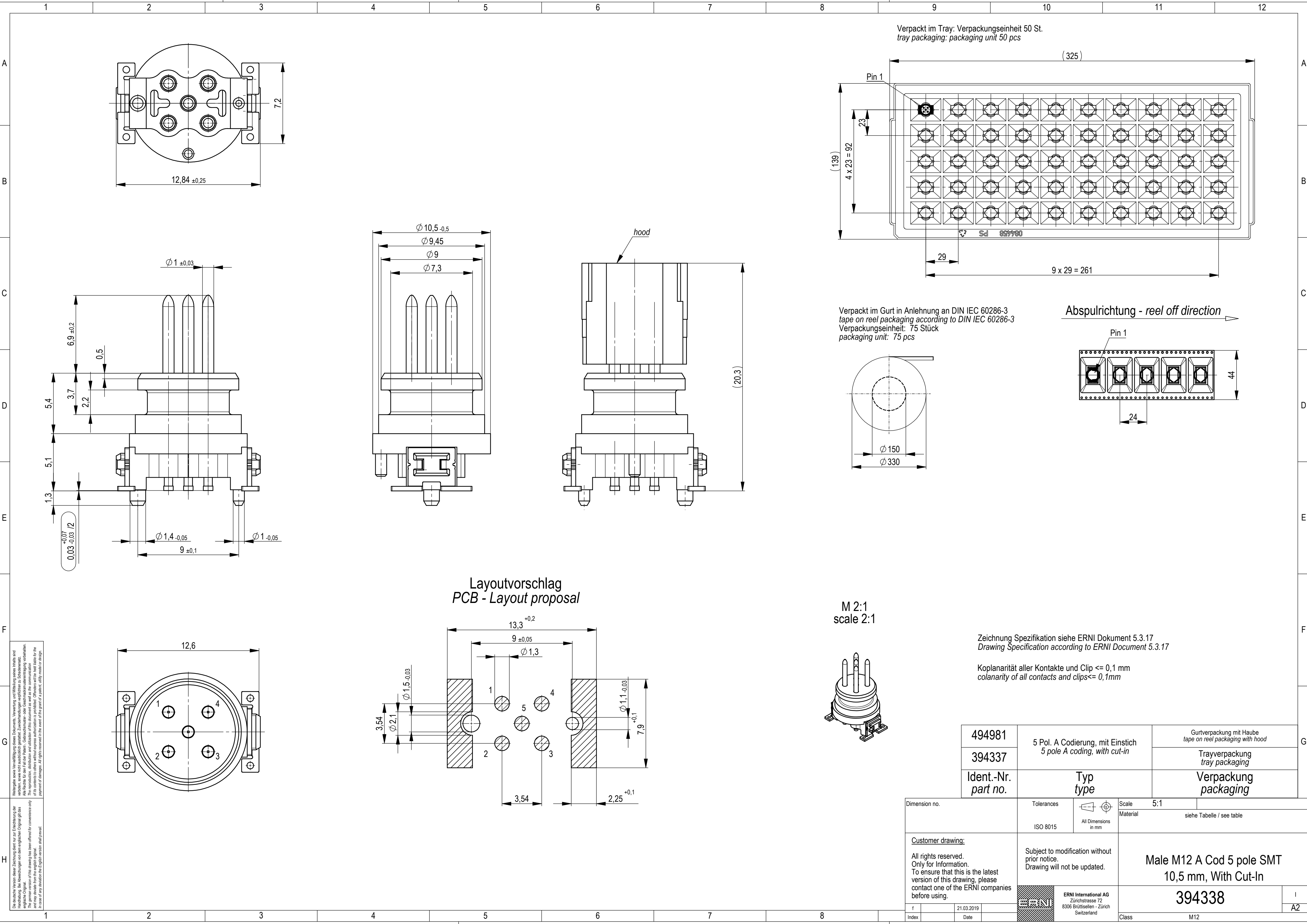

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. Any deviations from the English original may only be made for convenience only and may deviate from the English original. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Any release for other than the Patent's, Gebrauchsmuster- oder Gebrauchsmusteranmeldung vorbehalten. Of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

 
M 2:1
scale 2:1

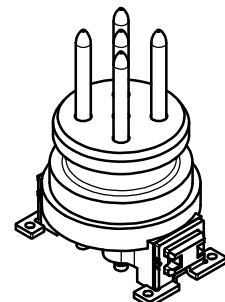

Zeichnung Spezifikation siehe ERNI Dokument 5.3.17
Drawing Specification according to ERNI Document 5.3.17

Koplanarität aller Kontakte und Clip $\leq 0,1$ mm
colanarity of all contacts and clips $\leq 0,1$ mm

494981	5 Pol. A Codierung, mit Einstich 5 pole A coding, with cut-in	Gurtverpackung mit Haube tape on reel packaging with hood
394337		Trayverpackung tray packaging
Ident.-Nr. part no.	Typ type	Verpackung packaging

Dimension no.		Tolerances			Scale	5:1		
		ISO 8015		All Dimensions in mm		Material siehe Tabelle / see table		
<u>Customer drawing:</u> All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Male M12 A Cod 5 pole SMT 10,5 mm, With Cut-In		
f		21.03.2019						
Index		Date				ERNI International AG Zürichstrasse 72 8306 Brüttisellen - Zürich Switzerland		I
						A2		
						Class		M12

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[394337](#) [394337-E](#)