


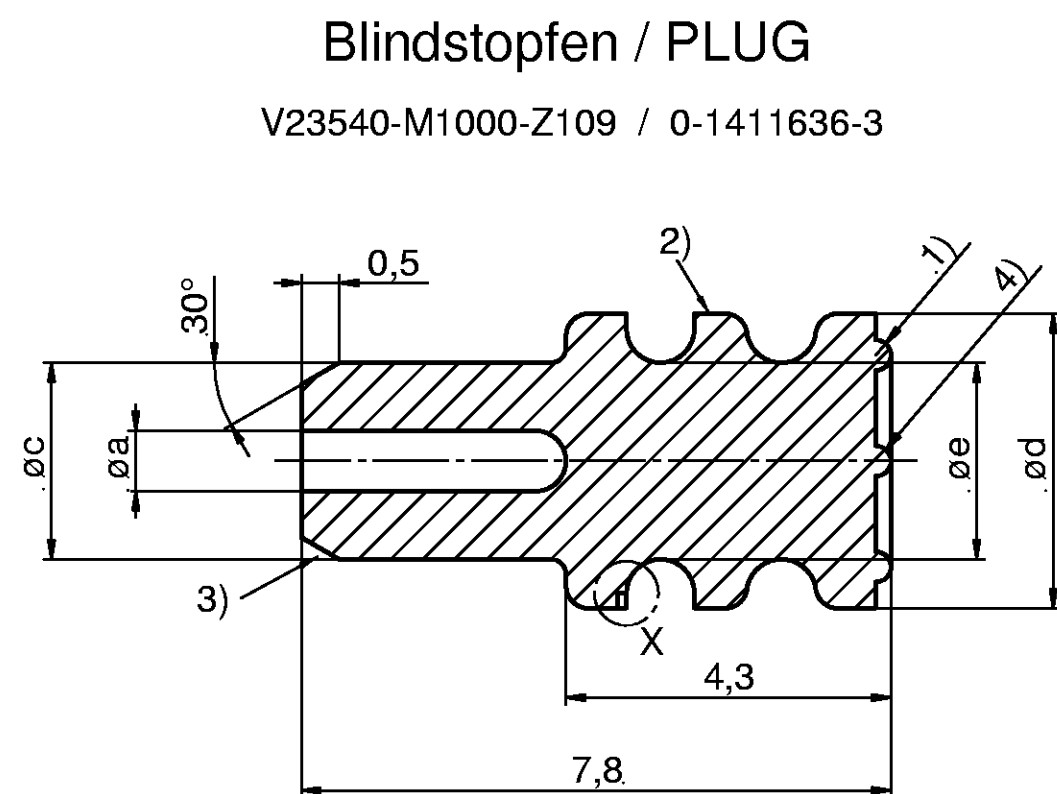

Rev.	SIEMENS Sachnummer PART NUMBER	Tyco Sachnummer PART NUMBER	Ltg.Ø WIRE DIAMETER (mm)	Leitungsquerschnitt WIRE SIZE FLR (mm ²)	Farbe Color	a ±0.1	b ±0.2	c ±0.2	d ±0.15	e +0.15 -0.2
A	V23540-M1000-Z100	0-1393457-1	1,4 - 2,0	0,5 - 0,75	grau GREY	1,0	1,9	2,6	3,9	2,6
A	V23540-M1000-Z101	0-1393457-2	1,2 - 1,6	0,35 - 0,5	rot RED	0,8	1,4	2,6	3,9	2,6
A	V23540-M1000-Z109	0-1393457-3	Blindstopfen PLUG		weiss WHITE	0,8	- -	2,6	3,9	2,6

FEEDHEAD CAN ENDURE UP TO 0,5mm.

4) Anguß kann bis 0,5mm überstehen.

EDGE OR SLOPE POSSIBLE

3) Schräge alternativ zur eckigen Ausführung

MIDDLE SEAL BAND MAY BE TURNED

2) mittlere Dichtlippe wahlweise gedreht

CIRCULAR OR DISCONTINUOUS

1) umlaufend, wahlweise unterbrochen

Material / MATERIAL:

Silikonkautschuk / SILICON RUBBER

Reißdehnung > 375% / ELONGATION AT TEAR > 375%

Ölanteil : (2+2)% / PORTION OF OIL: (2+2)%

Maße ohne Toleranzangaben: $\pm 0,2\text{mm}$

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE: $\pm 0,2\text{mm}$

M 1 : 1



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST VERSION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORZUZIEHEN. DEN JEWIGEN LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND BEFOLGEN SIE AUF ANFRAGE.		DWN: Abraham 12.10.00 CHK: Göppel 12.10.00		AMP tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSE IN EINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN		NAME: Dichttülle für Einzelleitung - ELO SINGLE WIRE SEAL / ELO	
		0 PLC $\pm .$ 1 PLC $\pm .$ 2 PLC $\pm .$ 3 PLC $\pm .$ 4 PLC ± 0.0001 ANGLES / WINKEL $\pm .$		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	
MATERIAL -		FINISH OBERFLÄCHE/FARBE -		SIZE A2 CAGE CODE - DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1411636 RESTRICTED TO NUR FÜR	
WEIGHT GEWICHT -		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 10/1 SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV. A1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[V23540M1000Z100](#)