
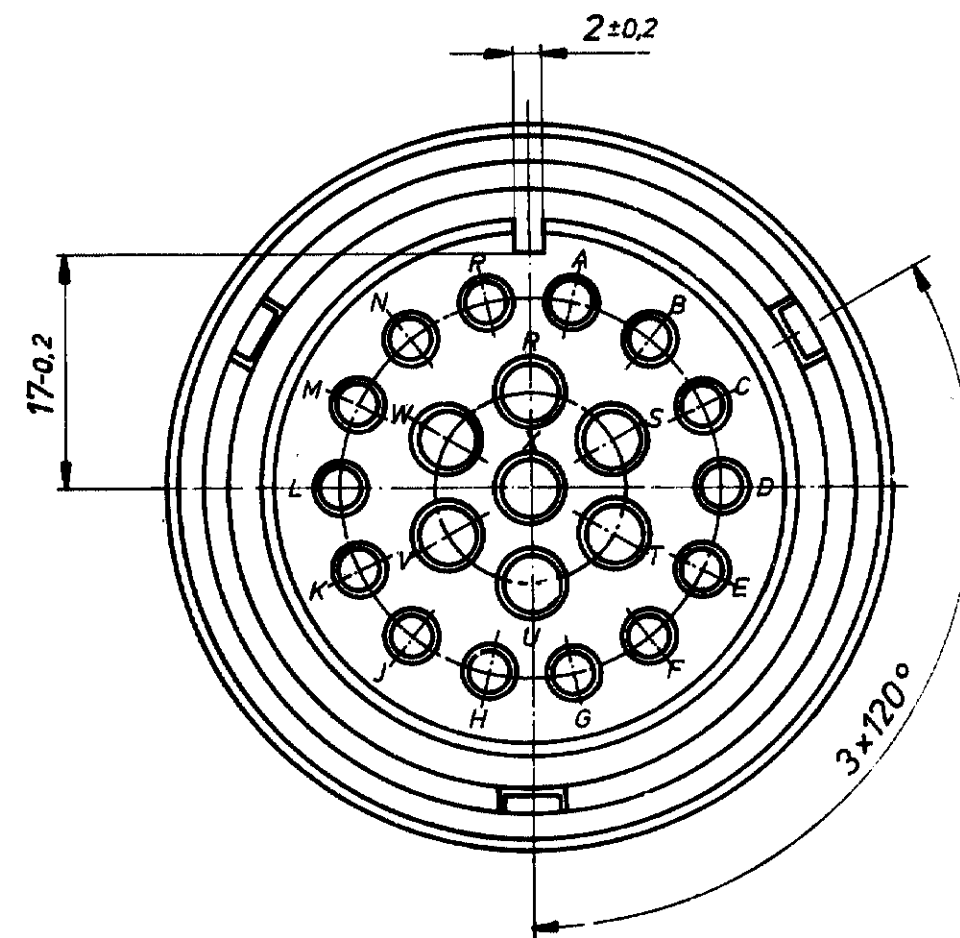


USED ON: 81-9176
80-9757

Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1981
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Aenderung	Tag	Name
A	Änderung	22.4.86	M.
B	Änderung	22.4.86	M.
C	Änderung	22.4.86	M.
D	Bewertung + Parameter f. Dichtung	22.4.86	M.
E	Verpackungshinweis	24.9.92	P. Liebing

war 80-9875-1

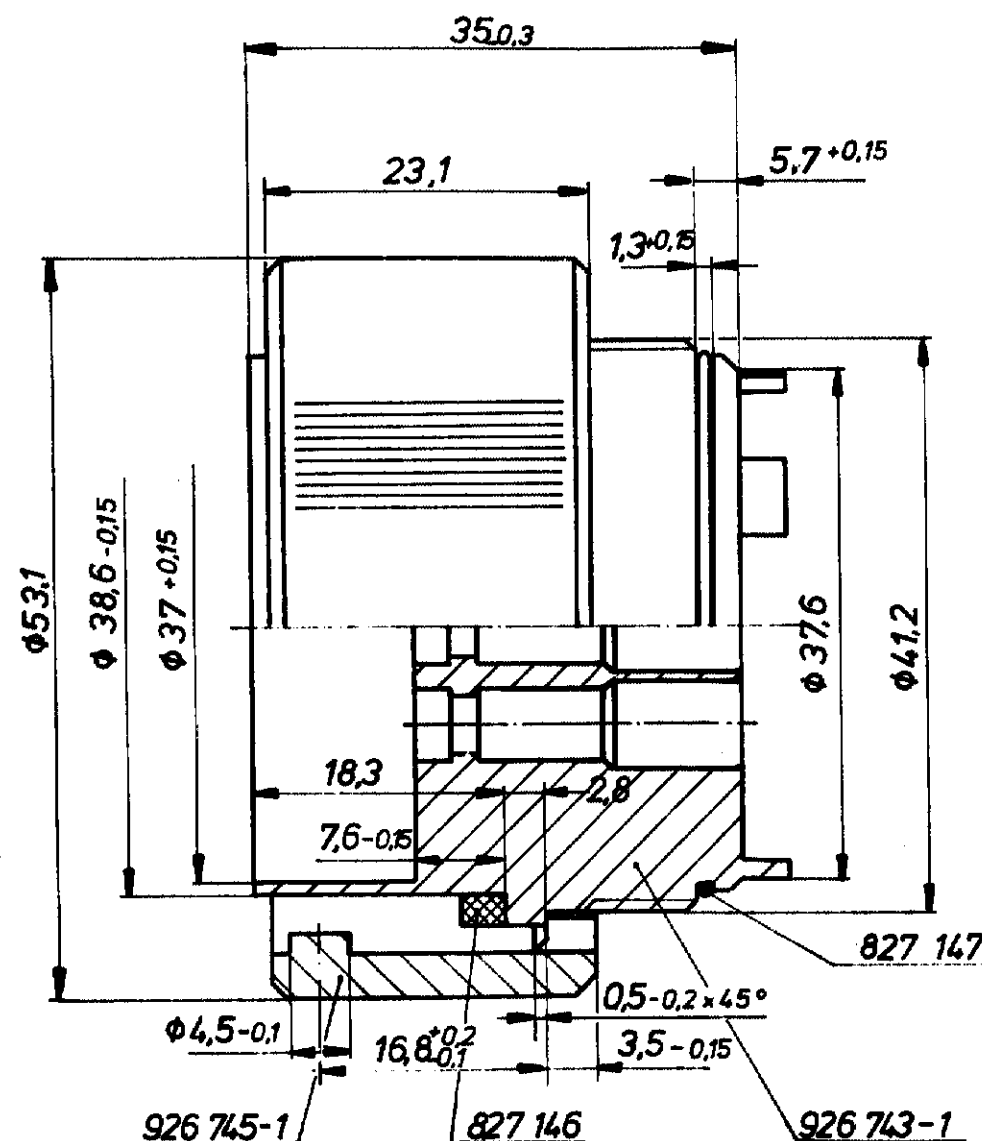

NOTE:

1 Ähnlich Bajonettkupplung: H-28 PN VG 95234

2 Verpackungshinweise:

827 146 -1 827 147 -1

Di = 37
Da = 41
h = 2.9
SHORE A HÄRTE
40° ± 5°

Di = 35
s = 12
SHORE A HÄRTE
75° ± 5°



verpackt in Beutel
100 Stück verpackt im Karton

1		1		O-RING	827 147-2	FKM	SCHWARZ
1		1		DICHTUNG	827 146-2	FKM	SCHWARZ
	1	1		O-RING	827 147-1	SI	NATUR
	1	1		DICHTUNG	827 146-1	SI	NATUR
1	1	1	1	KUPPLUNGSRING	926 745-1	PA 66 GF V35%	SCHWARZ
1	1	1	1	STIFTGEHÄUSE	926 743-1	PA 66 GF V35%	SCHWARZ
827 153 -4	827 153 -3	827 153 -2	827 153 -1	Einzelteil	Einzelteil-Best.Nr.	Werkstoff	Oberfläche
Bestell-Nr.				Gez. Kowolles 10.12.80	Gepf. 31.05.81	Gepf.	



AMP DEUTSCHLAND GmbH

Benennung
STIFTGEHÄUSE, komplett
Größe 28 ; 21-polig

K

Nicht tolerierte Maße
0,3 mm
Maßstab 2:1
Blatt Nr. E

B

827 153

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[827153-1](#)