

Y-ConIP20Lock-10



Y-ConIP20Lock-20



## PART NUMBER

Y-ConIP20Lock - \*\*

Series

10 = Standard Type  
20 = With Locking Slider

## SERIES Y-ConIP20Lock

RoHS2011/65/EU

### DESCRIPTION

IP20 lock 180° strain relief with vibration resistant locking clips. Also available with additional locking slider for increased mechanical retention. For use with all Y-Con plugs

IP20-Zugentlastung mit vibrationsstabilen Rasthaken.

Auch mit zusätzlichem Schiebeverschluss für verbesserte mechanische Rückhaltekraft verfügbar. Für den Einsatz mit allen Y-Con Kabelsteckern

### MATERIAL

Colour:  
Farbe


PA66

Y-ConIP20Lock-10 (Black)  
Y-ConIP20Lock-20 (Black & White)

### SPECIFICATIONS

Operating Temp. -20°C ~ +120°C  
Betriebstemp.

### Y-ConIP20Lock OUTLINE DIMENSIONS

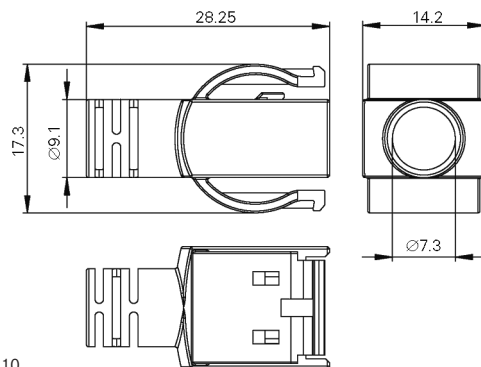


Y-ConIP20Lock-10

Y-ConIP20Lock-20

| Part Number      | Type                           |
|------------------|--------------------------------|
| Y-ConIP20Lock-10 | Standard                       |
| Y-ConIP20Lock-20 | With additional locking slider |

## SERIES Y-ConIP20HFR

RoHS2011/65/EU

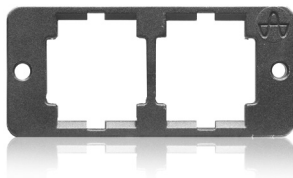

## PART NUMBER

Y-ConIP20HFR - \*

Series

Number of Holding Frames

### DESCRIPTION

IP20 holding frames 1x, 2x or 4x format. For use with all RJ45 and USB IP20Lock products


IP20 Halterahmen in 1x, 2x oder 4x Ausführung zur Verwendung mit allen RJ45 und USB IP20Lock Produkten

### SPECIFICATIONS

Operating Temp. -20°C ~ +120°C  
Betriebstemp.

**MATERIAL** PA66 (Black)

### OUTLINE DIMENSIONS

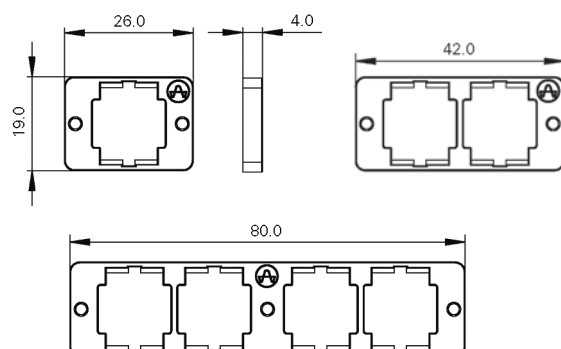

| Part Number     | No. of Holding Frames |
|-----------------|-----------------------|
| Y-ConIP20HFR-10 | 1                     |
| Y-ConIP20HFR-20 | 2                     |
| Y-ConIP20HFR-40 | 4                     |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Yamaichi Electronics:](#)

[YCON-IP20LOCK20](#) [Y-CONIP20LOCK-20](#)