



## Part Number (Details)

Y-ConCover - 10 - \* - \*

Series

Design Number

No Mark = Blue B = Black

No Mark = Std. LT = Low Temp.

| Part Number        | Colour | Low Temperature Type |
|--------------------|--------|----------------------|
| Y-ConCover-10      | Blue   | No                   |
| Y-ConCover-10-B    | Black  | No                   |
| Y-ConCover-10-LT   | Blue   | Yes                  |
| Y-ConCover-10-B-LT | Black  | Yes                  |

## Description:

**IP67/68/69K cover** for self assembly with Y-Con plugs and cables, complete with latches, seals and terminator cap

*IP67/68/69K-Steckergehäuse zur Selbstmontage mit Y-Con Kabelsteckern und Kabeln, komplett mit Rasthaken, Dichtungen und Abschlusskappe*

## Material:

Body PBT, UL94V-0  
Gehäuse


Seal FKM (Viton®) or HNBR  
Dichtung

Fixing clips Stainless steel  
Rasthaken

## Specifications:

Operating Temp.: Std. - 20°C ~ +120°C  
Betriebstemp. LT - 40°C ~ +120°C

## Outline Dimensions

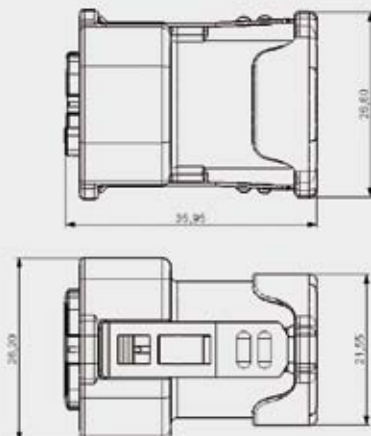

## Accessories

Part No.: Y-ConCover-30

## Description:

Metal cover for retro-fitting to Y-ConCover-10-\* offering increased mechanical stability

*Metallisches Schutzgehäuse zur Nachrüstung auf Y-ConCover-10-\*, für erhöhte mechanische Stabilität*




## Material:

Body + Buttons Die-cast zinc  
Gehäuse

Screws Stainless Steel  
Schrauben

## Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C  
Betriebstemp.

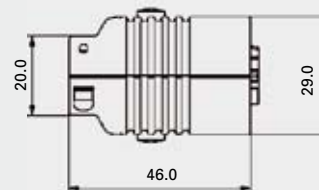

## Accessories

Part No.: Y-ConAS-21

## Description:

IP67 protective transport cap for Y-ConCover-10-\* / Y-ConCover-40-\*

*IP67-Transportschutzabdeckung für Y-ConCover-10-\* / Y-ConCover-40-\**



## Material:

Body PE (Transparent white)  
Gehäuse

## Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +80°C  
Betriebstemp.

# IP67/68/69K Protected Components



Part Number  
(Details)

Y-ConCover - 10 - \* - \* - E

Series

Design Number

No Mark = Blue B = Black

No Mark = Std. LT = Low Temp.

E = EMI Version

| Part Number          | Colour | Low Temperature Type | EMI Spring |
|----------------------|--------|----------------------|------------|
| Y-ConCover-10-E      | Blue   | No                   | Yes        |
| Y-ConCover-10-B-E    | Black  | No                   | Yes        |
| Y-ConCover-10-LT-E   | Blue   | Yes                  | Yes        |
| Y-ConCover-10-B-LT-E | Black  | Yes                  | Yes        |

## Description:

**IP67/68/69K cover EMI** version for self assembly with Y-Con plugs and cables, complete with latches, seals and terminator cap. Integrated EMI spring for improved EMI protection

**IP67/68/69K-Steckergehäuse EMV** Version zur Selbstmontage mit Y-Con Kabelsteckern und Kabeln, komplett mit Rasthaken, Dichtungen und Abschlusskappe. Integrierte EMV Feder für verbesserten EMV Schutz

## Material:

Body PBT, UL94V-0  
Gehäuse

Seal FKM (Viton®) or HNBR  
Dichtung


Fixing clips Stainless steel  
Rasthaken

EMI Spring Brass  
EMV Feder

## Specifications:

Operating Temp.: Std. -20°C ~ +120°C  
Betriebstemp. LT -40°C ~ +120°C

## Outline Dimensions

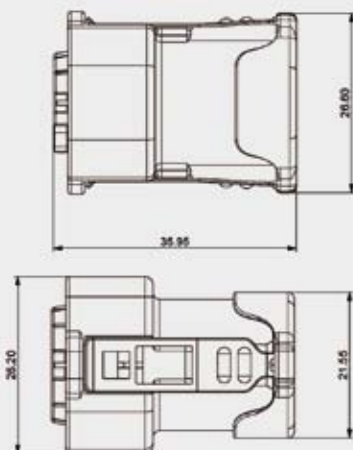

## Accessories

Part No.: Y-ConCover-30

## Description:

Metal cover for retro-fitting to Y-ConCover-10-\* offering increased mechanical stability

Metallisches Schutzgehäuse zur Nachrüstung auf Y-ConCover-10-\*, für erhöhte mechanische Stabilität




## Material:

Body + Buttons Die-cast zinc  
Gehäuse

Screws Stainless Steel  
Schrauben

## Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C  
Betriebstemp.

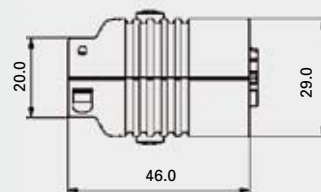

## Accessories

Part No.: Y-ConAS-21

## Description:

IP67 protective transport cap for Y-ConCover-10-\* / Y-ConCover-40-\*

IP67-Transportschutzabdeckung für Y-ConCover-10-\* / Y-ConCover-40-\*



## Material:

Body PE (Transparent white)  
Gehäuse

## Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +80°C  
Betriebstemp.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Yamaichi Electronics:](#)

[Y-CONCOVER-10-B](#)