

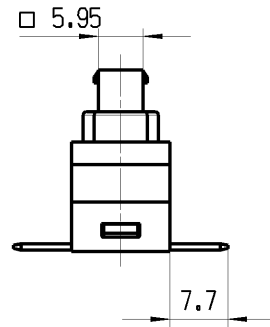
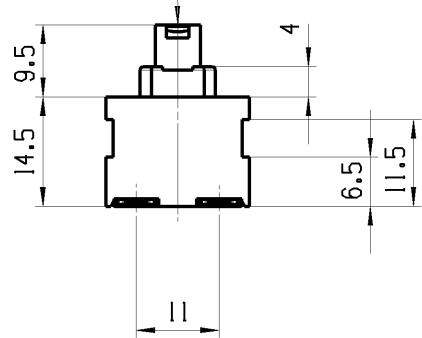


Betaetigungskraft $F=9N \pm 3N$
operating force $F=9N \pm 3N$

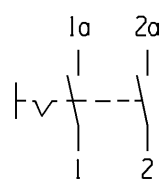

Flachstecker aehnli./plug in sim.
DIN46244-A 4.8-0.8

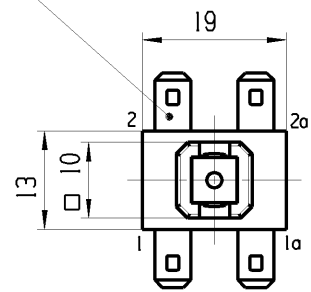

Ausschalter 2-polig
fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II


G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Aufschrift
Marking

168..
16(4)/250 ~
12(12)/250 ~
10(8)/250 ~ 5E4
05 T125
R97 US

Aufschriftbeschreibung
marking description

R97: 12A 125-250 VAC
1/2HP 125-250 VAC

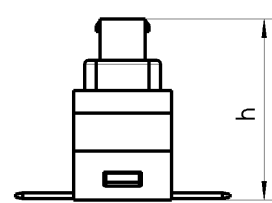

Schaltstellung/ operating position	h
AUS/off	24.0
EIN/on	20.95
Block/block	19.7

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung/on box: G
6.630-451.0

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
			PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	<div><div></div></div>	Laenge LENGTH		Radien RADI	01			
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	± 0.2	<div><div></div></div>	Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1	K	16893803	b
					>6-15	± 0.4	± 0.4						
					>15-30	± 0.4	± 0.4						
					>30-70	±							
					>70-120	±							
>120-200	±		± 10%										
								0	10	20	30mm	GERAETESCHALTER	
b	65273	01.10.09	MUT					CAD: NX V6.0				appliance switch	
a	64355	20.07.09	MUT					gez./DRAWN BY 09.03.07 MUT gepr./CHECKED BY					
	51515	05.04.07	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07011041					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY						MARQUARDT	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

1689.3803