


**VERTRAULICH-CONFIDENTIAL**

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen.  
 Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.  
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

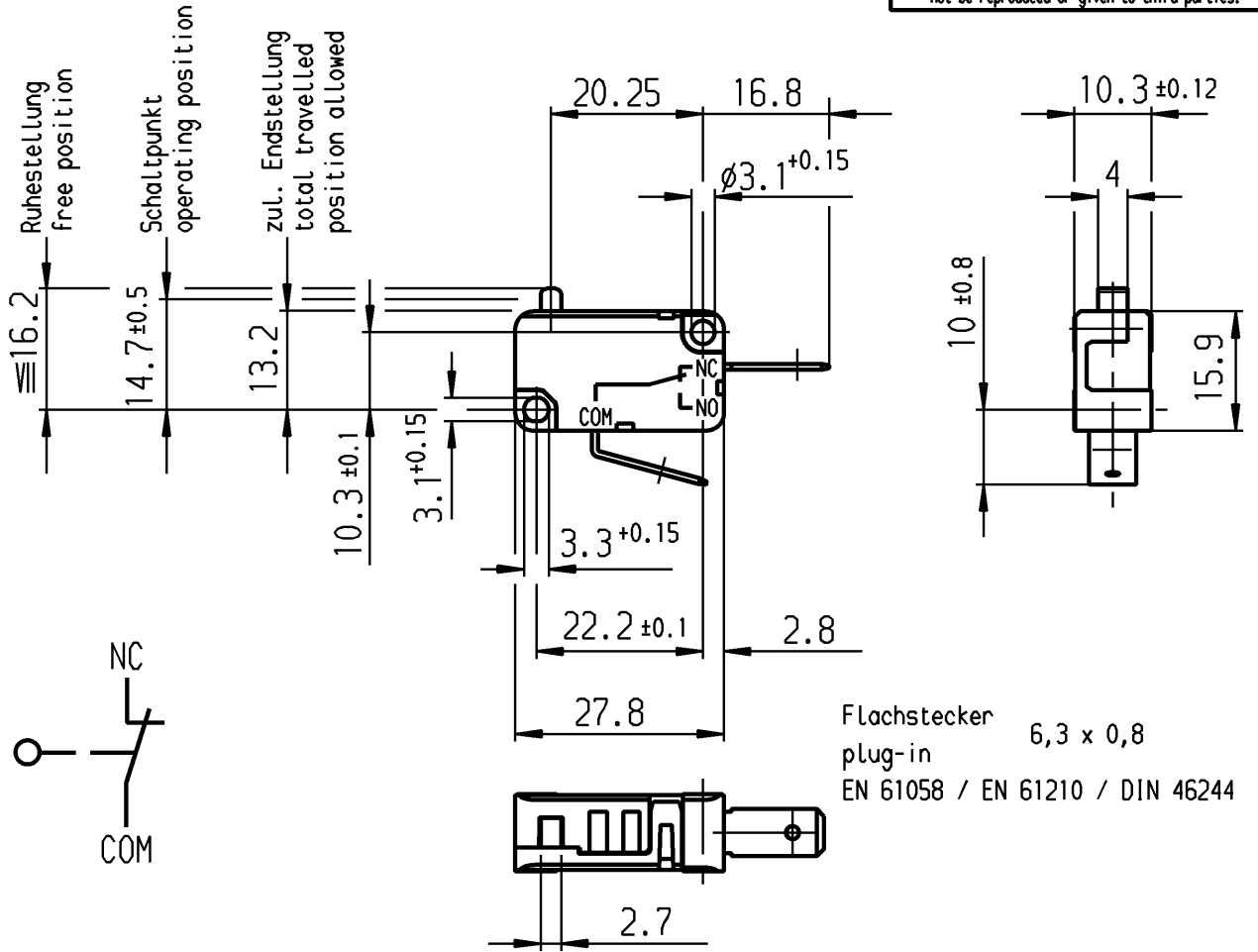

**Aufschrift  
Marking**

MARQUARDT (M)

1080 µ 40T125  
 16(8)/250~10E3



16A 125V AC 1/3HP  
 16A 250V AC 1/2HP  
 R135



Herstelljahr/-woche nach  
 year and week of production acc. to DIN EN 60062

auf Verpackung  
 E01B70001

**Öffner 1-polig  
SPNC**

Schalt-Betätigungskraft actuating force	≤1.0 N
Rückschaltkraft release force	≥0.3 N
Differenzweg movement differential	≤0.3 N
Schutzklasse nach DIN 40 050 protection class	IP 40

Konform nach IEC 60335  
 matching IEC 60335

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K 1080.0464
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	± 2°					
d	63606	10.07.09	mtr	i		0 10 20 30 mm		Schnappschalter Snap Action Switch	
c	60742	29.10.08	mp	h		gez./DRAWN BY 21.12.95 gue			
b	32885	04.12.01	vor	g		Ersatz für/REPLACEMENT OF 1080V94.288			
a	24233	15.01.98	gc	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF 1080V94.288			
				e				<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1080.0464](#)