

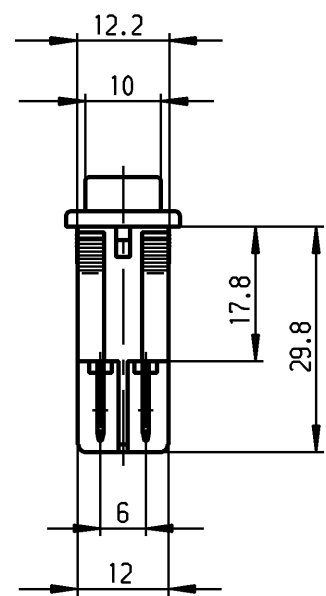


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestueckungsseite)		Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		0.8 bis / to 5.0	27.2 ±0.1
			Ausschnittbreite width of cut-out
			12.2 ±0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen.
 Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

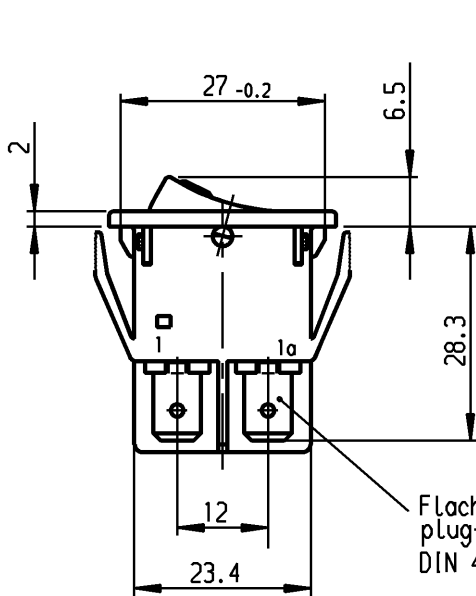


Flachstecker
plug-in
DIN 46 244-A6.3-0.8

 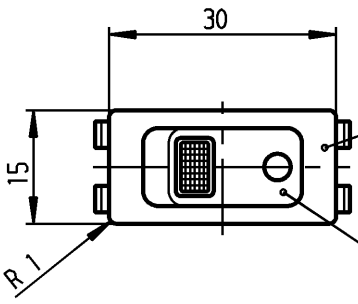


schwarz
black

Wippe schwarz
Fenster gruen
Zeichen weiss
rocker black
window green
symbol white

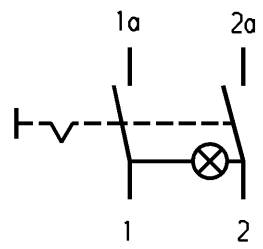

Aufschrift
Marking

Ⓜ
 • 155..
 10A 12V T100


Ausschalter 2-polig
 Gluehlampe mit 12V
 Für Geræate der Klasse II geeignet

 DPST
 incandescent lamp for 12V
 suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place/year/week acc. to DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt 01 SHEET		Typ K		Zeichn./DRAWING NO. 1555.3111		Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN		Maßstab SCALE 1:1		Geræateschalter Appliance Switch			
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		A4		0 10 20 30 mm		CAD Medusa		Z	
				Radien RADI		gez./DRAWN BY 03.08.04 SA				gepr./CHECKED BY			
				± 10%		Ersatz für/REPLACEMENT OF				1555.MV98.001			
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim	
c		g											
b 69572		09.02.11 Mut		f									
a 41127		10.09.04 SA		e									
40945		04.08.04 SA		d									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1555.3111](#)