


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschadigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

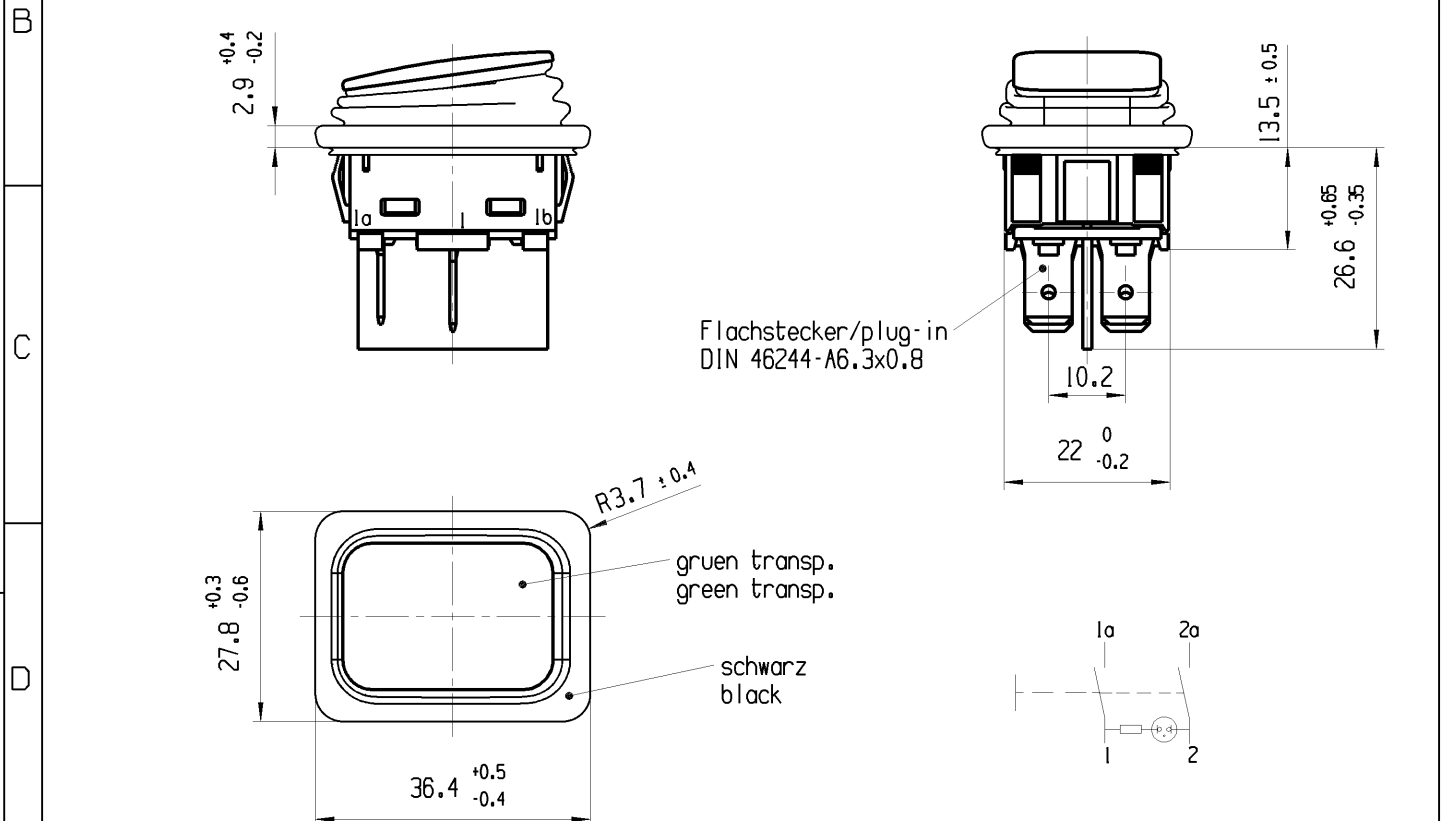

Aufschrift
Marking

193..

Schliesser 2-polig
Glimmlampe mit Rv fuer 230V ~
Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPNO
neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1 30mm	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19353218	Index c	
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADII									
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 >6-15 >15-30 >30-70 >70-120 >120-200 ± 0.15 ± 0.2 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.4 ± 10%									
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2											GERAETESCHALTER appliance switch			
c	67544	01.03.10	HHE					CAD: NX V6.0	 MARQUARDT					
b	60808	21.10.08	HHE					gez./DRAWN BY 02.07.08 HHE						
a	59035	02.07.08	HHE					gepr./CHECKED BY						
	50895	31.01.07	HHE					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.31.01.2007						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1935.3218](#)