


04520GA (旧 BM4520)

DC Blower Fan


Φ45X20^L

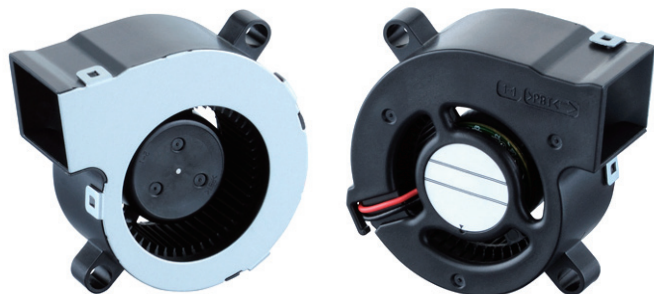


■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 : 自動復帰方式、逆接続防止
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 絶縁抵抗 : DC500V メガにて10MΩ以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 絶縁耐圧 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 許容環境温度範囲 : -10℃～+70℃ (Operating)
 Allowable Ambient : -40℃～+70℃ (Storage)
 Temperature Range : 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
 non-condensing environment

■ 外観図 Outline

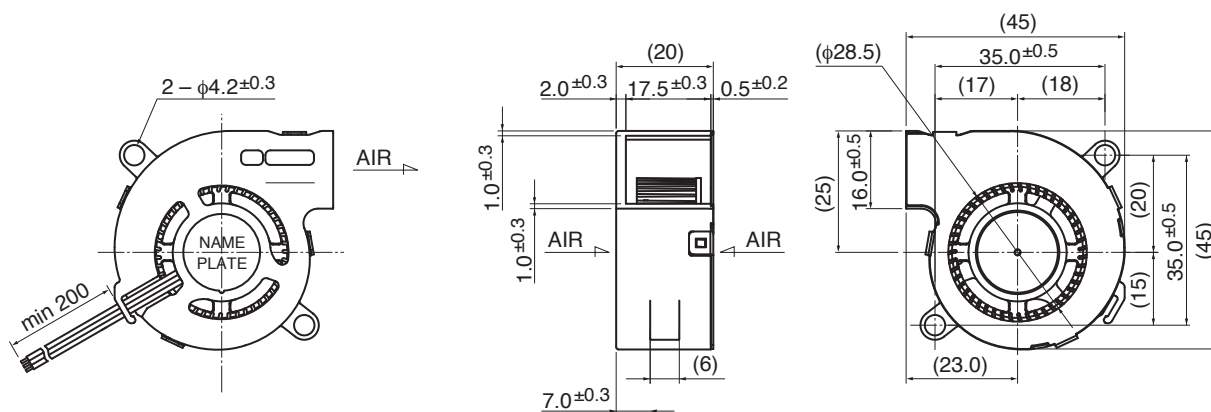

■ 特性曲線 Characteristic Curves

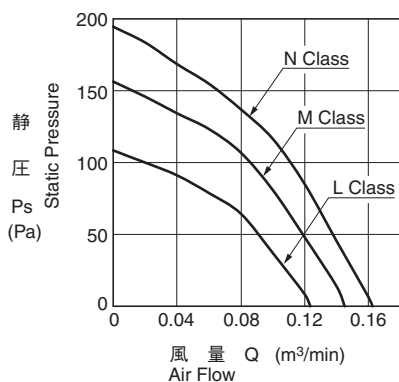

■ 材質 Material

ケーシングローア : プラスチック(ブラック) UL94V-0
 ケーシングアッパー : 鋼板
 インペラー : プラスチック(ブラック) UL94V-0
 軸受 : ボールベアリング
 リード線 : UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing Lower : Plastic (Black) UL94V-0
 Casing Upper : Steel
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A) ^{*1}	定格入力 Input Power (W) ^{*1}	定格回転速度 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大風量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	騒音 Noise (dB) ^{*1}	質量 Mass (g)
04520GA-12L-AA-	00	12	6.0～13.8	0.09	1.08	6000	0.12 4.2	100.0 0.40	27.0	25
04520GA-12M-AA-	00			0.15	1.80	7000	0.14 4.9	150.0 0.60	32.0	
04520GA-12N-AA-	00			0.17	2.04	7700	0.16 5.6	190.0 0.76	35.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side

^{*1}: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NMB Technologies:](#)

[04520GA-12N-AT-00](#) [04520GA-12L-AT-00](#) [04520GA-12L-AA-00](#) [04520GA-12M-AA-00](#) [04520GA-12N-AA-00](#)
[04520GA-24L-AA-00](#)