


5015KL

DC Axial Fan Ball Bearing


127[□]X38^L



■ 外観図 Outline

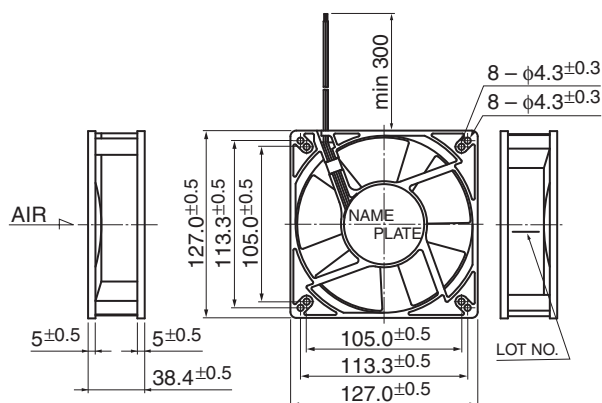

■ 特性曲線 Characteristic Curves

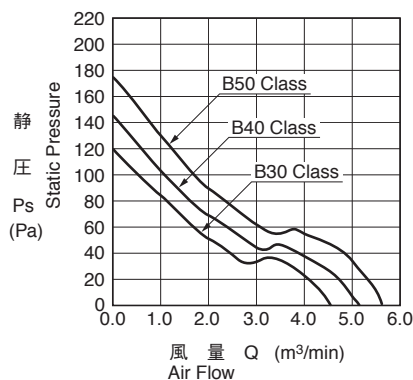

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
5015KL-04W-B30-	E00	12	8.0 ~ 13.8	1.06	12.72	3600	4.62 163.1	119.7 0.48	55.0	360
5015KL-04W-B40-	E00			1.55	18.60	4000	5.11 180.4	147.0 0.59	57.5	
5015KL-04W-B50-	E00	24	18.0 ~ 27.6	2.09	25.08	4400	5.64 199.1	176.5 0.71	60.5	
5015KL-05W-B30-	E00			0.57	13.68	3600	4.62 163.1	119.7 0.48	55.0	
5015KL-05W-B40-	E00			0.72	17.28	4000	5.11 180.4	147.0 0.59	57.5	
5015KL-05W-B50-	E00			0.94	22.56	4400	5.64 199.1	176.5 0.71	60.5	
5015KL-07W-B30-	E00	48	36.0 ~ 52.8	0.28	13.44	3600	4.62 163.1	119.7 0.48	55.0	
5015KL-07W-B40-	E00			0.36	17.28	4000	5.11 180.4	147.0 0.59	57.5	
5015KL-07W-B50-	E00			0.48	23.04	4400	5.64 199.1	176.5 0.71	60.5	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air


■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護：自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗：DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
許容環境温度範囲：04W-B30,04W-B40,05W-B30,07W-B30 Class
：-10℃ ~ +60℃ (Operating)
Allowable Ambient 04W-B50, 05W-B40,05W-B50,07W-B40,07W-B50 Class
Temperature Range : -10℃ ~ +50℃ (Operating)
：-40℃ ~ +70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

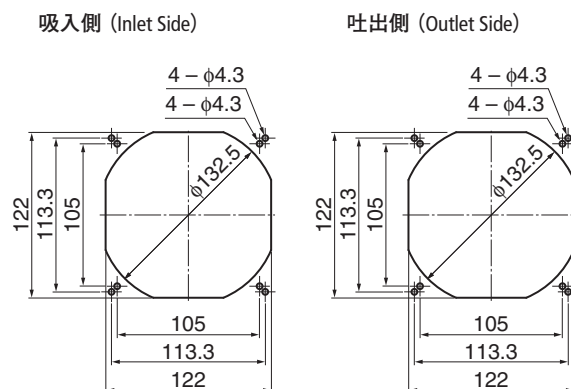

■ 材質 Material

ケーシング：プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー：プラスチック(ブラック) UL94V-0
軸受：ボールベアリング
リード線：UL1007 AWG24 +: 赤 -, 黒
Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1007 AWG24 +: Red, -: Black

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

<u>5015KL-04W-B50-E00</u>	<u>5015KL-05W-B59-E50</u>	<u>5015KL-05W-B50-E00</u>	<u>5015KL-05W-B29-E50</u>	<u>5015KL-05W-B39-E50</u>
<u>5015KL-07W-B49-E50</u>	<u>5015KL-05W-B40-E00</u>	<u>5015KL-05W-B49-E50</u>	<u>5015KL-07W-B50-E00</u>	<u>5015KL-04W-B39-E50</u>
<u>5015KL-05W-B30-E00</u>	<u>5015KL-04W-B59-E50</u>	<u>5015KL-05W-B19-E50</u>	<u>5015KL-04W-B39-E00</u>	<u>5015KL-05W-B29-E00</u>
<u>5015KL-04W-B49-E50</u>	<u>5015KL-05W-B39-E00</u>	<u>5015KL-07W-B49-E00</u>	<u>5015KL-04W-B59-E00</u>	<u>5015KL-05W-B59-E00</u>