

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

01-709.0292 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

01-709.0292 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontabmessung	18 mm x 18 mm
Frontform	quadratisch
Frontrahmen Farbe	schwarz
Frontrahmen Material	Kunststoff

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,010 kg
Diode 1N4007	1

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
-------------------------	--------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP40
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Universal-Löt
-----------	---------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Impuls
Gehäuse Farbe	schwarz
Gehäuse Material	Kunststoff

Schaltelement

Schaltsystem	Sprungschaltelement
Schaltstrom	5 A
Kontakte	1 Ö + 1 S
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
Schaltspannung	250 V AC


Funktion

Leuchtdrucktaste


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

01-709.0292 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz


Abmessungen

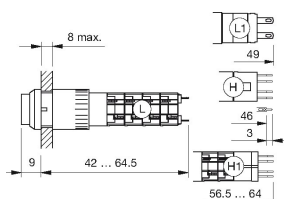


Einbauöffnungen

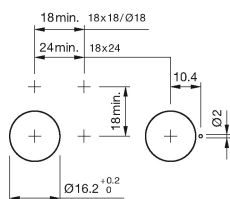

Schaltschema

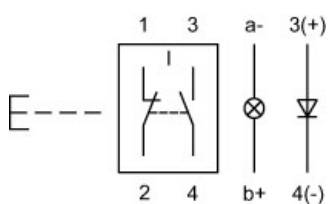

Bauteillayout

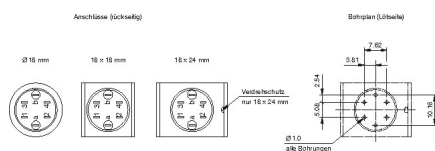

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser
Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[01-709.0292](#)