

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-2K19.1052 - Single-LED

10-2K19.1052 - Single-LED



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,002 kg
Betriebsstrom	4 / 8 mA $\pm$ 15 %
Betriebsspannung	48 V AC/DC +10 %

Ausleuchtung

Sockel	T6.8
LED-Farbe	rot


Optik

Lichtstärke	200 mcd
Dom. Wellenlänge	630 nm

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-2K19.1052 - Single-LED

Abmessungen

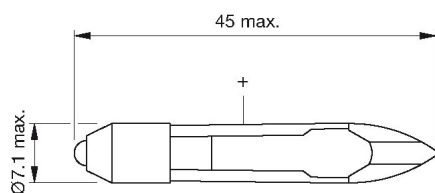

Hinweise

Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden
Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb
Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen
Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt
Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen
Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (ext. Vorwiderstand oder Transformator) verwendet werden

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[10-2K19.1052](#)