


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

44-744.20 - Potentiometer

44-744.20 - Potentiometer

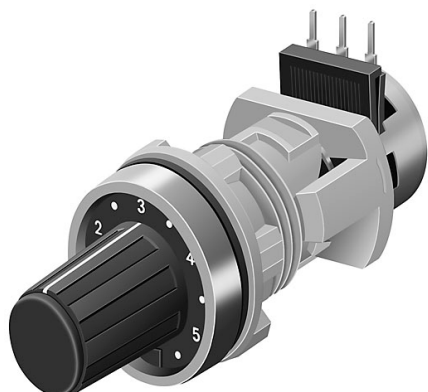

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung
Bauform

Ø 22,3 mm
erhaben

Front

Frontform
Frontabmessung
Frontrahmen Farbe
Frontrahmen Material

rund
Ø 28 mm
mattverchromt
Metall

Allgemeine Attribute

Gewicht

0,016 kg

IP-Schutzart

Frontschutzart

IP65

Anschlussart

Anschluss

Löt

Vorsatz

Gehäuse Material

Kunststoff


Funktion

Potentiometer


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

44-744.20 - Potentiometer

Abmessungen

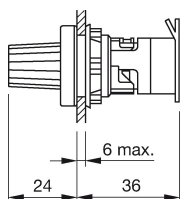

Einbauöffnungen

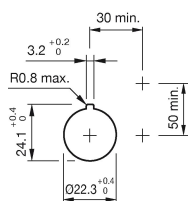

Hinweise

ohne Potentiometer, Spezifikation für Potentiometer: Welle = Länge
32 mm, Wellenende = Form A, Ø = 6 mm

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

EAO:

44.744.20