

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

712-.401-00 - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch

712-.401-00 - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	21 mm x 21 mm
Bauform	flach

Front

Frontabmessung	24 mm x 24 mm
Frontform	quadratisch

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,023 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° links+rechts
--------------	------------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP40
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast(a) - Ruhe(a) - Rast(a)
----------------	-----------------------------

Schaltelement

Schaltstufen	3
Schaltssystem	Sprungschaltelement
Kontakte	2 Ö + 2 S
Schaltstrom	5 A
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber
Schaltspannung	250 V AC


Funktion

Schlüsselschalter


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

712-.401-00 - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch


Abmessungen

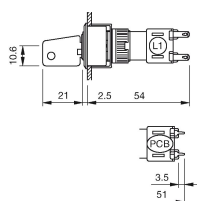


Einbauöffnungen

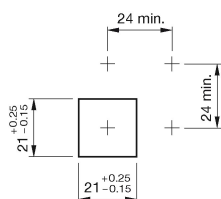

Schaltschema

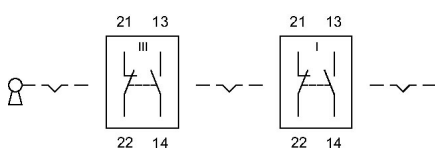

Schaltstellungen

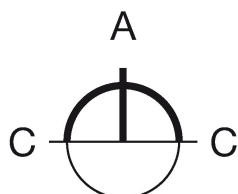

Hinweise

Standardschloss B2 300

Weitere Schlossnummern siehe «Technische Daten»

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[712-.401.00](#)