

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-4153.22A4 - Leuchtdrucktaste 16 mm Edelstahl, Rast

**82-4153.22A4 - Leuchtdrucktaste 16 mm Edelstahl,  
Rast**



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

## **Montage**

Bauform  
Einbauöffnung  
flach  
Ø 16 mm

## **Front**

Frontform  
Frontring Form  
Frontabmessung  
Frontrahmen Material  
rund  
flach  
Ø 18 mm  
Edelstahl

## **Allgemeine Attribute**

Betriebsspannung  
Gewicht  
Betriebsstrom  
24 V VDC  
0,018 kg  
7 mA

## **Bedien-/Anzeigeteil**

Druckhaube Optik  
Druckhaube Material  
Druckhaube Form  
Druckhaube Ausleuchtung  
Druckhaube Farbe  
opak  
Edelstahl  
gerade (flach)  
ausleuchtbar  
Edelstahl

## **IP-Schutzart**

Frontschutzart  
IP65, IP67

## **Anschlussart**

Anschluss  
Löt 2.8 x 0.5 mm

## **Vorsatz**

Schaltfunktion  
Rast

## **Schaltelelement**

Schaltstrom  
Kontaktmaterial  
kontakte  
Schaltsystem  
Schaltspannung  
3 A  
goldplattiertes Silber  
1 U  
Sprungschaltelelement  
240 V VAC/DC

## **Ausleuchtung**

Ausleuchtung  
Linse mit LED Bi-Colour rot/grün


## **Funktion**

Leuchtdrucktaste


# EOAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-4153.22A4 - Leuchtdrucktaste 16 mm Edelstahl, Rast


## Abmessungen

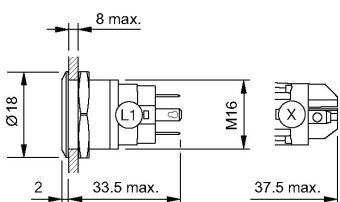


## Einbauöffnungen

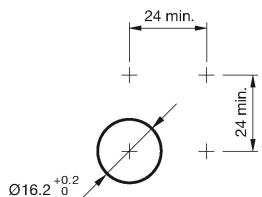

## Schaltschema

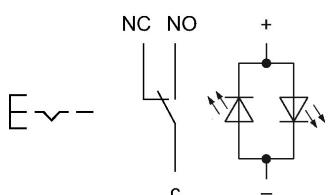

## Bauteillayout

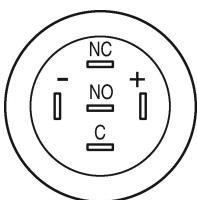

## Legende

Schaltfunktion: B = Impuls  
Kontakte: U = Umschalter

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[82-4153.22A4](#)