

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-5153.12A4 - Leuchtdrucktaste 19 mm Edelstahl, Impuls

82-5153.12A4 - Leuchtdrucktaste 19 mm Edelstahl,
Impuls



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 19 mm
Bauform flach

Front

Frontabmessung Ø 22 mm
Frontform rund
Frontring Form flach
Frontrahmen Material Edelstahl

Allgemeine Attribute

Betriebsspannung 24 V VDC
Gewicht 0,018 kg
Betriebsstrom 7 mA

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Optik opak
Druckhaube Material Edelstahl
Druckhaube Form gerade (flach)
Druckhaube Ausleuchtung ausleuchtbar
Druckhaube Farbe Edelstahl

IP-Schutzart

Frontschutzart IP65, IP67

Anschlussart

Anschluss Löt 2.8 x 0.5 mm

Vorsatz

Schaltfunktion Impuls

Schaltelement

Schaltstrom 3 A
Kontaktmaterial goldplattiertes Silber
Kontakte 1 U
Schaltsystem Sprungschaltelement
Schaltspannung 240 V VAC/DC

Ausleuchtung

Ausleuchtung Linse mit LED Bi-Colour rot/grün


Funktion

Leuchtdrucktaste


EAO – Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

82-5153.12A4 - Leuchtdrucktaste 19 mm Edelstahl, Impuls


Abmessungen

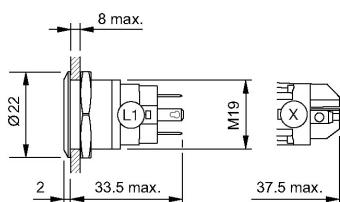


Einbauöffnungen

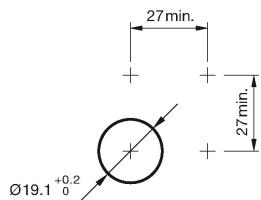

Schaltschema

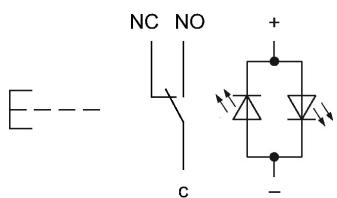

Bauteillayout

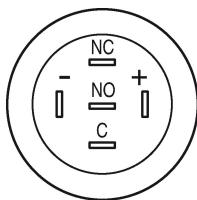

Legende

Schaltfunktion: B = Impuls
Kontakte: U = Umschalter

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[82-5153.12A4](#)