

EAO – Your Expert Partner for
Human Machine Interfaces

82-5153.22A4 - Leuchtdrucktaste 19 mm Edelstahl, Rast

**82-5153.22A4 - Leuchtdrucktaste 19 mm Edelstahl,
Rast**




Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage	
Einbauöffnung	Ø 19 mm
Bauform	flach
Front	
Frontabmessung	Ø 22 mm
Frontform	rund
Frontring Form	flach
Frontrahmen Material	Edelstahl
Allgemeine Attribute	
Betriebsspannung	24 V VDC
Gewicht	0,018 kg
Betriebsstrom	7 mA
Bedien-/Anzeigeteil	
Druckhaube Optik	opak
Druckhaube Material	Edelstahl
Druckhaube Form	gerade (flach)
Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
Druckhaube Farbe	Edelstahl
IP-Schutzart	
Frontschutzart	IP65, IP67
Anschlussart	
Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
Vorsatz	
Schaltfunktion	Rast
Schaltelelement	
Schaltstrom	3 A
Kontaktmaterial	goldplattiertes Silber
Kontakte	1 U
Schaltsystem	Sprungschaltelelement
Schaltspannung	240 V VAC/DC
Ausleuchtung	
Ausleuchtung	Linse mit LED Bi-Colour rot/grün
Funktion	
Leuchtdrucktaste	


EOAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-5153.22A4 - Leuchtdrucktaste 19 mm Edelstahl, Rast


Abmessungen

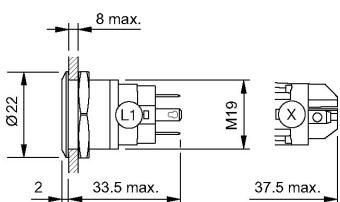


Einbauöffnungen

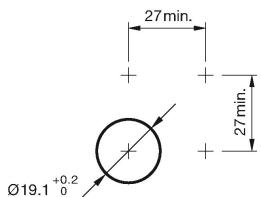

Schaltschema

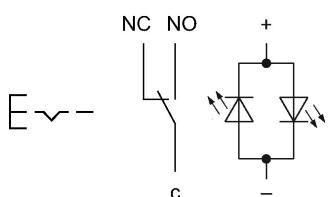

Bauteillayout

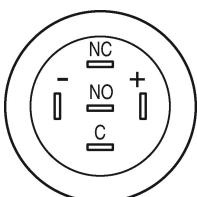

Legende

Schaltfunktion: B = Impuls
Kontakte: U = Umschalter

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[82-5153.22A4](#)