

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6153.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast

82-6153.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Bauform	flach

Front

Frontabmessung	Ø 25 mm
Frontform	rund
Frontring Form	flach
Frontrahmen Material	Edelstahl

Allgemeine Attribute

Betriebsspannung	24 V VDC
Gewicht	0,018 kg
Betriebsstrom	7 mA

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Optik	opak
Druckhaube Material	Edelstahl
Druckhaube Form	gerade (flach)
Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
Druckhaube Farbe	Edelstahl

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65, IP67
----------------	------------

Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast
----------------	------

Schaltelement

Schaltstrom	3 A
Kontaktmaterial	goldplattiertes Silber
Kontakte	1 U
Schaltsystem	Sprungschaltelement
Schaltspannung	240 V VAC/DC

Ausleuchtung

Ausleuchtung	Linse mit LED Bi-Colour rot/grün
--------------	----------------------------------


Funktion

Leuchtdrucktaste	
------------------	--


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

82-6153.22A4 - Leuchtdrucktaste 22 mm Edelstahl, Rast


Abmessungen

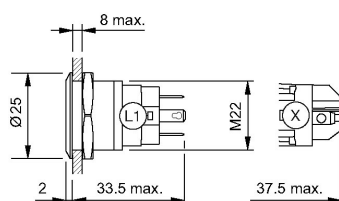


Einbauöffnungen

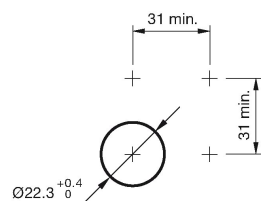

Schaltschema

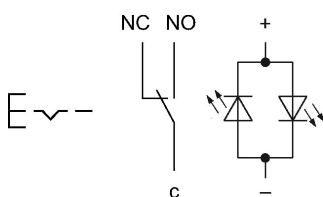

Bauteillayout

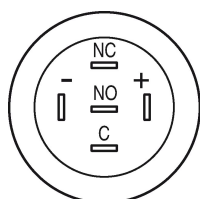

Legende

Schaltfunktion: C = Rast

Kontakte: U = Umschalter

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[82-6153.22A4](#)