


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

92-443.600 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

92-443.600 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

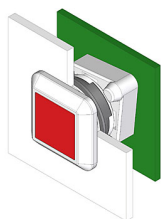

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm

Front

Frontform quadratisch
Frontabmessung 19 mm x 19 mm
Frontrahmen Farbe schwarz
Frontrahmen Material Kunststoff

Allgemeine Attribute

Gewicht 0,003 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung ausleuchtbar
Druckhaube Farbe blau
Druckhaube Optik transparent
Druckhaube Form gerade (flach)
Druckhaube Material Kunststoff

IP-Schutzart

Frontschutzart IP67

Vorsatz

Schaltfunktion Impuls
Gehäuse Farbe weiss
Gehäuse Material Kunststoff

Schaltelement

Schaltssystem Kurzhubelement
Schaltstrom 0,1 A
Schaltspannung 42 V AC/DC

Ausleuchtung

LED-Farbe blau


Funktion

Leuchtdrucktaste


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

92-443.600 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

Abmessungen

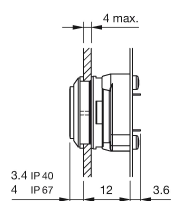

Einbauöffnungen

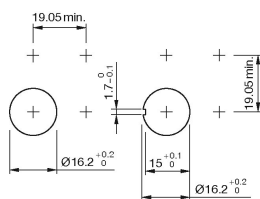

Schaltschema



Legende

Schaltfunktion: B = Impuls

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[EAO:](#)

[92-443.600](#)