

BF 32

Art. No. 2243 – 4 Ω

Art. No. 2242 – 8 Ω



Technische Daten / Technical Data


Nennbelastbarkeit	
Rated power	2 W
Musikbelastbarkeit	
Maximum power	5 W
Impedanz	
Impedance	4 Ω / 8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	
Frequency response (–10 dB)	150–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	78 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	280 Hz
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	20 mm Ø
Wickelhöhe	
Height of winding	3 mm
Schallwandöffnung	
Cut-out diameter	31,5 mm Ø
Anschluss	Lötösen
Terminal	Solder lugs
Gewicht netto	
Net weight	28 g

3,2 cm (1,3") Breitbandlautsprecher mit breitem, ausgewogenem Frequenzgang und sehr guter Tieftonwiedergabe. Mit kräftigem Neodym-Antrieb. Geeignet für Anwendungen, die zugleich geringe Abmessungen und gute Musik- und Sprachwiedergabe fordern. Quadratischer Korb mit vier Befestigungslöchern ermöglicht einfache Montage. Silberne Membran.


Anwendungsmöglichkeiten: Flachbildschirmen (TV und PC). Infoterminals. Andere kompakte Geräte und Automaten zur Sprach- und Musikwiedergabe

3.2 cm (1.3") fullrange speaker with a wide and balanced frequency response and very good low range reproduction. With powerful Neodymium driver. Suitable for applications where slim construction and good music and speech reproduction are requested. Square basket with four mounting holes for easy mounting. Silver-coloured membrane.


Typical applications: flat screens (TV and PC), info terminals, other compact devices speech and music reproduction

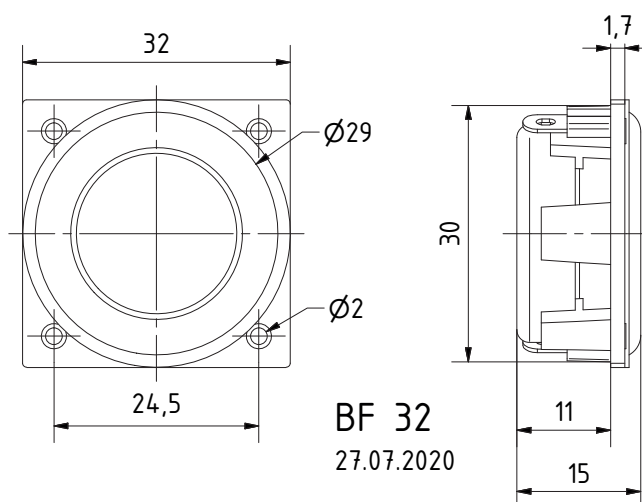


BF32 - 8 Ohm

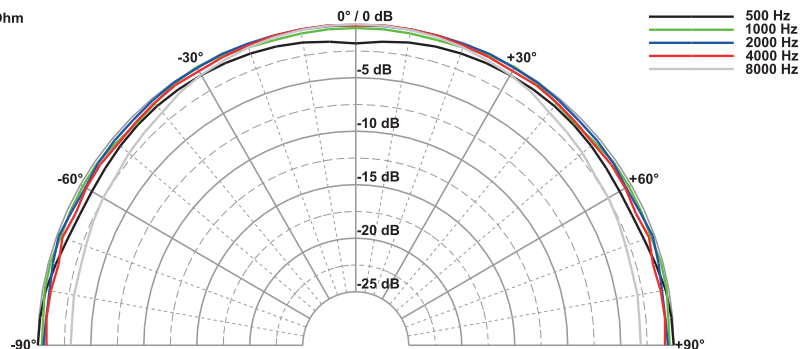

VISATON BF 32 - 4 Ohm

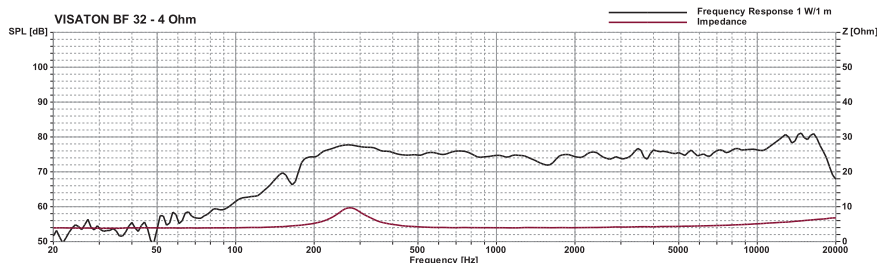

VISATON BF 32 - 8 Ohm

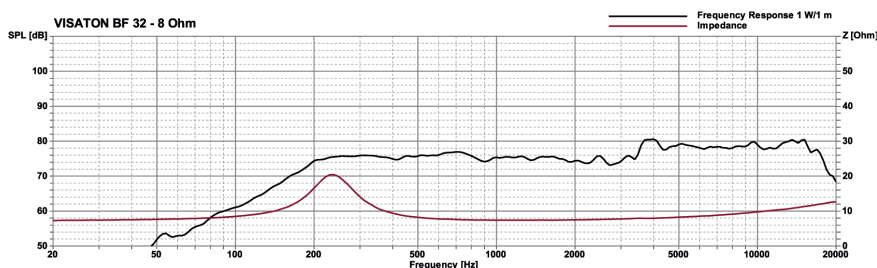

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

BF 32 - 8 ohm