

BS 76

Art. No. 4511 – 8 Ω

Körperschallwandler für die Mittel- und Hochtonwiedergabe. Die Montage (mit Schraube M5) erfolgt auf einer schwingfähigen Fläche, die dadurch direkt zum Schwingen angeregt wird. Ein geschlossenes Gehäuse ist nicht notwendig.


Structure-borne sound converter for midrange- and high frequencies. The units are attached (with screw M5) to a surface which is able to resonate, which causes it to oscillate. No enclosed cabinet is required.



Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit Rated power	20 W
Impedanz Impedance	8 Ω
Resonanzfrequenz Resonant frequency	200 Hz
Kabellänge Length of cable	3 m
Gewicht (mit Kabel) Weight (with cable)	0,48 kg
Gewicht (ohne Kabel) Weight (without cable)	0,41 kg

^{*)} 2 m Wasserhöhe, 24 h
2 m height of water, 24 h

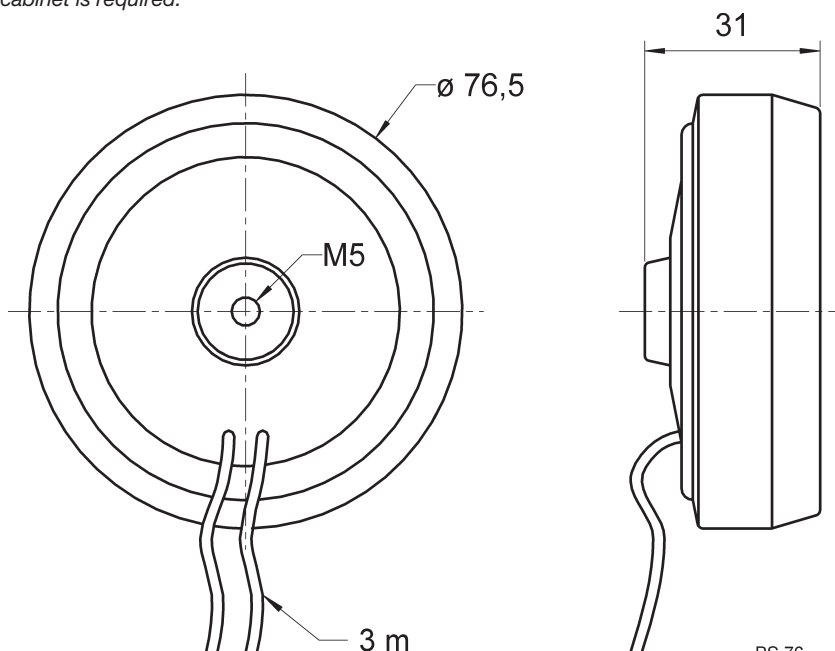

BS 76
17.02.04

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[4511](#)