


LK 2 NG Art. No. 5189



Lautsprecher-Anschlussklemme mit stabiler Klemmleiste und Schaumstoffdichtung zum luftdichten Einbau. Für Kabelquerschnitte bis 10 mm², 2-polig, je 1 roter und 1 schwarzer Druckhebel, inkl. Schrauben zur Befestigung.

***Loudspeaker terminal** with solid terminal board and foam sealing for airtight installation. For cable diameters of up to 10 mm², 2-pole, 1 red and 1 black lever each, incl. mounting screws.*

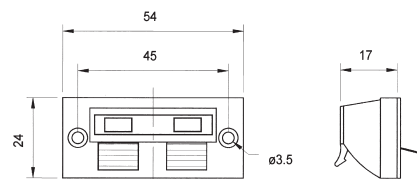

PT 57 NG Art. No. 5192




Lautsprecher-Anschlussklemme mit versenkt angebrachter Klemmleiste und Schaumstoffdichtung zum luftdichten Einbau. Für Kabelquerschnitte bis 10 mm², 2-polig, je 1 roter und 1 schwarzer Druckhebel. Runde Einbauöffnung. Inkl. Schrauben zur Befestigung.


Einbauöffnung: 50 mm Ø

***Loudspeaker terminal** with recessed terminal board and foam sealing for airtight installation. For cable diameters of up to 10 mm², 2-pole, 1 red and 1 black lever each. Round mounting cutout. Incl. mounting screws.*

Mounting cutout: 50 mm Ø

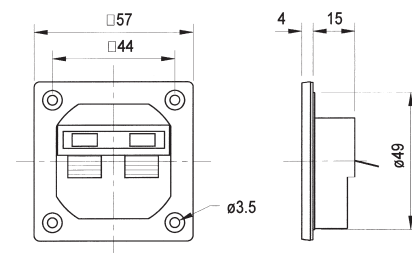

ST 77 Art. No. 5183

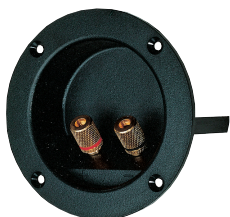


Rundes Schraubterminal mit vergoldeten Anschlüssen und zwei Halterungen zur Aufnahme einer Platine. (Terminal ist mit Blindstopfen versehen.)

Einbauöffnung: 78 mm Ø

***Round staped terminal** with gold plated binding post and two mounting flanges for a PCB.*

Cutout diameter: 78 mm Ø

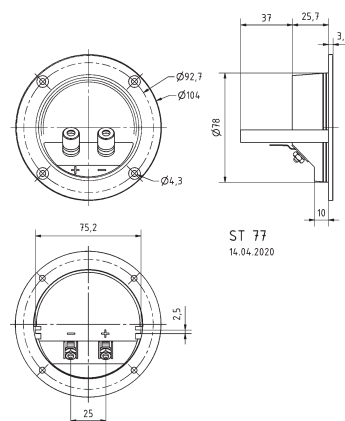

ST 77
14.04.2020

BT 95/75 Art. No. 5182




Doppelanschlussterminal mit vergoldeten Schraubklemmen und Kurzschlussbügeln, aus Messing vergoldet, zum Betrieb von Bi-Wiring oder Bi-Amping. Mit vier Stegen zur Befestigung einer Platine. (Terminal ist mit Blindstopfen versehen.)

Einbauöffnung: 95 x 75 mm

***Double loudspeaker terminal** with gold-plated binding posts and bridges. For bi-wiring or bi-amping. Including four mounting flanges for a PCB.*

Mounting cutout: 95 x 75 mm

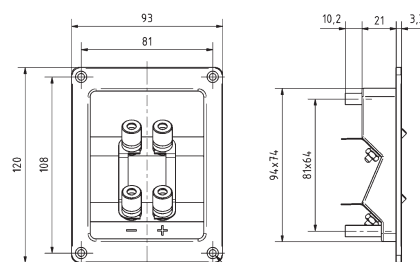


BT 95/75
14.04.2020

High-End Terminal Art. No. 5195



High-End Terminal mit stabiler Montageplatte und extrem hochwertigen, 5-Schicht-supravergoldeten WBT-Klemmen mit frei drehbarem Anschlussdruckstück. Für Anschlussleitungen mit einem Querschnitt von 1,5 bis 10 Quadratmillimetern, die bei Spitzenströmen bis zu 200 A einen sicheren Kontakt garantieren.

***High End Terminal** with rugged mounting plate, 5-Layer supra gold plated WBT binding posts and freely revolving pressing part. For connection cables with cross sections between 1.5 and 10 square millimetres to guarantee a proper contact for peak currents up to 200 A.*

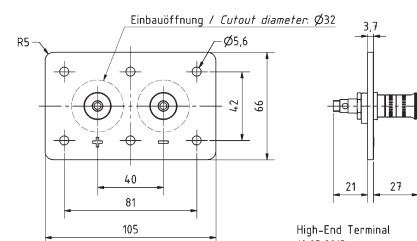

High-End Terminal
18.03.2013



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

[BT 95/75](#) [HIGH-END-TERMINAL](#) [LK 2 NG](#) [ST 77](#)