

K 40 - 8 Ohm

Art. No. 2840



4 cm (1,6") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar) und Metallkorb. Äußerst geringe Baugröße, deshalb gut geeignet zur Signalausgabe in Geräten und Anlagen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse

4 cm (1.6") miniature speaker with plastic diaphragm (Mylar) and metal basket. Thanks to its very compact dimensions, suitable for signal output in machines and other equipment where space is at a premium.

*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure



Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Sprach- und Signalausgabe in Geräten und Anlagen im Innen- und Außenbereich
- Voice and signal output in machines and other equipment both indoors and outdoors

01.10.2015

K 40 - 8 Ohm

Art. No. 2840

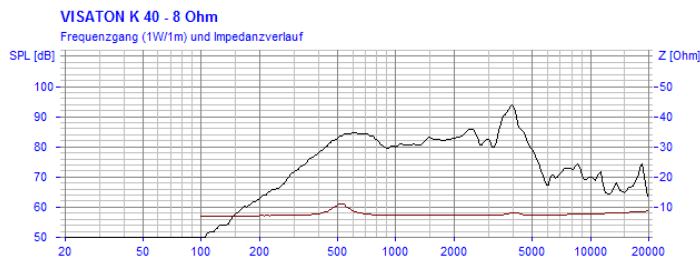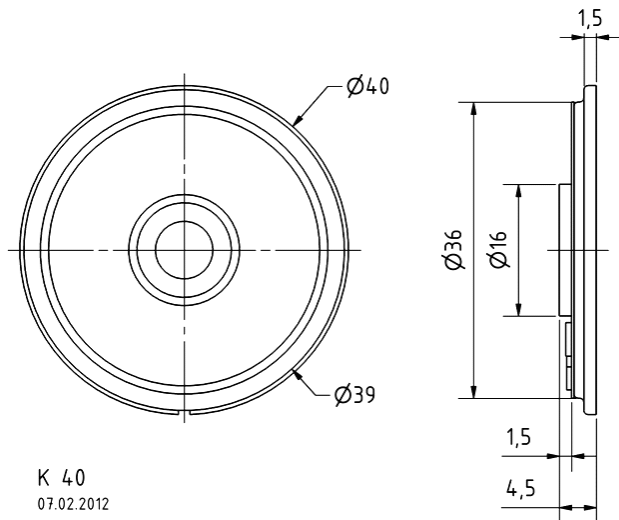

Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	1 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	2 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	350–6000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	83 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz f _s Resonance frequency f _s	520 Hz
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	13,5 mm
Wickelhöhe Height of winding	1,8 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	36,5 mm
Gewicht netto Net weight	0,01 kg
Schutzklasse Protective system	IP 65 *)
Temperaturbereich Temperature range	–40 ... 70 °C

01.10.2015

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

[K 40 - 8 ohm](#)