


- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1、量程：1-10kg         | 7、零点输出：-0.15±0.05mV/V    |
| 2、输出灵敏度：1.0±0.1mV/V | 8、输出阻抗：1000±10 欧姆        |
| 3、非线性：0.03%F.S      | 9、四角误差：0.05%F.S          |
| 4、滞后：0.03%F.S       | 10、温度灵敏度漂移：0.03%F.S/10°C |
| 5、重复性：0.03%F.S      | 11、零点温飘：0.3%F.S/10°C     |
| 6、蠕变：0.05%F.S/3min  | 12、产品尺寸：75x12.7x12.7mm   |

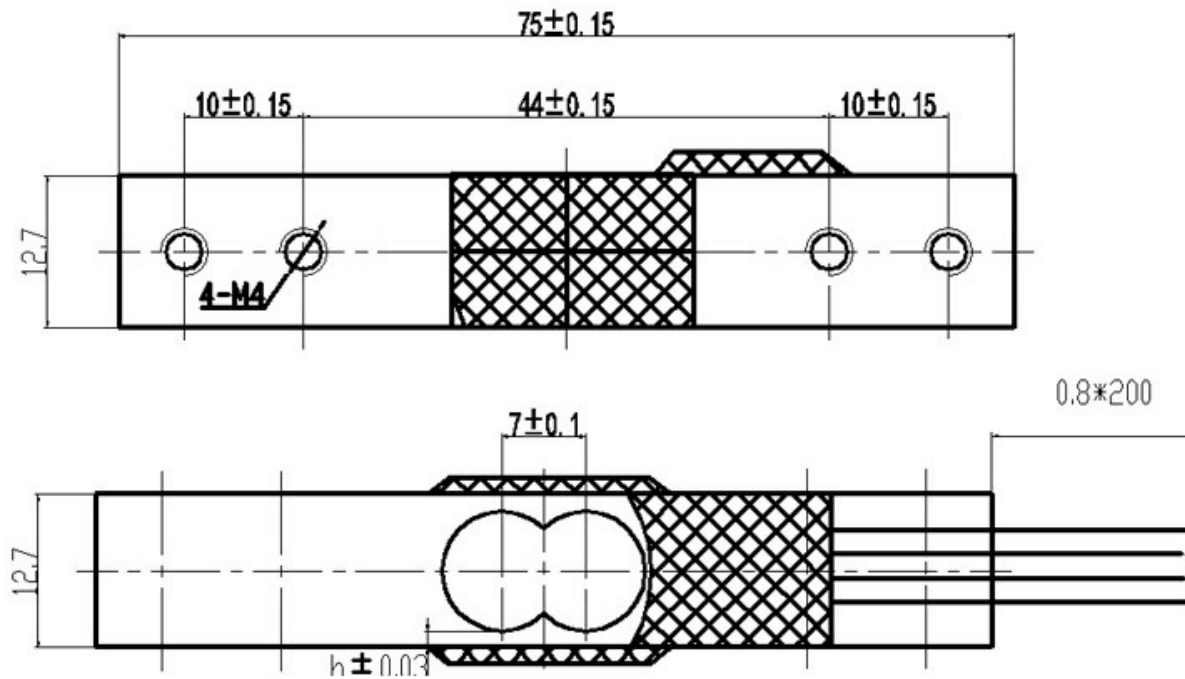

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Adafruit:](#)

[4541](#)