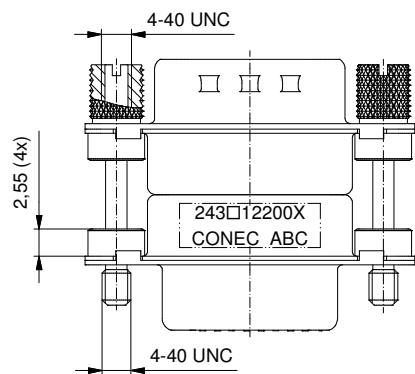
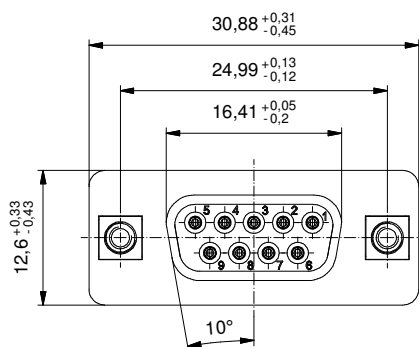
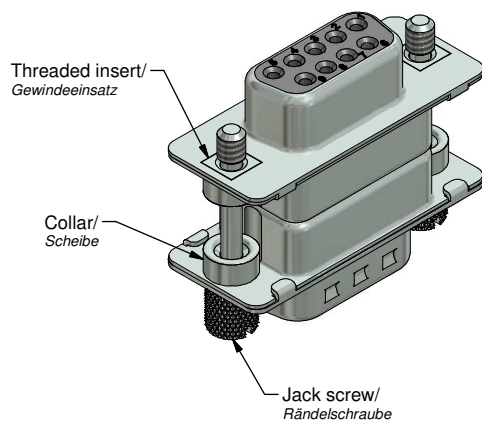


Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	100 VDC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 1 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit (DWV):	424 VDC
Voltage surge 10/700 μs/ Impulsspannung 10/700 μs:	300 V
Temperature working range/ Umgebungstemperatur:	- 25 °C ... + 105 °C
Mating and unmating forces/ Steck- und Ziehkräfte:	≤ 123 N
Capacitance value/ Kapazitätswert:	370 pF ± 20 %

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	High temp. PA UL94 V-0, black/ schwarz
Shell/ Gehäuse:	Fe, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
Jack screw/ Rändelschraube:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

Part no. / Part marked / <i>Art.-Nr. / Bedruckung:</i>		Contact plating / <i>Kontakt Veredelung:</i>		
243A12200X		Gold flash over nickel <i>Gold über Nickel</i>		
243B12200X		20 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>		
243C12200X		30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>		
 dim. in mm		D-SUB C-Filter Adapter 9pos. with jack screw 4-40 UNC <i>D-SUB C-Filter Adapter 9pol. mit Rändelschraube 4-40 UNC</i>		
	Date/ <i>Datum</i>			Name
drawn/ gez.	02.05.17			Lehmenkühler
appd./ gepr.	02.05.17			Schmidt
		dwg no / <i>Z.-nr.:</i> 24K1A1749		
		DIN- A3		
		1 / 1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[243A12200X](#)