
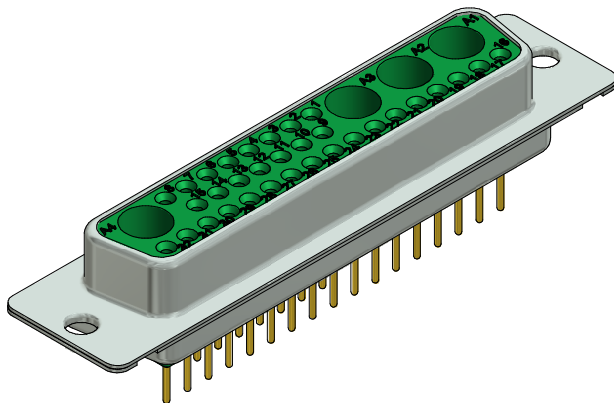


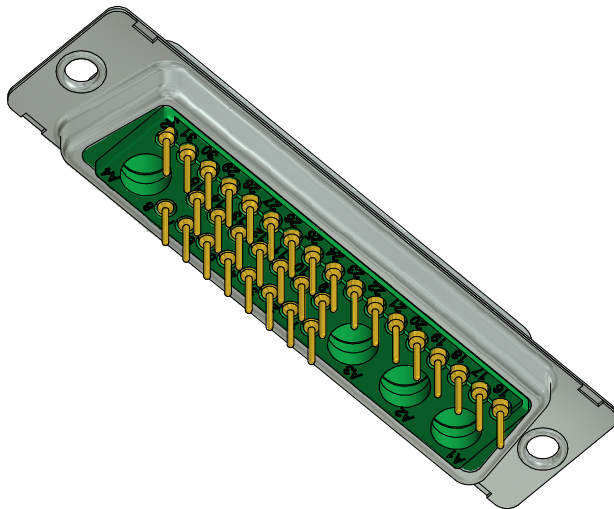

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding 1000 V, 50 Hz 1 min.
voltage/

Spannungsfestigkeit:

Current rating/
Strombelastbarkeit: Signal contact/
Signalkontakt 7,5 A (UL)
5 A (CSA, VDE)

Insulation resistance/
Isolationswiderstand: $\geq 5 \text{ G}\Omega$

Temperature range/
Temperaturbereich: - 55 °C ... + 125 °C

Mating cycles/
Steckzyklen: Quality class 3 = 50
Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Signal Contact/
Signalkontakt: Cu alloy, Au over Ni

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, green/grün

Shell/
Gehäuse: Steel, Sn over Ni





Installation specification/

Montagedaten:

PCB-Hole Drillings/
Leiterplattenbohrbild: see Sheet 2/
siehe Seite 2

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:			
3036W4SAR99A10X		Signal Contact/ Signalkontakt:		Gold flash over Nickel Gold über Nickel	
		No High power contacts on Pos. A1 - A4/ Keine Kontakte auf Pos. A1 - A4			
				dim. in mm	
			Date/Datum	Name	
		drawn/ gez.	05.12.16	Henneboel	
		appd./ gepr.	05.12.16	Lehmenkühler	
Index: Original		scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.: 13K1A5326
Status: InBearbeitung					
RoHS & REACH compliant/ konform					
					DIN-A3 1 / 2

PCB Hole drillings
(PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

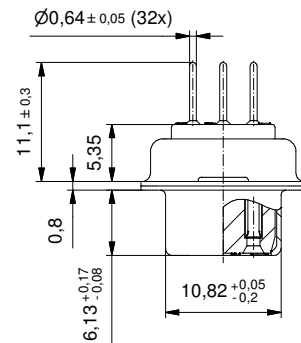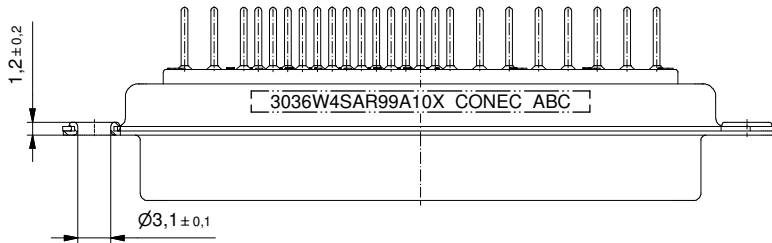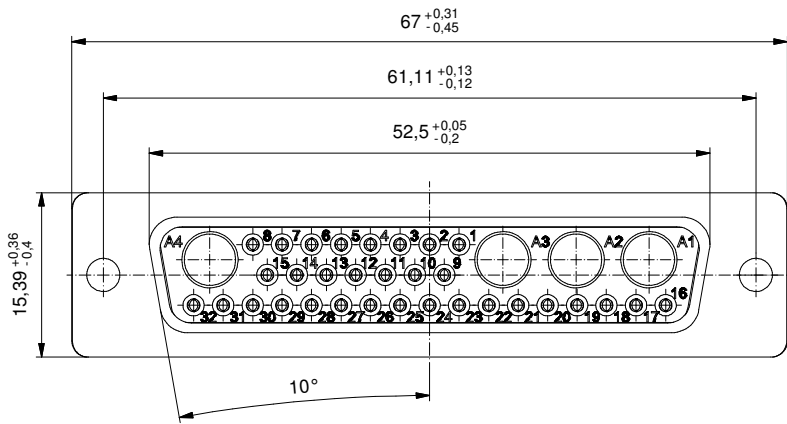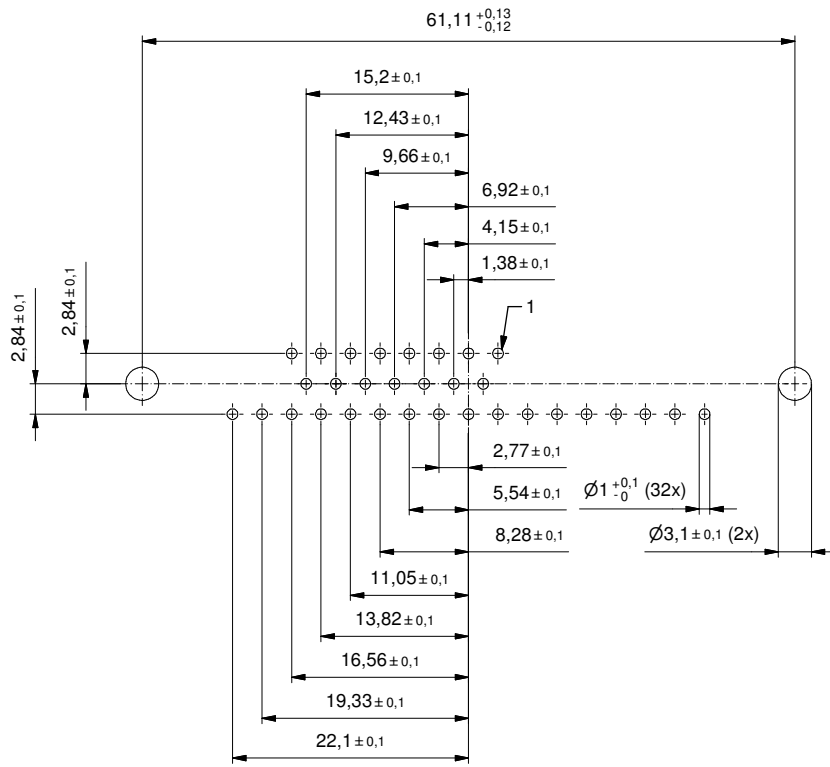

				dim. in mm		D-SUB Combination Female 36W4S <i>D-SUB Combination Buchsenleiste 36W4S</i>	
			Date/datum	Name			
		drawn/ gez.	05.12.16	Henneboel			
		appd./ gepr.	05.12.16	Lehmenkühler			
Index: Original		scale/Maßstab: 2:1			dwg no /		DIN-A3
Status: InBearbeitung					Z.-nr.: 13K1A5326		
RoHS & REACH compliant/ <i>konform</i>							
							2 / 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

CONEC:

[3036W4SAR99A10X](#)